

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール  
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
注文番号	<a href="#">9017440000</a>
種別	PZ 6 ROTO ZERT
GTIN (EAN)	4008190884574
数量	1 Stück
交換部品	<a href="#">9014480000</a> <a href="#">9202810000</a> <a href="#">9054820000</a>

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.866 inch
高さ	80 mm	高さ (インチ)	3.15 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	442 g		

## 技術データ

項目説明	(1)圧着工具
------	---------

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	トラピースクリンプ
----------------	-----------

## 接点の説明

クリンプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	0.14 mm <sup>2</sup>
導体横断面、最小. AWG	AWG 26	導体直径、最大. AWG	AWG 10
接点タイプ	プラスチックカラーあり/ なし ワイヤーエンドフェ ルルール		

## 分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面



## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/15 BL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9026100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190141141		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H2,5/14S BL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9046230000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	マルチパック
GTIN (EAN)	4032248298631		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H2,5/15T GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021240000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190115302		クバッグ
数量	500 Stück		

## アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール  
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	ERTE ES PZ 6 ROTO
注文番号	<a href="#">9014480000</a>
GTIN (EAN)	4008190877385
数量	1 Stück
種別	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
注文番号	<a href="#">9054820000</a>
GTIN (EAN)	4032248109289
数量	1 Stück

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/12D W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019000000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190085728		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/16 OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025870000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190025045		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/18 OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">1076980000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248834631		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/16D W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019020000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190047108		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14 OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0690700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190015770		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14D W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019010000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190120931		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/12 OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0409500000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190090456		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/18D W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">1076990000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248834624		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/15D ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037440000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493011	mm, 赤色	
数量	500 Stück		
種別	H1,0/19 ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037270000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492748	mm, 黄色	
数量	500 Stück		
種別	H1,0/25 ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037280000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492755	mm, 黄色	
数量	500 Stück		
種別	H1,0/19D ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037450000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493028	mm, 赤色	
数量	500 Stück		
種別	H1,0/25D ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037460000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493035	mm, 赤色	
数量	500 Stück		
種別	H1,0/15 ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037260000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492731	mm, 黄色	
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/24 XS SW	バージョン		パッケージ	
注文番号	<a href="#">9202870000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 黒色		弛緩	
GTIN (EAN)	4032248517947				
数量	100 Stück				

## 多包バッグ仕様



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/17,5X BL SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	<a href="#">9006670000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 8 mm, 青色		マルチパックバッグ	
GTIN (EAN)	4008190332273				
数量	100 Stück				

種別	H2,5/21,5X BL SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	<a href="#">9006710000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 青色		マルチパックバッグ	
GTIN (EAN)	4008190332280				
数量	100 Stück				

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/16D SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019130000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190023331		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/24D SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019150000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190151676		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14 R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0463100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190065089		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/16 R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0635100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190141745		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/24 R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0565600000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190187071		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14D SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019120000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190153793		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/18D SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019140000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190046026		
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード



## 一般注文データ

種別	H0,34/10 TK	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025750000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190105365		
数量	500 Stück		
種別	H0,34/12 TK	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025770000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190067960		
数量	500 Stück		

## ポリ袋にバラ詰めで供給

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性



0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H4,0/15TS OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9036230000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248068029		
数量	500 Stück		
種別	H4,0/20DS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9203630000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248565078		
数量	500 Stück		
種別	H4,0/14DS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028520000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248049035		
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/16 ZH W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004900000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190482671	mm, 白色	バッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,75/15T ZH BL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018570000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190272630	mm, ライトブルー	バッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16D ZH GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004770000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190038816	mm, グレー	バッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14 ZH W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018510000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190019914	mm, 白色	バッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14D ZH GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018520000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190097998	mm, グレー	バッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16T ZH HBL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005140000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190482725	mm, ライトブルー	バッグ
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/14T HBL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021230000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190153106		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14D GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019410000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190164096		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/12 W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028280000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902216		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/18 W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028300000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902063		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14 W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9026070000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190187163		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16 W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028290000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902056		
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H4,0/22T ZH OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037670000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493431	mm, 橙色	
数量	100 Stück		
種別	H4,0/28T ZH OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037680000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493479	mm, 橙色	
数量	100 Stück		
種別	H4,0/22D ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037530000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493103	mm, グレー	
数量	100 Stück		
種別	H4,0/28D ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037540000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493110	mm, グレー	
数量	100 Stück		

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/14D GR BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005870000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	リール
GTIN (EAN)	4008190275938		
数量	5,000 Stück		
種別	H0,75/14T BL BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	リール
GTIN (EAN)	4008190275969		
数量	5,000 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,75/14 W BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005820000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール
GTIN (EAN)	4008190275884		
数量	5,000 Stück		

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/16 ZH OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037210000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492687		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/16D ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037390000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492878		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/18 ZH OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037220000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492694		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14D ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037380000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492861		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14 ZH OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037200000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492397		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/18D ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037400000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492892		
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：  
• ワイドミュラーカラーコード  
• DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025430000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN	箱
GTIN (EAN)	4008190337162		
数量	1 Stück		
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025920000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller	箱
GTIN (EAN)	4008190101442		
数量	1 Stück		
種別	H-BOX 0,14-0,75QMM	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025410000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller	箱
GTIN (EAN)	4008190341602		
数量	1 Stück		
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025400000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN	箱
GTIN (EAN)	4008190341596		
数量	1 Stück		
種別	H-BOX 0,5-2,5QMM	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025900000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller	箱
GTIN (EAN)	4008190109202		
数量	1 Stück		

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H0,75/15S W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9204240000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 9 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248621545		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,75/14DS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028580000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248159475		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/19TS ZH HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9202840000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248515783		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/19DS ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9202830000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 12 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248515776		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14TS HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018550000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190207991		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14S W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025960000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190009878		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/19S ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9202820000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 12 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248515769		
数量	500 Stück		

## ツインフェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属ツインフェルール端子ボックス:

- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025390000</a>	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller	箱
GTIN (EAN)	4008190341015		
数量	1 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
 の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ  
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H1,0/14S GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025710000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190031442		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/15S ZH GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018650000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4032248011407		
数量	500 Stück		

## 0.25 mm ~ 6.0 mm導体の公称断面積



0.25 ~ 6.0 mm (AWG 24 - 10)  
 の導体対応錫メッキ銅製  
 寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
 • ポリ袋 パラ詰めで供給

## 一般注文データ

種別	H6,0/18	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004130000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190143626		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/18	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004070000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190105761		
数量	1,000 Stück		
種別	H4,0/15	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190119003		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/12	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0186100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190172954		
数量	1,000 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,75/6	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0282700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190019013		
数量	1,000 Stück		
種別	H0,25/5	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018910000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 5 mm, 5 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190068134		
数量	1,000 Stück		
種別	H2,5/18	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004090000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190147921		
数量	1,000 Stück		
種別	H1,5/12	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004060000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190147938		
数量	1,000 Stück		
種別	H1,5/7	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0372700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190064525		
数量	1,000 Stück		
種別	H4,0/12	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0244100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190179830		
数量	1,000 Stück		
種別	H1,5/10	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0186500000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190039592		
数量	1,000 Stück		
種別	H4,0/9	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0373100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 9 mm, 9 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190164669		
数量	500 Stück		
種別	H6,0/12	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0191900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190026851		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/6	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0372600000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190180263		
数量	1,000 Stück		
種別	H2,5/7	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0373000000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190173463		
数量	1,000 Stück		
種別	H0,5/6	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0282600000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190184025		
数量	1,000 Stück		
種別	H1,0/10	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0282800000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190006662		
数量	1,000 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H6,0/10	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004120000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190104795		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/10	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190145446		
数量	1,000 Stück		
種別	H6,0/15	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0124700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190003807		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/10	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004050000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190153052		
数量	1,000 Stück		
種別	H0,75/10	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0542500000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190037482		
数量	1,000 Stück		
種別	H4,0/18	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004110000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ	弛緩
GTIN (EAN)	4008190148348		
数量	500 Stück		

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール上のフェルール端子の被覆剥き (5,000 点)
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,34/12 TK BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004390000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ	リール
GTIN (EAN)	4008190881016		
数量	5,000 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/14D W BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004280000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190162627		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14T W BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021930000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190262402		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14 OR BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004270000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190091774		
数量	500 Stück		

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H4,0/18D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019190000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190141349		
数量	500 Stück		
種別	H4,0/20D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019200000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190126575		
数量	500 Stück		
種別	H4,0/18T OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190061708		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H4,0/26T OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021120000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190092825		
数量	100 Stück		
種別	H4,0/26D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019210000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190002336		
数量	100 Stück		
種別	H4,0/20T OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021110000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190035754		
数量	500 Stück		

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/12 GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028310000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902070		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/14D R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019420000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190189099		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/14 GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9026080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190026158		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/16 GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028320000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902087		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/18 GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028340000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902100		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/14 GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0463000000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190024697		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/18D R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019110000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190174828		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/12D R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019070000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190029074		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/16D R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190159986		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/14D R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190090623		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/18 GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025930000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190101497		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/16 GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025950000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190037291		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/12 GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0409700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190152222		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/15 ZH GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018530000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190066925	mm, 黄色	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H1,0/19D ZH R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004760000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190160951	mm, 赤色	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H1,0/19 ZH GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004910000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190482688	mm, 黄色	クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H1,0/15D ZH R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018540000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190188832	mm, 赤色	クバッグ
数量	500 Stück		

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/12 OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028260000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190902025		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14D W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019400000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190066024		クバッグ
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,5/14 OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9026060000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190122201		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H0,5/16 OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028270000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902049		クバッグ
数量	500 Stück		

## ポリ袋にバラ詰めて供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
 の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H1,5/12S R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025690000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190059439		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14DS SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025240000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190085599		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14S R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025980000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190080730		
数量	500 Stück		

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/14D SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019430000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190107420		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H1,5/14 R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9026090000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190137168		クバッグ
数量	500 Stück		
種別	H1,5/16 R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028350000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190902117		クバッグ
数量	500 Stück		

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/25D BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019180000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190101145		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/15T GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021070000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190128944		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/25T GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021090000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190060916		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/15D BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019160000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190028732		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/19T GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190149345		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/19D BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019170000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190178024		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
 の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ  
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H0,75/14S W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	マルチバツ
GTIN (EAN)	4008190144104		クバッグ
数量	500 Stück		

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H6,0/23D ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037550000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493127		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/23T ZH GN	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037690000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493486		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/29T ZH GN	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037700000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493509		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/29 ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037330000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492809		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/29D ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037560000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493134		
数量	100 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H6,0/23 ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037320000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492793	mm, 黒色	
数量	100 Stück		

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール上のリンク済みフェルール端子 (5,000 点)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/14D BL BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005850000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	リール
GTIN (EAN)	4008190275914		
数量	3,000 Stück		
種別	H2,5/14T GR BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005910000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	リール
GTIN (EAN)	4008190275976		
数量	3,000 Stück		

## マルチバッグ



- ワイドミューラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)

## 一般注文データ

種別	H0,25/10 HBL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9026050000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190138288		
数量	500 Stück		
種別	H0,25/12T GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021220000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190153786		
数量	500 Stück		
種別	H0,25/12 HBL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025780000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190053239		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,25/10T GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021210000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色	マルチパック
GTIN (EAN)	4008190045555		クバッグ
数量	500 Stück		

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/14 OR BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005810000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	リール
GTIN (EAN)	4008190275877		
数量	5,000 Stück		
種別	H0,5/14D W BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005860000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール
GTIN (EAN)	4008190275921		
数量	5,000 Stück		

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/14 GE BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004320000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190167523		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/14D R BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004330000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190047498		
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H1,0/14T R BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021950000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190262747		
数量	500 Stück		

## マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H1,5/14S R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025720000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190072681		クバッグ
数量	500 Stück		

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミューラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,25/10T GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021010000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190109103		
数量	500 Stück		
種別	H0,25/10 HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025740000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190092054		
数量	500 Stück		
種別	H0,25/12 HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025760000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190010027		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,25/12T GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021020000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190184230		
数量	500 Stück		

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン	
注文番号	<a href="#">9202810000</a>	プレスツール, 交換部品	
GTIN (EAN)	4032248512577		
数量	1 Stück		

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/14D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019040000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190099077		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/18T HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021060000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190071158		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/12T HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021030000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190152901		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,75/14 W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0462900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190033248		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16 W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025860000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190141967		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/12D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019030000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190127787		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/18 W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025910000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190063702		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/18D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019060000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190049560		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/12 W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0409600000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190079826		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16D GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019050000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190033002		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16T HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021050000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190096175		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14T HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021040000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190083168		
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H6,0/23D ZH GE SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004720000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190962210	mm, 黄色	
数量	100 Stück		
種別	H6,0/23 ZH SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004930000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190482701	mm, 黒色	
数量	100 Stück		
種別	H6,0/23T ZH GN SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005160000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190482749	mm, 緑色	
数量	100 Stück		

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/14 W BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004290000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190006778		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14D GR BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004300000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	リール包装
GTIN (EAN)	4008190154837		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14T HBL BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004310000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	リール包装
GTIN (EAN)	4008190179298		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## アクセサリ

## 0.14mm導体の公称断面積



- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 点)

## 一般注文データ

種別	H0,14/10 GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005180000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190859909		
数量	500 Stück		
種別	H0,14/10T BR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028250000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 茶色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902018		
数量	500 Stück		
種別	H0,14/12 GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028240000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190902001		
数量	500 Stück		

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/21D ZH BL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004740000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 青色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190031923		
数量	250 Stück		
種別	H2,5/21 ZH GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005150000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190482732		
数量	250 Stück		
種別	H2,5/19T ZH GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018580000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190272647		
数量	250 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H2,5/19D ZH BL SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004430000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190099367	mm, 青色	クバッグ
数量	250 Stück		

## ポリ袋にバラ詰めで供給

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード



## 一般注文データ

種別	H2,5/24 XS BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9202880000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248517954		
数量	100 Stück		

## フェルール端子

- フェルール端子 (50 個) のリンク
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード



## 一般注文データ

種別	H2,5/14T GR BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004370000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 11 mm, 8 mm, グレー	リール包装
GTIN (EAN)	4008190052508		
数量	500 Stück		

種別	H2,5/14D BL BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004360000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190083397		
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 多包バッグ仕様



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/17,5X SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9006590000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 8 mm, 黒色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190332259		
数量	100 Stück		
種別	H1,5/19,5X SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9006630000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 10 mm, 黒色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190332266		
数量	100 Stück		

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,0/14D R BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005880000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	リール
GTIN (EAN)	4008190275945		
数量	5,000 Stück		
種別	H1,0/14 GE BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005830000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	リール
GTIN (EAN)	4008190275891		
数量	5,000 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,34/10 TK SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	<a href="#">9026030000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ		マルチパッ	
GTIN (EAN)	4008190177171			クバッグ	
数量	500 Stück				
種別	H0,34/12 TK SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	<a href="#">9025790000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ		マルチパッ	
GTIN (EAN)	4008190121174			クバッグ	
数量	500 Stück				

## 多包バッグ仕様



- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
- 最大 105 °C の耐熱性

1.5 ~ 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16 - 6) の導体対応  
錫メッキ銅製  
DIN 46228 part 4 準拠

## 一般注文データ

種別	H6,0/23X GE SV	バージョン		パッケージ	
注文番号	<a href="#">9006790000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 黄色		マルチパッ	
GTIN (EAN)	4008190332303			クバッグ	
数量	100 Stück				

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/14D SW BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005890000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	リール
GTIN (EAN)	4008190275952		
数量	5,000 Stück		
種別	H1,5/14S GN BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028370000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 緑色	リール
GTIN (EAN)	4032248318537		
数量	5,000 Stück		
種別	H1,5/14 R BD GSP	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9005840000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	リール
GTIN (EAN)	4008190275907		
数量	5,000 Stück		

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H2,5/27D ZH BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037520000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493097		
数量	100 Stück		
種別	H2,5/27T ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037660000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493387		
数量	100 Stück		
種別	H2,5/19D ZH BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037500000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493073		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H2,5/19T ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037640000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493325	mm, グレー	
数量	500 Stück		
種別	H2,5/21D ZH BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037510000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493080	mm, 青色	
数量	100 Stück		
種別	H2,5/21T ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037650000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493356	mm, グレー	
数量	100 Stück		

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H4,0/22D ZH GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004730000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190161811	mm, グレー	クバッグ
数量	100 Stück		
種別	H4,0/22T ZH OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018590000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	マルチパッ
GTIN (EAN)	4008190272654	mm, 橙色	クバッグ
数量	100 Stück		

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミューラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/16 DS W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9202910000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248519019		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H0,5/16S OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9202900000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248519026		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14S OR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004560000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190286132		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14S W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004590000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190862060		
数量	500 Stück		

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/16 ZH R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004410000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 赤色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190009397		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/20 ZH R SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004920000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 赤色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190482695		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/16D ZH SW SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004420000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 黒色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190167455		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/20D SW ZH SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004750000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 黒色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190055431		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 6.0mm導体の公称断面積

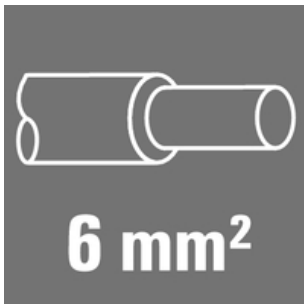

- ポリ袋 パラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H6,0/20T GN	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021130000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190111731		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/26 SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0565700000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190026837		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/20D GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019220000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190151607		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/26D GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9019230000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190072117		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/20 SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">0533500000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190183905		
数量	100 Stück		
種別	H6,0/26T GN	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021140000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 緑色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190022501		
数量	100 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H1,0/14S GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9025970000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190063733		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/22DS R ZH	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9036330000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 14 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248338566		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/15S ZH GE	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018690000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 黄色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248017720		
数量	500 Stück		
種別	H1,0/14S R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9018560000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190207984		
数量	500 Stück		

## 多包バッグ仕様



- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
- 最大 105 °C の耐熱性

1.5 ~ 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16 - 6) の導体対応  
錫メッキ銅製  
DIN 46228 part 4 準拠

## 一般注文データ

種別	H4,0/19,5X GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9006750000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 10 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190332297		
数量	100 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



次のコンダクタに対応：2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,75/14T ZH HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037610000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493233		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14 ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037230000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190853976		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/24D ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037430000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493004		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/24 ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037250000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492724		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/24T ZH HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037630000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493271		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16T ZH HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037620000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493264		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16 ZH W	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037240000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492717		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/14D ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037410000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492984		
数量	500 Stück		
種別	H0,75/16D ZH GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037420000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492991		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/16D ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037470000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493042	mm, 黒色	
数量	500 Stück		
種別	H1,5/26 ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037310000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492786	mm, 赤色	
数量	100 Stück		
種別	H1,5/20D ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037480000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493059	mm, 黒色	
数量	500 Stück		
種別	H1,5/20 ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037300000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492779	mm, 赤色	
数量	500 Stück		
種別	H1,5/16 ZH R	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037290000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8	弛緩
GTIN (EAN)	4008190492762	mm, 赤色	
数量	500 Stück		
種別	H1,5/26D ZH SW	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9037490000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18	弛緩
GTIN (EAN)	4008190493066	mm, 黒色	
数量	100 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H1,5/14 R BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004340000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14D SW BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004350000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190005474		
数量	500 Stück		
種別	H1,5/14T SW BD	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021960000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色	リール包装
GTIN (EAN)	4008190262389		
数量	500 Stück		

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/14 ZH OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004440000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 橙色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190198473		
数量	500 Stück		
種別	H0,5/14D ZH W SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9004780000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190188481		
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ
- ワイドモジュラーカラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H4,0/18T OR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9021250000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190159313		
数量	250 Stück		
種別	H4,0/18 GR SV	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9026010000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー	マルチパックバッグ
GTIN (EAN)	4008190117382		
数量	250 Stück		

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
 の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H2,5/16DS BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9036220000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 10 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248068012		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/12TS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9036200000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248067992		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/16 TS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9036210000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248068005		
数量	500 Stück		
種別	H2,5/12DS BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9028490000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4032248049028		
数量	500 Stück		

作成日 2024/07/02 5:29:17 CEST

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H2,5/14TS GR	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9426770000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー	弛緩
GTIN (EAN)	4032248160693		
数量	500 Stück		

種別	H2,5/14DS BL	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">1333100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190160364		
数量	500 Stück		

## ポリ袋にバラ詰めて供給



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,34/11 S TK	バージョン	パッケージ
注文番号	<a href="#">9204090000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, ターコイズ	弛緩
GTIN (EAN)	4032248593026		
数量	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 交換部品

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## 一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン
注文番号	<a href="#">9202810000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 Stück	

## アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	ERTE ES PZ 6 ROTO
注文番号	<a href="#">9014480000</a>
GTIN (EAN)	4008190877385
数量	1 Stück
種別	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
注文番号	<a href="#">9054820000</a>
GTIN (EAN)	4032248109289
数量	1 Stück