

## H10,0/30DS ZH R


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

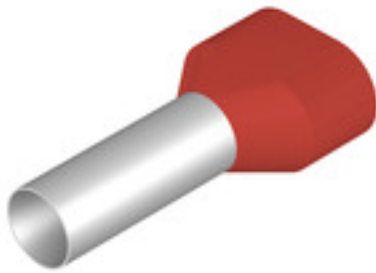

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)

の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ

寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, 赤色
注文番号	<a href="#">9018890000</a>
種別	H10,0/30DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105847
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/08/27 17:51:49 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## H10,0/30DS ZH R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 1.03 g

## 技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルルール、赤
-------	---------------------	------	-----------------------

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	30 mm	カラーコード	DIN
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
導体断面	10 mm <sup>2</sup>	接点面直径 (D1)	6.5 mm
接点面長さ (L2)	18 mm	留め輪幅 (B)	7.6 mm
留め輪高さ (A)	13.4 mm	被覆剥き長さ	23 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

# H10,0/30DS ZH R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 図面

