

H50,0/41D BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

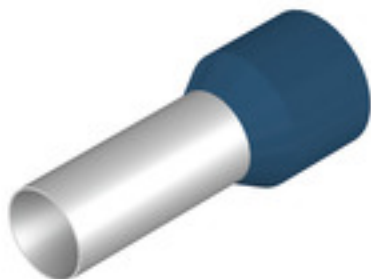

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 31 mm, 25 mm, 青色
注文番号	9019350000
種別	H50,0/41D BL
GTIN (EAN)	4008190049263
数量	50 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/24 13:50:47 CEST

H50,0/41D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 3.26 g

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、青色
標準		

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	41 mm	カラーコード	DIN
カラー直径 (D2)	15 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 1	導体断面	50 mm ²
接点面直径 (D1)	10.3 mm	接点面長さ (L2)	25 mm
被覆剥き長さ	31 mm	軍事指定	T 20A 035 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.3 mm		


分類

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

H50,0/41D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

図面

図面

