

## H6,0/20T GN


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

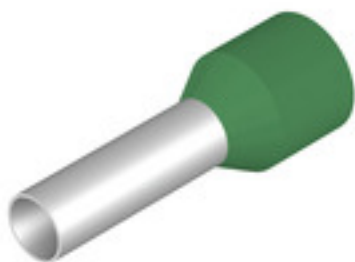

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色
注文番号	<a href="#">9021130000</a>
種別	H6,0/20T GN
GTIN (EAN)	4008190111731
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/24 13:54:54 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## H6,0/20T GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.36 g

## 技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、緑色
標準		

## ワイヤーエンドフェルール

L1 (mm)	20 mm	カラーコード	Telemecanique
カラー直径 (D2)	6.3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10	導体断面	6 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	3.5 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
被覆剥き長さ	14 mm	軍事指定	T 20A 023 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	

作成日 2024/07/24 13:54:54 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## H6,0/20T GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 図面

