


H10,0/28T BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

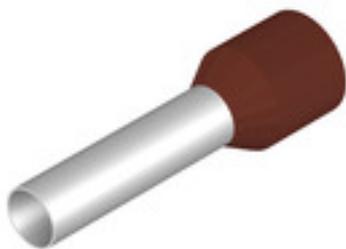

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 茶色
注文番号	9021160000
種別	H10,0/28T BR
GTIN (EAN)	4008190041915
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/04 10:30:21 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H10,0/28T BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.68 g

技術データ

バージョン	項目説明	標準	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、茶色
-------	------	----	---------------------------

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	28 mm	カラーコード	Telemecanique
カラー直径 (D2)	7.6 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8	導体断面	10 mm ²
接点面直径 (D1)	4.5 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
被覆剥き長さ	21 mm	軍事指定	T 20A 025 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ ブローシャー	Catalogues in PDF-format

H10,0/28T BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

