

H70,0/37 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

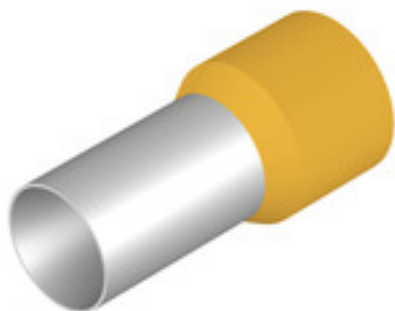

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 26 mm, 21 mm, 黄色
注文番号	9028200000
種別	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
数量	25 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/24 11:51:01 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	3.9 g
------	-------

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、黄色
標準		

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	37 mm	カラーコード	Weidmueller
カラー直径 (D2)	16 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.6 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 2/0	導体断面	70 mm ²
接点面直径 (D1)	12.7 mm	接点面長さ (L2)	21 mm
被覆剥き長さ	26 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.35 mm

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

図面

図面

