

H2,5/21D ZH BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

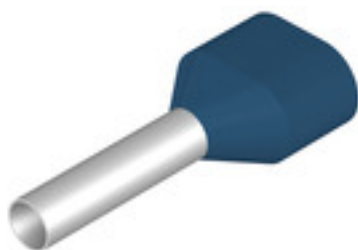

- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 青色
注文番号	9037510000
種別	H2,5/21D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493080
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/10/03 23:46:47 CEST

H2,5/21D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.32 g

技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、青
-------	--------------------	------	----------------------

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	21 mm	カラーコード	DIN
プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
導体断面	2.5 mm ²	接点面直径 (D1)	2.8 mm
接点面長さ (L2)	12 mm	留め輪幅 (B)	4.5 mm
留め輪高さ (A)	8 mm	被覆剥き長さ	15 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

H2,5/21D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

