

## H10,0/30D ZH R


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

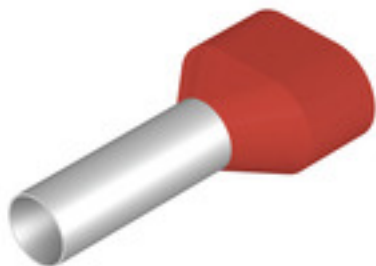

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, 赤色
注文番号	<a href="#">9037580000</a>
種別	H10,0/30D ZH R
GTIN (EAN)	4008190493158
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/08/27 17:50:40 CEST

## H10,0/30D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 1.02 g

## 技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、赤
-------	--------------------	------	----------------------

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	30 mm	カラーコード	DIN
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
導体断面	10 mm <sup>2</sup>	接点面直径 (D1)	5.8 mm
接点面長さ (L2)	18 mm	留め輪幅 (B)	7.6 mm
留め輪高さ (A)	13.4 mm	被覆剥き長さ	23 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS 適合  
UL File Number Search UL ウェブサイト  
証明書番号 (cULus) E499744

## ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data - STEP](#)  
ユーザ文書 [Technical information - EN](#)  
[Technical information - DE](#)  
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)  
ブローシャー

# H10,0/30D ZH R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 図面

