

H4,0/28T ZH OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

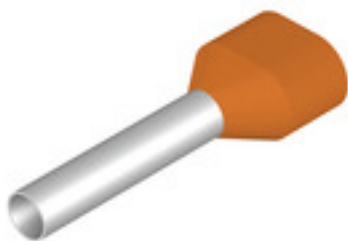

- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 橙色
注文番号	9037680000
種別	H4,0/28T ZH OR
GTIN (EAN)	4008190493479
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/11/05 19:18:00 CET

H4,0/28T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.57 g

技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェルルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェルルール、橙色
-------	-----------------	------	--------------------

ワイヤエンドフェルルール

L1 (mm)	28 mm	カラーコード	Telemecanique
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12
導体断面	4 mm ²	接点面直径 (D1)	3.5 mm
接点面長さ (L2)	18 mm	留め輪幅 (B)	5.2 mm
留め輪高さ (A)	9 mm	被覆剥き長さ	21 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/11/05 19:18:00 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H4,0/28T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

