

H10,0/30T ZH BR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

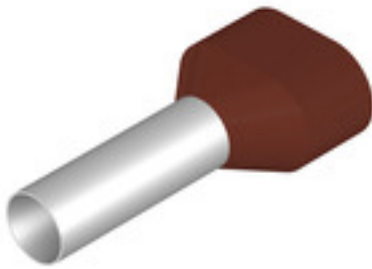

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, 茶色
注文番号	9037720000
種別	H10,0/30T ZH BR
GTIN (EAN)	4008190493530
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/24 10:02:00 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H10,0/30T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.98 g

技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール	項目説明	ツインワイヤー端部フェ ルール、茶色
-------	--------------------	------	-----------------------

ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	30 mm	カラーコード	Telemecanique
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
導体断面	10 mm ²	接点面直径 (D1)	5.8 mm
接点面長さ (L2)	18 mm	留め輪幅 (B)	7.6 mm
留め輪高さ (A)	13.4 mm	被覆剥き長さ	23 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/24 10:02:00 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H10,0/30T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

