

## H16,0/29T ZH W


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

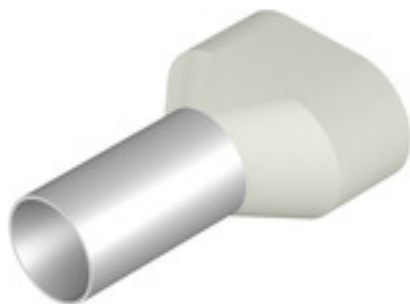

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16 mm, 白色
注文番号	<a href="#">9037730000</a>
種別	H16,0/29T ZH W
GTIN (EAN)	4008190493554
数量	50 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/08/27 17:57:11 CEST

## H16,0/29T ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 1.38 g

## 技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、白
-------	--------------------	------	----------------------

## ワイヤエンドフェルール

L1 (mm)	29 mm	カラーコード	Telemecanique
プラスチックカラー厚 (S2)	0.6 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 6
導体断面	16 mm <sup>2</sup>	接点面直径 (D1)	8.3 mm
接点面長さ (L2)	16 mm	留め輪幅 (B)	9.5 mm
留め輪高さ (A)	17.2 mm	被覆剥き長さ	20 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.3 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS 適合  
UL File Number Search UL ウェブサイト  
証明書番号 (cULus) E499744

## ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data - STEP](#)  
ユーザ文書 [Technical information - EN](#)  
[Technical information - DE](#)  
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)  
ブローシャー

**H16,0/29T ZH W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

