

LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色
注文番号	9200460000
種別	LIP 1,5R12 V
GTIN (EAN)	4032248410309
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 10:29:58 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	5.8 mm	奥行き (インチ)	0.228 inch
幅	23.3 mm	幅 (インチ)	0.917 inch
正味重量	0.71 g		

技術データ

項目説明	絶縁ピンケーブルコネク タ、1.5 mm ² L=12 mm
------	--

コネクタ

プラスチック製カラーの直径 (D)	4.3 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	10 mm
寸法	12.0 mm	寸法 (ピン長さ)	12 mm
導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
材質 / プラスチック	PVC	絶縁	使用可能
識別色	赤色	軸の外径 (d3)	1.9 mm
長さ 1 (l1)	22 mm		

分類

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27-40-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

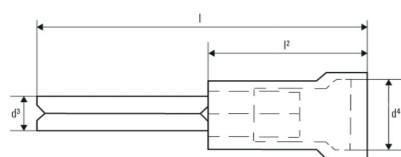

LIP 1,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円ク
GTIN (EAN)	4032248517855	リンプ, パラレルクリンプ
数量	1 Stück	
種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブ
GTIN (EAN)	4008190159412	ルクリンプ
数量	1 Stück	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 Stück	