

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色 |
| 注文番号 | 9200480000 |
| 種別 | LIP 6R14 V |
| GTIN (EAN) | 4032248410323 |
| 数量 | 100 Stück |

作成日 2024/07/24 13:50:51 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ | 8 mm | 奥行き (インチ) | 0.315 inch |
| 幅 | 28.15 mm | 幅 (インチ) | 1.108 inch |
| 正味重量 | 1.7 g | | |

技術データ

| | |
|------|--|
| 項目説明 | 絶縁ピンケーブルコネク タ、6.0 mm ² L=14 mm |
|------|--|

コネクタ

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| プラスチック製カラーの直径 (D) | 6.6 mm | プラスチック製カラー長さ (b) | 13.5 mm |
| 寸法 | 14.0 mm | 寸法 (ピン長さ) | 14 mm |
| 導体断面、最大 | 6 mm ² | 導体断面、最小 | 4 mm ² |
| 材質 / プラスチック | PVC | 絶縁 | 使用可能 |
| 識別色 | 黄色 | 軸の外径 (d3) | 2.7 mm |
| 長さ 1 (l1) | 22 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード


| | |
|--------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

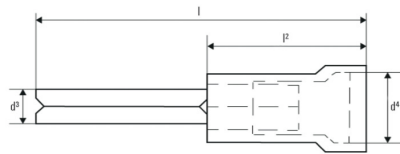

LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | CTI 6 | バージョン |
| 注文番号 | 9006120000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | CTI 6 G | バージョン |
| 注文番号 | 9202850000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, パラレルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| 数量 | 1 Stück | |