

## LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PVC または PC/PA 製完全絶縁ジョイントコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 黄色
注文番号	<a href="#">9200510000</a>
種別	LIB 6B26 VF
GTIN (EAN)	4032248410354
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 9:27:38 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	8.3 mm	奥行き (インチ)	0.327 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.024 inch
正味重量	2.15 g		

## 技術データ

項目説明	絶縁ジョイントコネク タ、6.0 mm <sup>2</sup> L=26.0 mm
------	---

## コネクタ

プラスチック製カラーの直径 (D)	6 mm	寸法	26.0 mm
寸法 (ピン長さ)	26 mm	導体断面、最大	6 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	4 mm <sup>2</sup>	材質 / プラスチック	PVC
絶縁	使用可能	識別色	黄色

## 分類

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**LIB 6B26 VF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

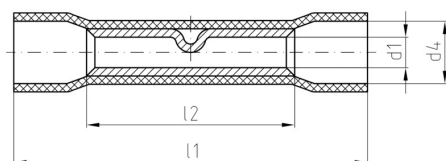

## LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Crimping tools



## 絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	<a href="#">9006120000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 Stück	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	<a href="#">9202850000</a>	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 Stück	