

LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色
注文番号	9200600000
種別	LIF 6M638 R
GTIN (EAN)	4032248410446
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 7:13:01 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	8.2 mm	奥行き (インチ)	0.323 inch
幅	23.8 mm	幅 (インチ)	0.937 inch
正味重量	1.6 g		

技術データ

項目説明	ケーブルラグコネクタ 4 ~ 6 mm ²
------	-------------------------------------

コネクタ

プラグインの幅 (d2)	6.3 mm	プラグイン密度 (d3)	0.8 mm
プラスチック製カラーの直径 (D)	6.8 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	13 mm
寸法	6.3 x 0.8 mm	寸法 (平刃コネクタ)	6.3 x 0.8 mm
導体断面、最大	6 mm ²	導体断面、最小	4 mm ²
材質 / プラスチック	PVC	絶縁	使用可能

分類

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

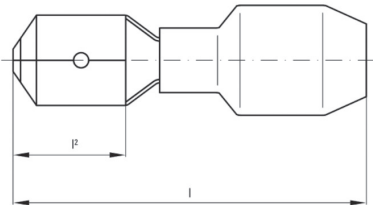

LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円ク
GTIN (EAN)	4032248517855	リンプ, パラレルクリンプ
数量	1 Stück	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 Stück	