

LIF 2,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

銅スリーブ付属 **PVC** 製の完全絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 青色
注文番号	9200650000
種別	LIF 2,5F638 RF
GTIN (EAN)	4032248410491
数量	100 Stück

LIF 2,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	6.3 mm	奥行き (インチ)	0.248 inch
幅	22 mm	幅 (インチ)	0.866 inch
正味重量	1.25 g		

技術データ

項目説明	完全絶縁タブコネクタス リープ1.5 ~ 2.5 mm ²
------	---

コネクタ

プラグインの幅 (d2)	6.3 mm	プラグイン密度 (d3)	0.8 mm
プラスチック製カラーの直径 (D)	5 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	10.5 mm
寸法	6.3 x 0.8 mm	寸法 (平刃コネクタ)	6.3 x 0.8 mm
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	1.5 mm ²
材質 / プラスチック	PVC	絶縁	完全断熱
識別色	青色		

分類

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92
ECLASS 14.0	27-44-03-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

LIF 2,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

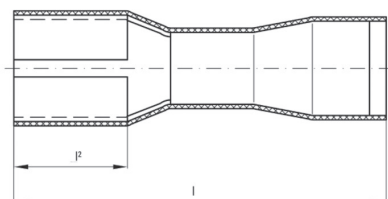

LIF 2,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 Stück	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 Stück	
種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 Stück	