

LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

銅スリーブ付属 **PVC** 製の完全絶縁丸プラグスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 赤色
注文番号	9200700000
種別	LID 1,5F4 RF
GTIN (EAN)	4032248410545
数量	100 Stück

作成日 2024/08/27 17:12:40 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	7.6 mm	奥行き (インチ)	0.299 inch
幅	23 mm	幅 (インチ)	0.906 inch
正味重量	1.24 g		

技術データ

項目説明	丸栓銅製スリーブ0.5 ~ 1.5 mm ²
------	-----------------------------------

コネクタ

プラスチック製カラーの直径 (D)	4 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	10.5 mm
外径 (d)	4 mm	寸法	ø 4 mm
寸法 (丸型プラグ)	ø 4 mm	導体断面、最大	1.5 mm ²
導体断面、最小	0.5 mm ²	材質 / プラスチック	PVC
絶縁	完全断熱	識別色	赤色

分類

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12
ECLASS 14.0	27-40-02-12		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

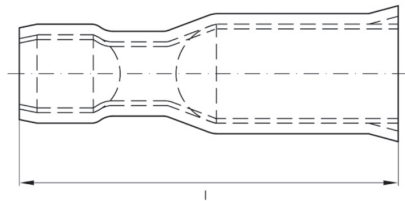

LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 Stück	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 Stück	
種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 Stück	