

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

銅スリーブ付属 **PVC** 製の完全絶縁丸プラグスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色
注文番号	9200720000
種別	LID 6,0F5 RF
GTIN (EAN)	4032248410569
数量	100 Stück

作成日 2024/10/03 23:28:43 CEST

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	9.6 mm	奥行き (インチ)	0.378 inch
幅	24 mm	幅 (インチ)	0.945 inch
正味重量	2.07 g		

技術データ

項目説明	丸栓銅製スリーブ4.0 ~ 6.0 mm ²
------	-----------------------------------

コネクタ

プラスチック製カラーの直径 (D)	5 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	13.8 mm
外径 (d)	5 mm	寸法	ø 5 mm
寸法 (丸型プラグ)	ø 5 mm	導体断面、最大	6 mm ²
導体断面、最小	4 mm ²	材質 / プラスチック	PVC
絶縁	完全断熱	識別色	黄色

分類

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12
ECLASS 14.0	27-40-02-12		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

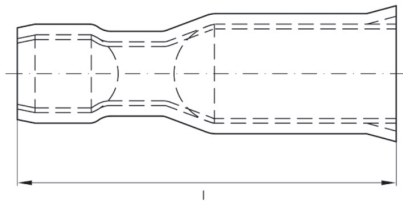

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円ク
GTIN (EAN)	4032248517855	リンプ, パラレルクリンプ
数量	1 Stück	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 Stück	
種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブ
GTIN (EAN)	4008190159412	ルクリンプ
数量	1 Stück	