

## MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

## 一般注文データ

バージョン	ツール, ストリッピングおよび切削工具
注文番号	<a href="#">9202210000</a>
種別	MULTI-STRIPAX 6-16
GTIN (EAN)	4032248486144
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:06:25 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	40 mm	奥行き (インチ)	1.575 inch
高さ	85 mm	高さ (インチ)	3.346 inch
幅	250 mm	幅 (インチ)	9.842 inch
正味重量	509.1 g		

## 技術データ

項目説明	6、10、および16 mm <sup>2</sup> 用の剥離および切削工具。特別な構成のPVC絶縁導体
------	--

## 被覆剥き工具

ケーブル仕様	PVC絶縁を使用したフレキシブルおよびソリッド導体	導体断面、最大	16 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	6 mm <sup>2</sup>	導体直径 (切断容量)	6 mm <sup>2</sup>
最大切断容量、リボン	10.2 mm x 4 mm	最大切断能力、固定式	2.5 mm <sup>2</sup>
最大切断能力、細径撚線	6 mm <sup>2</sup>	被覆剥き範囲 AWG、最小	10 AWG
被覆剥き範囲 AWG、最大	6 AWG	被覆剥き長さ、最小	2 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## MULTI-STRIPAX 6-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 使用例



## MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品

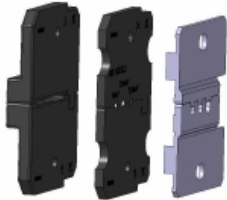

- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

## 一般注文データ

種別	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	バージョン
注文番号	<a href="#">9204570000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248671113	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	バージョン
注文番号	<a href="#">9202260000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248486205	
数量	1 Stück	
種別	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	バージョン
注文番号	<a href="#">9204550000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248671090	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	バージョン
注文番号	<a href="#">9202270000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248486212	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX PV	バージョン
注文番号	<a href="#">1204280000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248987030	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	バージョン
注文番号	<a href="#">9203730000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248576449	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX ASI	バージョン
注文番号	<a href="#">9202300000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248486250	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	バージョン
注文番号	<a href="#">9205770000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248836291	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX POF	バージョン
注文番号	<a href="#">1212770000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248994434	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 6:06:25 CEST

## MULTI-STRIPAX 6-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	ERAN MULTI-STRIPAX	バージョン
注文番号	<a href="#">9203100000</a>	スベア停止セット
GTIN (EAN)	4032248538102	
数量	1 Stück	
種別	ERME MULTI-STRIPAX	バージョン
注文番号	<a href="#">9203070000</a>	予備の切断刃
GTIN (EAN)	4032248538096	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX AWG	バージョン
注文番号	<a href="#">9202280000</a>	インサート
GTIN (EAN)	4032248486236	
数量	1 Stück	