

KOFFER PSC80 PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

バージョン	ツール, 空のボックス/ケース
注文番号	9202330000
種別	KOFFER PSC80 PC
GTIN (EAN)	4032248486700
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 8:06:30 CEST

KOFFER PSC80 PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.276 inch
高さ	78 mm	高さ (インチ)	3.071 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.307 inch
正味重量	569 g		

技術データ

項目説明	空エンクロージャ
------	----------

ケース+仕切り

カバーの色	透明	カバー材質	ポリカーボネート
本体の色	濃いヨモギ色	金具の色	橙色

分類

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	21-10-06-02
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18
ECLASS 14.0	27-40-02-18		

製品情報

製品概要	<ul style="list-style-type: none">・カバーとベースのU断面グリッドは、インサートを所定位置に保持し、整列内容を確認します・透明ポリカーボネートカバー・優れた耐衝撃性！・人間工学に基づいた輸送ハンドルを搭載	項目説明	空エンクロージャ
------	--	------	----------

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード


カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

KOFFER PSC80 PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

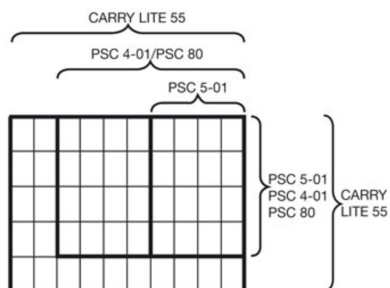

KOFFER PSC80 PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インサート



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別	EINSATZ BA8-PSC 80	バージョン
注文番号	9202310000	インサート一式
GTIN (EAN)	4032248486687	
数量	1 Stück	
種別	EINSATZ BA7-PSC 80	バージョン
注文番号	9202320000	インサート一式
GTIN (EAN)	4032248486694	
数量	1 Stück	