

## H0,75/19TS ZH HBL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

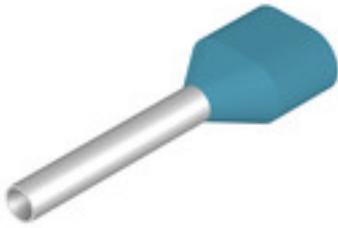

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)

の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ

寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルル、ツインワイヤエンドフェルル、16 mm, 12 mm, ライトブルー
注文番号	<a href="#">9202840000</a>
種別	H0,75/19TS ZH HBL
GTIN (EAN)	4032248515783
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/04 5:59:51 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## H0,75/19TS ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 0.16 g

## 技術データ

バージョン	ツインワイヤエンドフェルルール	項目説明	ツインワイヤエンドフェルルール、水色
-------	-----------------	------	--------------------

## ワイヤエンドフェルルール

L1 (mm)	18 mm	カラーコード	Miscellaneous
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18
導体断面	0.75 mm <sup>2</sup>	接点面直径 (D1)	1.7 mm
接点面長さ (L2)	12 mm	留め輪幅 (B)	3 mm
留め輪高さ (A)	5.5 mm	被覆剥き長さ	16 mm
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ ブローチャー	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

H0,75/19TS ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

