

MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

一般注文データ

バージョン	ツール, ストリッピングおよび切削工具
注文番号	9203610000
種別	MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL
GTIN (EAN)	4032248563968
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:09:15 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	40 mm	奥行き (インチ)	1.575 inch
高さ	85 mm	高さ (インチ)	3.346 inch
幅	250 mm	幅 (インチ)	9.842 inch
正味重量	519.28 g		

技術データ

項目説明	0.75 ~ 4.0 mm ² ノンハロ ゲン絶縁ケーブル用被覆剥 き/カットツール
------	---

被覆剥き工具

ケーブル仕様	PVC絶縁を使用したフレキ シブルおよびソリッド導体	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	導体直径 (切断容量)	6 mm ²
最大切断容量、リボン	10.2 mm x 4 mm	最大切断能力、固定式	2.5 mm ²
最大切断能力、細径撚線	6 mm ²	被覆剥き長さ、最小	2 mm

分類

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06
ECLASS 14.0	21-04-37-06		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例



MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品

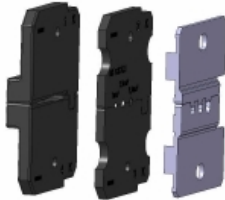

- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

一般注文データ

種別	AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL	バージョン
注文番号	9203730000	インサート
GTIN (EAN)	4032248576449	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX POF	バージョン
注文番号	1212770000	インサート
GTIN (EAN)	4032248994434	
数量	1 Stück	
種別	ERME MULTI-STRIPAX	バージョン
注文番号	9203070000	予備の切断刃
GTIN (EAN)	4032248538096	
数量	1 Stück	
種別	ERAN MULTI-STRIPAX	バージョン
注文番号	9203100000	スベア停止セット
GTIN (EAN)	4032248538102	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX AWG	バージョン
注文番号	9202280000	インサート
GTIN (EAN)	4032248486236	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX ASI	バージョン
注文番号	9202300000	インサート
GTIN (EAN)	4032248486250	
数量	1 Stück	
種別	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	バージョン
注文番号	9204550000	インサート
GTIN (EAN)	4032248671090	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	バージョン
注文番号	9202270000	インサート
GTIN (EAN)	4032248486212	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	バージョン
注文番号	9202260000	インサート
GTIN (EAN)	4032248486205	
数量	1 Stück	

作成日 2024/10/02 7:09:15 CEST

MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	バージョン
注文番号	9204570000	インサート
GTIN (EAN)	4032248671113	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX PV	バージョン
注文番号	1204280000	インサート
GTIN (EAN)	4032248987030	
数量	1 Stück	
種別	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	バージョン
注文番号	9205770000	インサート
GTIN (EAN)	4032248836291	
数量	1 Stück	