

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Abbildung ähnlich

MPC モデルシリーズのポリカーボネートエンクロージャ

は、PCB の他に、電子、電気機器、空圧といった各装置に組み込む場合に最適です。極端な機械的かつ化学的な条件下で使用できます。

機能：

- 2 バージョンの 17 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の取り付け穴
- 支持レール取り付け対応の差し込みスレッド、取り付けプレート、回路基板
- 総合的なアクセサリ
- ワイドモジュラーは、お客様の仕様に従ってエンクロージャを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドすべて備えることができます。

一般注文データ

バージョン	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 125 mm, 幅: 175 mm, 深さ: 125 mm, 材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明
注文番号	9535340000
種別	MPC 12/17/12 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009237
数量	1 Stück

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	125 mm	奥行き (インチ)	4.921 inch
高さ	125 mm	高さ (インチ)	4.921 inch
幅	175 mm	幅 (インチ)	6.89 inch
正味重量	525 g		

温度

動作温度	-50 °C...130 °C
------	-----------------

ケーブルグラント、上/下

M12	4	M16	3
M20	3		

ケーブルグラント、右

M12	6	M16	4
M20	4		

一般的な情報

アクセス開口部：高さ	121.5 mm	アクセス開口：幅	171.5 mm
エンクロージャ付属品	孔4.5 mm	シール材	ポリウレタン
フランジプレート		使用範囲	システムとテクノロジーの構築, 輸送, 包装業界, 機械製造
	いいえ	動作温度、最大	130 °C
保護度合い	IP66, IP67	材質	ポリカーボネート
動作温度、最小	-50 °C	素材の厚み	3.5 mm
積分固定	タッピングねじによる	蓋のねじ数	4
蓋	はい	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4本
蓋ネジ用トルク	0.8 Nm	表面仕上	未処理
衝撃耐性	IK08		
設置アドバイス	ねじ取り付け		

垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DoC DE PS2420 201008 001ISS00
------------------	----------------------------------

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01
ECLASS 14.0	27-18-01-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity - MPC Empty Enclosures - DoC DE PS2420 201008 001ISS00
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

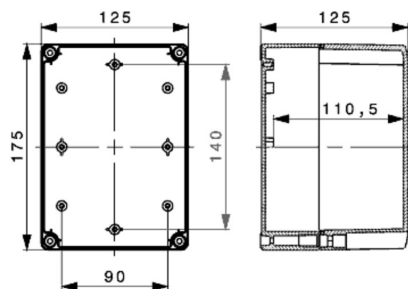

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 35

アクセサリ



一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	バージョン
注文番号	8000037600	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 90 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4050118653120	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 Stück	

換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	1868550000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 Stück	
種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	1868570000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 Stück	

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

MPC

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ



一般注文データ

種別	MP MPC 12/17	バージョン
注文番号	9535560000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ) , 取り付けプレート, 取
GTIN (EAN)	4032248009299	り付けプレート, 高さ: 125 mm, 幅: 175 mm, 材質: スチール板、亜鉛
数量	1 Stück	メッキ, 亜鉛めっき

外部固定ラグ

外部取り付けラグ 4 パーツセット



一般注文データ

種別	MF MPC	バージョン
注文番号	9535600000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ) , 取付けフット, 固定ラグ,
GTIN (EAN)	4032248009381	高さ: 30 mm, 幅: 15 mm, 深さ: 10 mm, 材質: プラスチック
数量	1 Stück	

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	1567480000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 Stück	

TS 15

アクセサリ



一般注文データ

種別	TS15X5 ST MPC1217 VER	バージョン
注文番号	8000037598	レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4050118653106	
数量	20 Stück	

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

固定材

アクセサリ



一般注文データ

種別	SC MPC	バージョン
注文番号	9535640000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けねじ, ねじ, 高さ:
GTIN (EAN)	4032248009428	12.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 12.5 mm, 材質: スチール、亜鉛メッキ
数量	100 Stück	

Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグラウンドすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	1283440000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4050118073362	
数量	1 Stück	
種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	1277250000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 材質: 真鍮
GTIN (EAN)	4050118067149	
数量	1 Stück	

作成日 2024/08/27 17:55:26 CEST

MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	1277220000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 材質: 真鍮
GTIN (EAN)	4050118067019	
数量	1 Stück	
種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	1283430000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4050118073607	
数量	1 Stück	

ヒンジ

MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット



一般注文データ

種別	HG MPC	バージョン
注文番号	9535590000	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 材質: プラスチック
GTIN (EAN)	4032248009329	
数量	1 Stück	