

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



中型サイズのポリカーボネートエンクロージャー FPC (繊維強化プラスチック複合材料) モデルシリーズのエンクロージャーは、次世代 MPC モデルシリーズです。FPC (繊維強化プラスチック複合材料) モデルシリーズは、同一の材質特性を有するため、より幅広いアクセサリを取り揃え、電位アプリケーションの拡大にも対応します。

機能：

- 2 バージョンの 6 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レール、取り付けプレート、および PCB 設置用スレッド
- 総合的なアクセサリ、ワイドミューラーは必要な端子およびケーブルグランドをすべて備えていて、お客様の仕様に合わせて筐体を製造し、供給することができます。

一般注文データ

バージョン	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 300 mm, 幅: 300 mm, 深さ: 132 mm, 材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー
注文番号	9535750000
種別	FPC 30/30/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009855
数量	1 Stück

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	132 mm	奥行き (インチ)	5.197 inch
高さ	300 mm	高さ (インチ)	11.811 inch
幅	300 mm	幅 (インチ)	11.811 inch
正味重量	2,085 g		

温度

動作温度	-50 °C...130 °C
------	-----------------

ケーブルグランド、上/下

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

ケーブルグランド、右

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

一般的な情報

アクセス開口部：高さ	296.5 mm	アクセス開口：幅	296.5 mm
エンクロージャ付属品	孔7.5 mm	シール材	ポリウレタン
フランジプレート		使用範囲	システムとテクノロジーの構築, 輸送, 包装業界, 機械製造
保護度合い	いいえ	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	IP66, IP67	材質	ポリカーボネート
積分固定	-50 °C	素材の厚み	3.5 mm
蓋	タッピングねじによる	蓋のねじ数	4
蓋ネジ用トルク	はい	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4本
衝撃耐性	0.8 Nm	表面仕上	未処理
	IK08		

垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	2x20	WDU 16 / ZDU 16	2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x40	WDU 35 / ZDU 35	2x12
WDU 4 / ZDU 4	2x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25

水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2420 220224 003ISS00
------------------	------------------------------

作成日 2024/10/02 7:21:20 CEST

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01
ECLASS 14.0	27-18-01-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	DoC Declaration of Conformity LVD - FPC Empty Enclosures - DE PS2420 220224 003ISS00
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

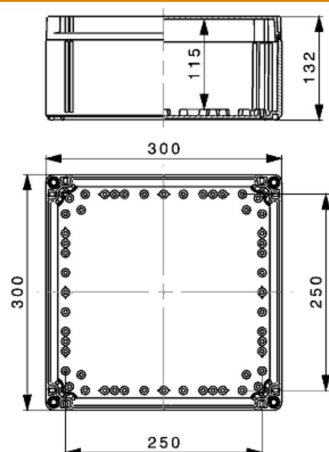

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 35

アクセサリ



一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	バージョン
注文番号	8000037559	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 265 mm, スロット付き, スロットなし,
GTIN (EAN)	4050118653236	スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
数量	20 Stück	
種別	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	バージョン
注文番号	8000037561	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 265 mm, スロット付き, スロットなし,
GTIN (EAN)	4050118653250	スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
数量	20 Stück	

ヒンジ

MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット



一般注文データ

種別	HG FPC	バージョン
注文番号	9535990000	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 高さ:
GTIN (EAN)	4032248009701	40 mm, 幅: 50 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: プラスチック, 薄いグレー
数量	1 Stück	

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレス鋼製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
-
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	1283440000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118073362	mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 Stück	
種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	1283430000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42
GTIN (EAN)	4050118073607	mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
数量	1 Stück	
種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	1277250000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42
GTIN (EAN)	4050118067149	mm, 材質: 真鍮
数量	1 Stück	
種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	1277220000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7
GTIN (EAN)	4050118067019	mm, 材質: 真鍮
数量	1 Stück	

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

FPC

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ



一般注文データ

種別	MP FPC 30/30	バージョン
注文番号	9535950000	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 260 mm, 幅: 260 mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
GTIN (EAN)	4032248009671	
数量	1 Stück	

外部固定ラグ

外部取り付けラグ 4 パーツセット



一般注文データ

種別	MF FPC	バージョン
注文番号	9536040000	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラグ, 高さ: 40 mm, 幅: 19 mm, 深さ: 35.5 mm, 材質: ポリアミド, 薄いグレー
GTIN (EAN)	4032248009442	
数量	1 Stück	

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	1868570000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 Stück	
種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	1868550000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 Stück	