

FPC 30/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



中型サイズのポリカーボネートエンクロージャー FPC (繊維強化プラスチック複合材料) モデルシリーズのエンクロージャーは、次世代 MPC モデルシリーズです。FPC (繊維強化プラスチック複合材料) モデルシリーズは、同一の材質特性を有するため、より幅広いアクセサリを取り揃え、電位アプリケーションの拡大にも対応します。

機能：

- 2 バージョンの 6 サイズ
- 灰色または透明カバー
- リードシールホール付属カバー
- シール領域外の固定孔
- 端子レール、取り付けプレート、および PCB 設置用スレッド
- 総合的なアクセサリ、ワイドミューラーは必要な端子およびケーブルグランドをすべて備えていて、お客様の仕様に合わせて筐体を製造し、供給することができます。

一般注文データ

バージョン	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, 高さ: 300 mm, 幅: 400 mm, 深さ: 132 mm, 材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明
注文番号	9535760000
種別	FPC 30/40/13 TRSP
GTIN (EAN)	4032248007158
数量	1 Stück

FPC 30/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	132 mm	奥行き (インチ)	5.197 inch
高さ	300 mm	高さ (インチ)	11.811 inch
幅	400 mm	幅 (インチ)	15.748 inch
正味重量	2,613 g		

温度

動作温度	-50 °C...130 °C
------	-----------------

ケーブルグランド、上/下

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

ケーブルグランド、右

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

一般的な情報

アクセス開口部：高さ	296.5 mm	アクセス開口：幅	396.5 mm
エンクロージャ付属品	孔7.5 mm	シール材	ポリウレタン
フランジプレート		使用範囲	システムとテクノロジーの構築、輸送、包装業界、機械製造
保護度合い	いいえ	動作温度、最大	130 °C
動作温度、最小	IP66, IP67	材質	ポリカーボネート
積分固定	-50 °C	素材の厚み	3.5 mm
蓋	タッピングねじによる	蓋のねじ数	4
蓋ネジ用トルク	はい	蓋付け	ポリアミド製プラスねじ4本
衝撃耐性	0.8 Nm	表面仕上	未処理
	IK08		

垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x40	WDU 35 / ZDU 35	3x12
WDU 4 / ZDU 4	3x33	WDU 6 / ZDU 6	3x25

水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59	WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 4 / ZDU 4	1x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37

FPC 30/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

FPC 30/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

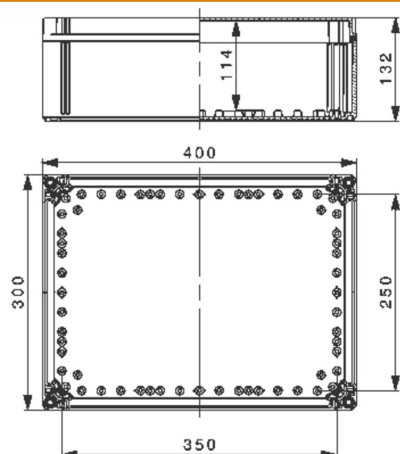

FPC 30/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 35

アクセサリ



一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	バージョン
注文番号	8000037561	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 265 mm, スロット付き, スロットなし,
GTIN (EAN)	4050118653250	スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
数量	20 Stück	
種別	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	バージョン
注文番号	8000037560	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 365 mm, スロット付き, スロットなし,
GTIN (EAN)	4050118653243	スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
数量	20 Stück	

Klippon® POK 接地用スタッド



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
-
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

種別	PEBZ M6 BR SET	バージョン
注文番号	1277250000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 材質: 真鍮
GTIN (EAN)	4050118067149	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/04 6:05:30 CEST

FPC 30/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PEBZ M6 S4 SET	バージョン
注文番号	1283430000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 12.3 mm, 幅: 12.3 mm, 深さ: 42 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4050118073607	
数量	1 Stück	
種別	PEBZ M10 BR SET	バージョン
注文番号	1277220000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 材質: 真鍮
GTIN (EAN)	4050118067019	
数量	1 Stück	
種別	PEBZ M10 S4 SET	バージョン
注文番号	1283440000	KLIPPONPOK, 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, 深さ: 48.7 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4050118073362	
数量	1 Stück	

外部固定ラグ

外部取り付けラグ 4 パーツセット



一般注文データ

種別	MF FPC	バージョン
注文番号	9536040000	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラグ, 高さ: 40 mm, 幅: 19 mm, 深さ: 35.5 mm, 材質: ポリアミド, 薄いグレー
GTIN (EAN)	4032248009442	
数量	1 Stück	

換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	1868570000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
GTIN (EAN)	4032248440429	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/04 6:05:30 CEST

FPC 30/40/13 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	1868550000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 Stück	

ヒンジ

MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット



一般注文データ

種別	HG FPC	バージョン
注文番号	9535990000	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 高さ:
GTIN (EAN)	4032248009701	40 mm, 幅: 50 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: プラスチック, 薄いグレー
数量	1 Stück	

FPC

取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ



一般注文データ

種別	MP FPC 30/40	バージョン
注文番号	9535960000	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り
GTIN (EAN)	4032248009688	付けプレート, 高さ: 260 mm, 幅: 360 mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: スチー
数量	1 Stück	ル板, 亜鉛めっき, 銀色