

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

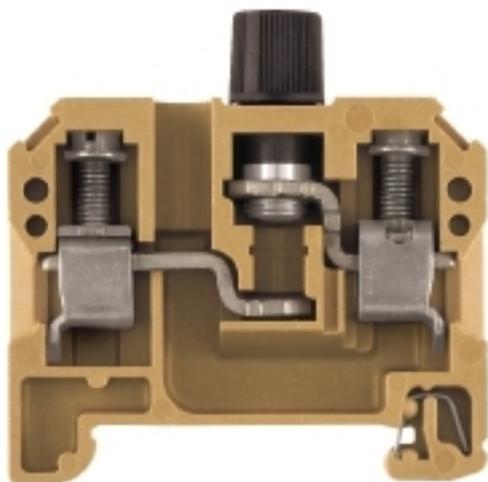

Изображение аналогичное

В некоторых областях применения полезно обеспечить защиту проходного соединения отдельным предохранителем. Клеммы с держателем предохранителя состоят из одной нижней секции с изоляционной вставкой с предохранителем. Предохранители могут быть выполнены в различных вариантах, от поворотных рычагов и вставных патронов до привинчиваемых и плоских втычных.

Основные данные для заказа

Исполнение	Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 10 мм ² , 24 V, G-предохранитель 5 x 20, Умеренно желтый
Номер для заказа	0225820000
Тип	SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
GTIN (EAN)	4008 19005 7626
Кол.	10 Шт.

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:08 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	53 мм	Глубина (дюймов)	2,087 inch
Высота	54 мм	Высота (в дюймах)	2,126 inch
Ширина	13 мм	Ширина (в дюймах)	0,512 inch
Масса нетто	36,41 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Количество одинаковых клемм	1
Открытые страницы	справа	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации	AC/DC	Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки)	привертной	Индикация	Светодиод
Рабочее напряжение, макс.	24 В	Ток	50 А

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение	Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Да
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Количество потенциалов на уровень	1
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение	10 mm ²	Номинальное напряжение	24 V
Номинальное напряжение пост. тока	24 V	Ток при макс. проводнике	6,3 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	0,56 mΩ	Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	1,82 W		

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Характеристики материала

Материал	KrG	Цветовой код	Умеренно желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0, 5VA		

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации	AC/DC	Ток	50 А
------------------------------	-------	-----	------

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение
---	---------------------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS	4	Вид соединения	Винтовое соединение
Вид соединения 2	Винтовое соединение	Диапазон зажима, макс.	16 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Длина зачистки изоляции	12 мм
Зажимной винт	M 4	Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6	
Количество соединений	2	Момент затяжки, макс.	2,4 Nm
Момент затяжки, мин.	1,2 Nm	Направление соединения	боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Размер лезвия	1,0 x 5,5 мм	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	10 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	1,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	16 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0,5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	10 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Важное примечание

Сведения об изделии	Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора
---------------------	--

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel_SAKS_GL_LD.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	4009830000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 Шт.	

6.3x32



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 6,3x32 мм для номинального тока от 500 мА до 12,5 А.

Основные данные для заказа

Тип	VH 25.4/6.3/4.3	Исполнение
Номер для заказа	400986200000	Тип плавкой вставки
GTIN (EAN)	4008190519759	
Кол.	10 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Q / SAK




Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	Q 3 SAK10	Исполнение
Номер для заказа	657200000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190135379	
Кол.	50 Шт.	
Тип	Q 4 SAK10	Исполнение
Номер для заказа	657300000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190129750	
Кол.	50 Шт.	
Тип	Q 2 SAK10	Исполнение
Номер для заказа	657100000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190103545	
Кол.	50 Шт.	
Тип	Q 10 SAK10	Исполнение
Номер для заказа	657400000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190016166	
Кол.	20 Шт.	

E 16

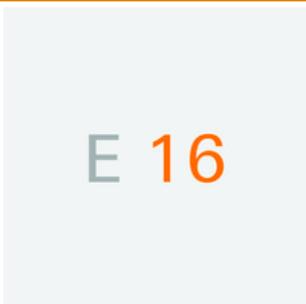

Компания Weidmueller предлагает предохранители NEOZED в конструктивном исполнении E 16 для номинального тока от 10 А до 25 А.

Основные данные для заказа

Тип	E 16/16A GR TNDZ	Исполнение
Номер для заказа	658600000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190015121	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/20A BL TNDZ	Исполнение
Номер для заказа	658700000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190044886	
Кол.	25 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	E 16/10A RT TNDZ	Исполнение
Номер для заказа	6529850000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190067120	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/25A GE TNDZ	Исполнение
Номер для заказа	6529880000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190037314	
Кол.	25 Шт.	

Изолирующие колпачки



Благодаря нашим принадлежностям для шинных ответвлений вы можете быстро и легко изолировать клеммы ответвления и визуализировать потенциал посредством цветовой кодировки.

Основные данные для заказа

Тип	IK 16/ZB16 GG	Исполнение
Номер для заказа	652960000	Кожух (клемма), Полиамид 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 6 GG ZBE6K	Исполнение
Номер для заказа	65296060000	Кожух (клемма), Сталь
GTIN (EAN)	4008190128647	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 16/ZB16 BL	Исполнение
Номер для заказа	652980000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 4 BL ZB4	Исполнение
Номер для заказа	65295480000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 35/ZB35 BL	Исполнение
Номер для заказа	65292780000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 4 GG ZB4	Исполнение
Номер для заказа	65295460000	Кожух (клемма), Полиамид 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Кол.	50 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SchT - варианты держателей шильдиков



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (G-образная рейка) или TS 35 (рейка цилиндрической формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм. SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5.

SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту.

Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5.

Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

Тип	SCHT 7	Исполнение
Номер для заказа	4047960000	SCHT, Маркировка клеммы, 39.3 x 8 mm, Шаг в мм (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, белый
Кол.	20 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6.5 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	409840000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, белый
Кол.	900 Шт.	

Тестовые штекеры



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Тип	ZS 2.3/4	Исполнение
Номер для заказа	409960000	Штекер (клемма), Втычное соединение, Количество полюсов: 4,
GTIN (EAN)	4008190022785	красный
Кол.	20 Шт.	
Тип	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Исполнение
Номер для заказа	407630000	Штекер (клемма), Втычное соединение, Количество полюсов: 1,
GTIN (EAN)	4008190026080	красный
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:08 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	PS 4 F.STB 4	Исполнение
Номер для заказа	65299600000	Тестовый адаптер (клемма)
GTIN (EAN)	4008190074043	
Кол.	20 Шт.	
Тип	PS 2.3 RT	Исполнение
Номер для заказа	65290400000	Тестовый адаптер (клемма), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Кол.	20 Шт.	
Тип	PS 2.0 OR	Исполнение
Номер для заказа	65293800000	Тестовый адаптер (клемма), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Кол.	20 Шт.	

С изоляцией



С одной стороны, шинные ответвления с изоляцией, обеспечивают защиту пальцев. С другой стороны, цветная изоляция также указывает на соответствующий потенциал, например, нейтральный проводник или PE.

Основные данные для заказа

Тип	ZB 16K SW	Исполнение
Номер для заказа	65292810000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4G BL	Исполнение
Номер для заказа	65292180000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4G SW	Исполнение
Номер для заказа	65292110000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 35K SW M6X16	Исполнение
Номер для заказа	65292610000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZB 35K BL M6X16	Исполнение
Номер для заказа	65292680000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZB 4K GE/GN	Исполнение
Номер для заказа	652935360000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:08 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

10

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZBE 6K SW	Исполнение
Номер для заказа	0505910000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4K SW	Исполнение
Номер для заказа	0505310000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZBE 6K BL	Исполнение
Номер для заказа	0505980000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4G GN/GE	Исполнение
Номер для заказа	0502160000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 35K GE/GN M6X16	Исполнение
Номер для заказа	0502660000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZBE 6K GE/GN	Исполнение
Номер для заказа	0505960000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4K BL	Исполнение
Номер для заказа	0505380000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4/6K GE/GN	Исполнение
Номер для заказа	0505460000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4/6K BL	Исполнение
Номер для заказа	0505480000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 16K GE/GN	Исполнение
Номер для заказа	0502860000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 16K BL	Исполнение
Номер для заказа	0502880000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4K GG HENSEL	Исполнение
Номер для заказа	0504560000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Кол.	50 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединительные втулки



Основные данные для заказа

Тип	VL 2 RSF 1+2	Исполнение
Номер для заказа	6528400000	Переключатель (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190059095	мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 32 А, серый
Кол.	10 Шт.	
Тип	VH 23/6/4.2 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	6528700000	Соединительная муфта (клемма), Высота: 6 мм, Ширина: 6 мм,
GTIN (EAN)	4008190185923	Глубина: 23 мм, Cu Zn
Кол.	50 Шт.	
Тип	VL 2 SAK16/SAKA	Исполнение
Номер для заказа	65285800000	Переключатель (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190132088	мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 57 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 19/5/3.4	Исполнение
Номер для заказа	65285100000	Соединительная муфта (клемма), Высота: 5 мм, Ширина: 5 мм,
GTIN (EAN)	4008190189297	Глубина: 17.5 мм, Cu Zn
Кол.	50 Шт.	
Тип	VL 2 SAK6/10/SAKB	Исполнение
Номер для заказа	65285900000	Переключатель (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190036409	мм (P): 6.50, Изолированный: Нет, 32 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 12/4.9/3.3	Исполнение
Номер для заказа	65289000000	Соединительная муфта (клемма), Высота: 4.9 мм, Ширина: 4.9
GTIN (EAN)	4008190129507	мм, Глубина: 12 мм, Медь
Кол.	100 Шт.	
Тип	VL 2 SAK6N/SAKT	Исполнение
Номер для заказа	65284700000	Переключатель (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190148027	мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, 32 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 20/5/3.4	Исполнение
Номер для заказа	65286100000	Тип плавкой вставки
GTIN (EAN)	4008190519742	
Кол.	10 Шт.	
Тип	VH 13.6/6.3/4.3	Исполнение
Номер для заказа	65289700000	Соединительная муфта (клемма), Высота: 7 мм, Ширина: 7 мм,
GTIN (EAN)	4008190018313	Глубина: 13.6 мм, Cu Zn
Кол.	50 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	VH 17.5/5/3.4	Исполнение
Номер для заказа	6235200000	Соединительная муфта (клемма), Высота: 5 mm, Ширина: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	Глубина: 17.5 mm, Медь
Кол.	50 Шт.	

Крепежные винты



Крепежные винты фиксируют замыкающую перемычку в рамках сценария применения. После перемещение вставленной между двумя соседними клеммными колодками замыкающей перемычки в положение короткого замыкания ее можно зафиксировать крепежным винтом. Это обеспечивает постоянное соединение или короткое замыкание.

Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X20 SAK 10 CU5	Исполнение
Номер для заказа	637100000	SAK-серия, Крепежный винт, Медь
GTIN (EAN)	4008190060350	
Кол.	100 Шт.	

Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Тип	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Исполнение
Номер для заказа	634400000	Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 33 x 15
GTIN (EAN)	4008190086152	x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm,
Кол.	2 м	Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный


SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем

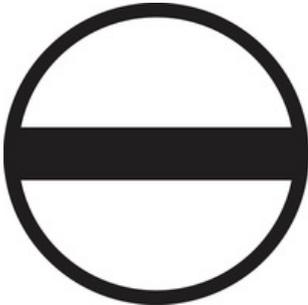

Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 1.0X5.5X150	Исполнение
Номер для заказа	688350000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056316	
Кол.	1 Шт.	

Гнездо предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Тип	SK E16/SAKS2	Исполнение
Номер для заказа	6884110000	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Кол.	25 Шт.	
Тип	SK E18 SAKS5	Исполнение
Номер для заказа	6889310000	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Кол.	20 Шт.	
Тип	SK G20/SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	6882100000	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Кол.	20 Шт.	
Тип	SK SAKS1/G25	Исполнение
Номер для заказа	6882000000	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Кол.	20 Шт.	
Тип	SK E14 SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	6889410000	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Кол.	20 Шт.	


SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SAK-серия

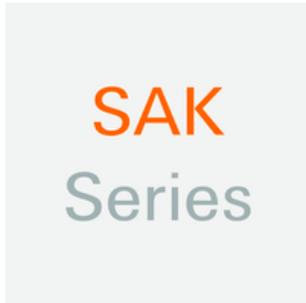

Разделительная пластина используется для оптической изоляции цепей или электрической изоляции от соседних перемычек. В отличие от торцевой пластины контур может быть больше, чем смежные клеммные блоки. Однако он не должен быть меньше, поскольку в противном случае требуемое безопасное расстояние и расстояние утечки не гарантированы в ходе эксплуатации.

Основные данные для заказа

Тип	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Исполнение
Номер для заказа	6174700000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190078508	65 mm x 60 mm, темно-коричневый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW SAK4-10 HP/DBR/0.5	Исполнение
Номер для заказа	6171000000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190146627	40 mm x 55 mm, коричневый, Темно-бежевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TSCH 1	Исполнение
Номер для заказа	6191600000	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190097219	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	
Тип	TSCH 6 DK1 S4	Исполнение
Номер для заказа	6190260000	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190051075	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	
Тип	TW 4 SAK4-10 BL	Исполнение
Номер для заказа	6170180000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190114138	50 mm x 44 mm, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	TSCH 4 AKZ4	Исполнение
Номер для заказа	6193360000	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190136680	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	
Тип	TW SAK4-10 KRG/BL	Исполнение
Номер для заказа	6170170000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190063757	50 mm x 44 mm, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	TSCH 3 SAKD2.5 N	Исполнение
Номер для заказа	6190860000	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190010928	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	
Тип	TW DK4 HP/DBR/2	Исполнение
Номер для заказа	6173500000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190009052	65 mm x 47.5 mm, темно-коричневый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW SAK16 KRG	Исполнение
Номер для заказа	6171120000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190072360	60 mm x 50 mm, Темно-бежевый, желтый
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:08 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

15

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	TW 4 SAK4-10	Исполнение
Номер для заказа	6690160000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190096335	50 mm x 44 mm, бежевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TSCH 2	Исполнение
Номер для заказа	6693660000	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190128432	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	
Тип	TW SAK4-10 KRG	Исполнение
Номер для заказа	6690120000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190139117	50 mm x 44 mm, Темно-бежевый, желтый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW SAKS2 HP/DBR/2	Исполнение
Номер для заказа	6697000000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190002732	80 mm x 70 mm, темно-коричневый
Кол.	20 Шт.	

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	6699801044	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Сталь



Благодаря нержавеющей стали стальные сборные шины обладают самой высокой прочностью среди металлических сборных шин и используются для решения задач, в которых защита от короткого замыкания играет лишь второстепенную роль.

Основные данные для заказа

Тип	ESCH 1 M	Исполнение
Номер для заказа	480300000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Кол.	10 м	

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Исполнение
Номер для заказа	480520000	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270248	
Кол.	100 Шт.	

Тип	BZT 1 WS 10/5	Исполнение
Номер для заказа	4805490000	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Профили крышки



Профили крышки обеспечивают защиту от внешнего воздействия в функциональных зонах клеммных блоков или в сочетании с нашими опорными кронштейнами для всей клеммной колодки. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Тип	ADP 2/HP2 1M	Исполнение
Номер для заказа	6845300000	SAK-серия, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Кол.	1 м	

Торцевая пластина



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Тип	TW SAKB/C/T	Исполнение
Номер для заказа	6842920000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190069933	75 mm x 42.5 mm, бежевый
Кол.	20 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Испытательные гнезда



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Тип	STB 18/RSF1	Исполнение
Номер для заказа	6500000	Разъем (клемма), Глубина вставки: 15 mm, Глубина: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
Кол.	20 Шт.	
Тип	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	5200000	SAK-серия, Гнездо
GTIN (EAN)	4008190172862	
Кол.	50 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DEK 5/8



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MM WS	Исполнение
Номер для заказа	40517130000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118392012	
Кол.	500 Шт.	


SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SAK-серия

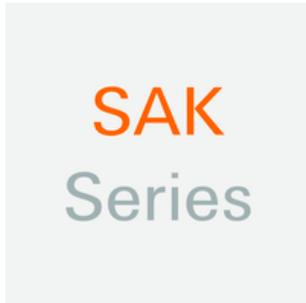

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Тип	AP SAK35/TW SAK16 BL	Исполнение
Номер для заказа	6533680000	Торцевая пластина (клеммы), 58 mm x 1.5 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190025199	
Кол.	10 Шт.	
Тип	AP SAK4-10	Исполнение
Номер для заказа	65337960000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190081485	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAKB/C/T KRG	Исполнение
Номер для заказа	65336720000	Торцевая пластина (клеммы), 65 mm x 3 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190027995	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAKS1+3 KRG	Исполнение
Номер для заказа	65331320000	Торцевая пластина (клеммы), 54 mm x 3 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190031688	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP KSKM	Исполнение
Номер для заказа	65339630000	SAK-серия, Концевая пластина, 1.5 mm, бежевый, Непосредственный монтаж
GTIN (EAN)	4008190456771	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP RSF1 KRG	Исполнение
Номер для заказа	65330420000	Торцевая пластина (клеммы), 50 mm x 3 mm, Умеренно желтый
GTIN (EAN)	4008190099107	
Кол.	10 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 DB	Исполнение
Номер для заказа	65335100000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4008190394875	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAKA KRG	Исполнение
Номер для заказа	65334220000	Торцевая пластина (клеммы), 82 mm x 3 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190167943	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK35/TW SAK16	Исполнение
Номер для заказа	65333660000	Торцевая пластина (клеммы), 58 mm x 1.5 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190110765	
Кол.	10 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 BL	Исполнение
Номер для заказа	65337980000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190171087	
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:08 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

21

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	AP SAK4-10 KRG/BL	Исполнение
Номер для заказа	6117970000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190049607	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAKS1+3 KRG/DB	Исполнение
Номер для заказа	6111300000	Торцевая пластина (клеммы), 54 mm x 3 mm, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4008190099763	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 RT	Исполнение
Номер для заказа	6117920000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190125059	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 KRG	Исполнение
Номер для заказа	6117920000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190135904	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 I	Исполнение
Номер для заказа	6117910000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, Светло-серый
GTIN (EAN)	4008190183707	
Кол.	20 Шт.	

Без изоляции



Неизолированные шинные клеммы ответвления представляют собой компактные решения для подключения проводов к сборной шине.

Основные данные для заказа

Тип	ZBE 6	Исполнение
Номер для заказа	6111950000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 35/M6X16	Исполнение
Номер для заказа	6111650000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZB 4	Исполнение
Номер для заказа	6111650000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 16 ZKSC	Исполнение
Номер для заказа	6111660000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:08 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

22

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZB 4/6	Исполнение	
Номер для заказа	456700000	Зажимной хомут (сборная шина)	
GTIN (EAN)	4008190188412		
Кол.	50 Шт.		

DEK 5/6**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MM WS	Исполнение	
Номер для заказа	4567120000	DeKafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый	
GTIN (EAN)	4050118392104		
Кол.	600 Шт.		

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X6 SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	6846200000	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
GTIN (EAN)	4008190175658	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M3X22 PA/RT	Исполнение
Номер для заказа	6848900000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190084158	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M3X25	Исполнение
Номер для заказа	6842500000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190177027	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M4X30	Исполнение
Номер для заказа	6847100000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190187897	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BFSC M4X20	Исполнение
Номер для заказа	6842800000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190114053	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M4X9T	Исполнение
Номер для заказа	6843300000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190023348	
Кол.	100 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	6857400000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190169572	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	6851300000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Исполнение
Номер для заказа	6851200000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	6848900000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Кол.	1 м	

QL / RSF1+2



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	QL 3 RSF1+2	Исполнение
Номер для заказа	6857500000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190116835	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 2 RSF1+2	Исполнение
Номер для заказа	6857400000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190139988	
Кол.	50 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	QL 4 RSF1+2	Исполнение
Номер для заказа	02307600000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 41 А, серый
GTIN (EAN)	4008190174859	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 RSF1+2	Исполнение
Номер для заказа	02301700000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, серый
GTIN (EAN)	4008190003173	
Кол.	20 Шт.	

5x20



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x20 мм для номинального тока от 100 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

Тип	G 20/0.20A/F	Исполнение
Номер для заказа	02304000000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/2.00A/F	Исполнение
Номер для заказа	02300900000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/3.15A/F	Исполнение
Номер для заказа	02301100000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/0.10A/F	Исполнение
Номер для заказа	02300300000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/2.50A/F	Исполнение
Номер для заказа	02301000000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/0.25A/F	Исполнение
Номер для заказа	02300500000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/0.63A/F	Исполнение
Номер для заказа	02300900000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Кол.	10 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	G 20/5.00A/F	Исполнение
Номер для заказа	05A1300000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190185381	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/6.30A/F	Исполнение
Номер для заказа	05A1400000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-
GTIN (EAN)	4008190086053	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/1.00A/F	Исполнение
Номер для заказа	05A0700000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G-
GTIN (EAN)	4008190093877	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/0.50A/F	Исполнение
Номер для заказа	05A0600000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190046835	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/1.60A/F	Исполнение
Номер для заказа	05A0800000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 А, G-
GTIN (EAN)	4008190031503	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/4.00A/F	Исполнение
Номер для заказа	05A1200000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-
GTIN (EAN)	4008190022983	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.


- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	4081909810000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 Шт.	

TS 32

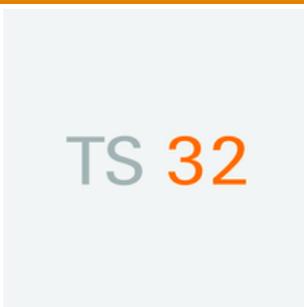

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EWK 2	Исполнение
Номер для заказа	40819093360000	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32,
GTIN (EAN)	4008190023546	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	WEW 32/1	Исполнение
Номер для заказа	4081907600000	Концевой стопор, PA 66 GF 30, Темно-бежевый, Рейка: TS 32,
GTIN (EAN)	4008190099657	привинченный
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:08 CEST

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	EWK 1	Исполнение
Номер для заказа	61306160000	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32, привинченный
GTIN (EAN)	4008190080020	
Кол.	50 Шт.	
Тип	EWK 1 ALT	Исполнение
Номер для заказа	61305160000	Концевой стопор, Полиамид 66, бежевый, Рейка: TS 32, привинченный
GTIN (EAN)	4008190160777	
Кол.	50 Шт.	

Калибровочные кольца

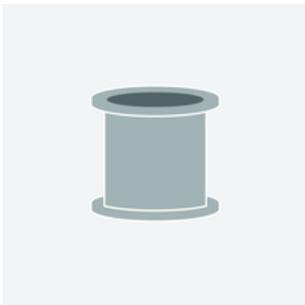

Шаблонные кольца используются для защиты от использования предохранителей неправильного размера. Они просто вставляются в соответствующий патрон предохранителя и предотвращают использование более крупных предохранителей.

Основные данные для заказа

Тип	P 14/2 D01 RS SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	61308000000	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, розовый
GTIN (EAN)	4008190114664	
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/4 D01 BR SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	61308100000	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, коричневый
GTIN (EAN)	4008190077365	
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/6 D01 GN SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	61308600000	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, зеленый
GTIN (EAN)	4008190004248	
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/10 D01 RT SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	61308700000	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, красный
GTIN (EAN)	4008190010294	
Кол.	50 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

5x25



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x25 мм для номинального тока от 250 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

Тип	G 25/2.00A/F BL	Исполнение
Номер для заказа	6192700000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-
GTIN (EAN)	4008190176402	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/4.00A/F BR	Исполнение
Номер для заказа	6192800000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-
GTIN (EAN)	4008190115319	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/10.0A/M RT	Исполнение
Номер для заказа	6193100000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 10 А, G-
GTIN (EAN)	4008190023799	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/0.50A/M WS	Исполнение
Номер для заказа	6190300000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190018368	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/6.30A/F GN	Исполнение
Номер для заказа	6192900000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-
GTIN (EAN)	4008190135461	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/0.80A/M GR	Исполнение
Номер для заказа	6196400000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.8 А, G-
GTIN (EAN)	4008190060794	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/1.00A/M RT	Исполнение
Номер для заказа	6195800000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 1 А, G-
GTIN (EAN)	4008190141660	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/0.25A/M GE	Исполнение
Номер для заказа	6194690000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.25 А, G-
GTIN (EAN)	4008190097370	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунь



Благодаря медному сплаву латунные сборные шины обладают отличными свойствами электропроводности и в то же время имеют более высокую стойкость к механическому напряжению, чем медные шины.

Основные данные для заказа

Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Исполнение
Номер для заказа	6859800000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Кол.	1 м	

Крепежные винты QL



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	SS M3 D 128-A 3	Исполнение
Номер для заказа	6864400000	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190035914	
Кол.	50 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	4046750000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	160 Шт.	
Тип	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	4046370000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	160 Шт.	

QL / SAKH 10

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.



Основные данные для заказа

Тип	QL 3 SAKH10	Исполнение
Номер для заказа	4008150000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190056490	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:46:08 CEST

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	QL 2 SAKH10	Исполнение
Номер для заказа	611400000	Переключатель (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190114237	мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	50 Шт.	

Прочее

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	SS M4 D 128-A 4	Исполнение
Номер для заказа	616400000	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190118143	
Кол.	100 Шт.	

E 14

Компания Weidmueller предлагает предохранители NEOZED в конструктивном исполнении E 14 для номинального тока от 2 А до 16 А.

Основные данные для заказа

Тип	E 14/4A BR	Исполнение
Номер для заказа	617500000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190142629	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/10A RT	Исполнение
Номер для заказа	618400000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190000288	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/2A RS	Исполнение
Номер для заказа	617400000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190069094	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/6A GN	Исполнение
Номер для заказа	618300000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190002190	
Кол.	10 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	E 14/16A GR	Исполнение
Номер для заказа	6885500000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190152161	
Кол.	10 Шт.	

QL / SAKA



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	QL 3 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	6885600000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190032081	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 2 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	6885500000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 32 А, серый
GTIN (EAN)	4008190099404	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	6885500000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190063313	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 4 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	6885700000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190118822	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 SAKB10	Исполнение
Номер для заказа	6884400000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190139452	
Кол.	20 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

W-серия



Электромонтаж в зданиях

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Тип	HP NT6/10 BL	Исполнение
Номер для заказа	652880000	Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и
GTIN (EAN)	4008190135126	промежуточная пластина, 40 mm x 2 mm, синий
Кол.	20 Шт.	

Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	436350000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, белый
Кол.	800 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

Тип	NSCH 1M	Исполнение
Номер для заказа	400200000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Кол.	10 м	

W-серия



Разделительная пластина используется для оптической изоляции цепей или электрической изоляции от соседних перемычек. В отличие от торцевой пластины контур может быть больше, чем смежные клеммные блоки. Однако он не должен быть меньше, поскольку в противном случае требуемое безопасное расстояние и расстояние утечки не гарантированы в ходе эксплуатации.

Основные данные для заказа

Тип	WTW EN	Исполнение
Номер для заказа	405880000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190140175	86 mm x 62 mm, Темно-бежевый
Кол.	20 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Mounting rail support

Основные данные для заказа

Тип	SH 2	Исполнение
Номер для заказа	6184920000	Держатель шины
GTIN (EAN)	4008190007584	
Кол.	10 Шт.	

QL / SAK 10



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKB10	Исполнение
Номер для заказа	614100000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190056605	мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	100 Шт.	


SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SAK-серия

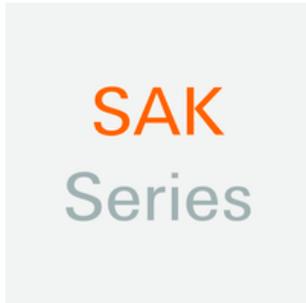

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EW 35	Исполнение
Номер для заказа	6983560000	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190181314	привинченный
Кол.	50 Шт.	

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6.5 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	6989850000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	180 Шт.	


SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SAK-серия

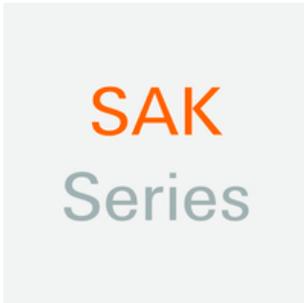

Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	AD 4 SAK10	Исполнение
Номер для заказа	6178600000	Крышка клеммы, ПВХ, желтый, Высота: 39.6 mm, Ширина: 25 mm,
GTIN (EAN)	4008190068288	Глубина: 1 mm
Кол.	50 Шт.	

QL / SAKS

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.



Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	6141400000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
GTIN (EAN)	4008190123130	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	6188800000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190127039	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 2 SAKS2	Исполнение
Номер для заказа	617878000000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190144364	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 4 SAKS2	Исполнение
Номер для заказа	618880000000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190069100	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 3 SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	618811000000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
GTIN (EAN)	4008190097639	
Кол.	20 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	QL 10 SAKS2	Исполнение
Номер для заказа	40081900000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190105723	в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 2 SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	40081900000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190071165	мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 10 SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	40081900000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190025335	в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 3 SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	40081900000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190036881	мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 4 SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	40081900000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190105518	мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	4032248400850	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, белый
Кол.	800 Шт.	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	409820000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	