

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия

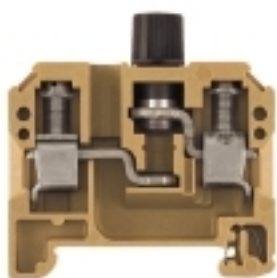

В некоторых областях применения полезно обеспечить защиту проходного соединения отдельным предохранителем. Клеммы с держателем предохранителя состоят из одной нижней секции с изоляционной вставкой с предохранителем. Предохранители могут быть выполнены в различных вариантах, от поворотных рычагов и вставных патронов до привинчиваемых и плоских втычных.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 10 mm <sup>2</sup> , 500 V, 10 A, G-предохранитель 5 x 20, Умеренно желтый
Номер для заказа	<a href="#">0501620000</a>
Тип	SAKS 1/35/G20
GTIN (EAN)	4008190111229
Кол.	20 Шт.

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	53 мм	Глубина (дюймов)	2,087 inch
Высота	54 мм	Высота (в дюймах)	2,126 inch
Ширина	13 мм	Ширина (в дюймах)	0,512 inch
Масса нетто	36,5 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

## Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA)	600 V	Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	26 AWG	Сертификат № (CSA)	12400-198
Ток, разм. C (CSA)	10 A		

## Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR)	600 V	Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)	8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)	26 AWG	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR)	10 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR)	22 AWG	Сертификат № (UR)	E60693
Ток, разм. C	6.3 A		

## Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Количество одинаковых клемм	1
Открытые страницы	справа	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

## Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации	AC/DC	Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки)	привертной	Индикация	без светодиода
Рабочее напряжение, макс.	500 V		

## Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26
Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Параметры системы

Исполнение	Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Да
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Количество потенциалов на уровень	1
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

## Расчетные данные

Расчетное сечение	10 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	500 V
Номинальное напряжение пост. тока	500 V	Номинальный ток	10 A
Ток при макс. проводнике	10 A	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	0,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ	Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	1,82 W
Степень загрязнения	3		

## Характеристики материала

Материал	KrG	Цветовой код	Умеренно желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0, 5VA		

## Элемент индикации

Вид напряжения для индикации	AC/DC
------------------------------	-------

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение
---	--------------------	---	---------------------

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS

4

Вид соединения 2 Винтовое соединение

Диапазон зажима, мин. 0,13 mm<sup>2</sup>

Зажимной винт M 4

Количество соединений 2

Момент затяжки, мин. 1,2 Nm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10

Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm<sup>2</sup>Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm<sup>2</sup>Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm<sup>2</sup>Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm<sup>2</sup>

Вид соединения

Винтовое соединение

Диапазон зажима, макс. 16 mm<sup>2</sup>

Длина зачистки изоляции 12 мм

Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6

Момент затяжки, макс. 2,4 Nm

Направление соединения боковая

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm<sup>2</sup>Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm<sup>2</sup>Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm<sup>2</sup>Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 10 mm<sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0 EC000899

ETIM 8.0 EC000899

ECLASS 9.0 27-14-11-16

ECLASS 10.0 27-14-11-16

ECLASS 12.0 27-14-11-16

ETIM 7.0 EC000899

ETIM 9.0 EC000899

ECLASS 9.1 27-14-11-16

ECLASS 11.0 27-14-11-16

ECLASS 13.0 27-25-01-13

## Важное примечание

Сведения об изделии

Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (UR) E60693

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [VDE Certificate](#)[Lloyds Register Certificate](#)[Declaration of Conformity](#)Технические данные [CAD data – STEP](#)Пользовательская документация [StorageConditionsTerminalBlocks](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## E 16

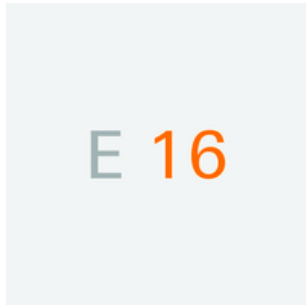


Компания Weidmueller предлагает предохранители NEOZED в конструктивном исполнении E 16 для номинального тока от 10 А до 25 А.

## Основные данные для заказа

Тип	E 16/25A GE TNDZ	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6298800000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190037314	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/10A RT TNDZ	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6298500000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190067120	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/20A BL TNDZ	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6298700000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190044886	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/16A GR TNDZ	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6298600000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190015121	
Кол.	25 Шт.	

## TS 32

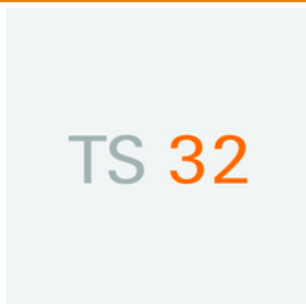

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	EWK 2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6199360000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32, привинченный
GTIN (EAN)	4008190023546	
Кол.	50 Шт.	
Тип	WEW 32/1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6199760000</a>	Концевой стопор, PA 66 GF 30, Темно-бежевый, Рейка: TS 32, привинченный
GTIN (EAN)	4008190099657	
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	EWK 1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525160000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32, привинченный
GTIN (EAN)	4008190080020	
Кол.	50 Шт.	
Тип	EWK 1 ALT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525160000</a>	Концевой стопор, Полиамид 66, бежевый, Рейка: TS 32, привинченный
GTIN (EAN)	4008190160777	
Кол.	50 Шт.	

## Соединительные втулки



## Основные данные для заказа

Тип	VH 17.5/5/3.4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525200000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 5 mm, Ширина: 5 mm, Глубина: 17.5 mm, Медь
GTIN (EAN)	4008190054717	
Кол.	50 Шт.	
Тип	VL 2 SAK6/10/SAKB	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525900000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.50, Изолированный: Нет, 32 A, серый
GTIN (EAN)	4008190036409	
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 13.6/6.3/4.3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525970000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 7 mm, Ширина: 7 mm, Глубина: 13.6 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190018313	
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 19/5/3.4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525100000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 5 mm, Ширина: 5 mm, Глубина: 17.5 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190189297	
Кол.	50 Шт.	
Тип	VL 2 RSF 1+2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 32 A, серый
GTIN (EAN)	4008190059095	
Кол.	10 Шт.	
Тип	VH 20/5/3.4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525100000</a>	Тип плавкой вставки
GTIN (EAN)	4008190519742	
Кол.	10 Шт.	
Тип	VL 2 SAK16/SAKA	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525800000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 57 A, серый
GTIN (EAN)	4008190132088	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 7:48:55 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	VL 2 SAK6N/SAKT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6144700000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, 32 A, серый
GTIN (EAN)	4008190148027	
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 12/4.9/3.3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6149000000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 4.9 mm, Ширина: 4.9 mm, Глубина: 12 mm, Медь
GTIN (EAN)	4008190129507	
Кол.	100 Шт.	
Тип	VH 23/6/4.2 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6148700000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 6 mm, Ширина: 6 mm, Глубина: 23 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190185923	
Кол.	50 Шт.	

## 5x25

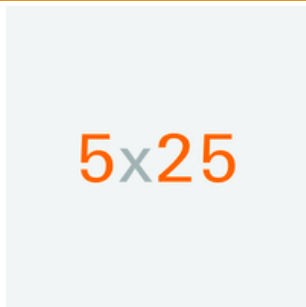

Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x25 мм для номинального тока от 250 мА до 6,3 А.

## Основные данные для заказа

Тип	G 25/6.30A/F GN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6142900000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/0.25A/M GE	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6146900000</a>	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.25 A, G-предохранитель 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/1.00A/M RT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61465800000</a>	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 1 A, G-предохранитель 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/10.0A/M RT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6143100000</a>	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 10 A, G-предохранитель 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/4.00A/F BR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6142800000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 A, G-предохранитель 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/2.00A/F BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6142700000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 A, G-предохранитель 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 7:48:55 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	G 25/0.50A/M WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0510300000</a>	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.5 A, G-
GTIN (EAN)	4008190018368	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 шт.	
Тип	G 25/0.80A/M GR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">05106400000</a>	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.8 A, G-
GTIN (EAN)	4008190060794	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 шт.	

## Без изоляции



Неизолированные шинные клеммы ответвления представляют собой компактные решения для подключения проводов к сборной шине.

## Основные данные для заказа

Тип	ZB 16 ZKSC	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">05106600000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZBE 6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">05109500000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">05106500000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 4/6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">05106700000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 35/M6X16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">05106500000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Кол.	20 шт.	



## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## QL / SAKH 10



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Тип	QL 3 SAKH10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">02311500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190056490	мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 2 SAKH10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">02311400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190114237	мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	50 Шт.	

## Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

## Основные данные для заказа

Тип	BFSC M4X30	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">02317100000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190187897	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BFSC M4X20	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">02312800000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190114053	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M3X25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">02312500000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190177027	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M4X9T	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">02313300000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190023348	
Кол.	100 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KISC M3X6 SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6346200000</a>	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
GTIN (EAN)	4008190175658	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M3X22 PA/RT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6348900000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190084158	
Кол.	100 Шт.	

## Прочее



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

## Основные данные для заказа

Тип	SS M4 D 128-A 4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6346400000</a>	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190118143	
Кол.	100 Шт.	

## Торцевая пластина



## Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

## Основные данные для заказа

Тип	TW SAKB/C/T	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6342920000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190069933	75 mm x 42.5 mm, бежевый
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6.5 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190456610</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	180 Шт.	

## 5x20



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x20 мм для номинального тока от 100 мА до 6,3 А.

## Основные данные для заказа

Тип	G 20/1.00A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190093877</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/1.60A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190031503</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 7:48:55 CEST

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	G 20/0.10A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6430300000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 A, G-
GTIN (EAN)	4008190077174	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/5.00A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6431300000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 A, G-
GTIN (EAN)	4008190185381	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/2.00A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6430900000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 A, G-
GTIN (EAN)	4008190123567	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/0.25A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6430500000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 A, G-
GTIN (EAN)	4008190153991	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/0.20A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6430400000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 A, G-
GTIN (EAN)	4008190152383	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/3.15A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6431100000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 A, G-
GTIN (EAN)	4008190012977	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/2.50A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6431000000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 A, G-
GTIN (EAN)	4008190085513	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/0.50A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6430600000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 A, G-
GTIN (EAN)	4008190046835	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/4.00A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6431200000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 A, G-
GTIN (EAN)	4008190022983	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/0.63A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6430900000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 A, G-
GTIN (EAN)	4008190131210	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/6.30A/F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6431400000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 A, G-
GTIN (EAN)	4008190086053	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248782055</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, белый
Кол.	800 Шт.	

## W-серия



Разделительная пластина используется для оптической изоляции цепей или электрической изоляции от соседних перемычек. В отличие от торцевой пластины контур может быть больше, чем смежные клеммные блоки. Однако он не должен быть меньше, поскольку в противном случае требуемое безопасное расстояние и расстояние утечки не гарантированы в ходе эксплуатации.

## Основные данные для заказа

Тип	WTW EN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190140175</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190140175	86 mm x 62 mm, Темно-бежевый
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## SAK-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	EW 35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6883560000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190181314	привинченный
Кол.	50 Шт.	

## Гнездо предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

## Основные данные для заказа

Тип	SK E14 SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6889410000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Кол.	20 Шт.	
Тип	SK SAKS1/G25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6882000000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Кол.	20 Шт.	
Тип	SK E16/SAKS2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6884110000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Кол.	25 Шт.	
Тип	SK E18 SAKS5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6889310000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Кол.	20 Шт.	
Тип	SK G20/SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6882100000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## QL / SAKS

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.



## Основные данные для заказа

Тип	QL 10 SAKS2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6938900000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190105723	в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 10 SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6938800000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190127039	в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 2 SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6938000000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190071165	мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 2 SAKS2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6937800000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190144364	мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 3 SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6938150000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190036881	мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 2 SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6938140000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190123130	мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 4 SAKS1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6938160000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190105518	мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 4 SAKS2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6938000000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190069100	мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 3 SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6938100000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190097639	мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	QL 10 SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6399000000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190025335	в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6.5 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6399840000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, белый
Кол.	900 Шт.	



## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## E 14

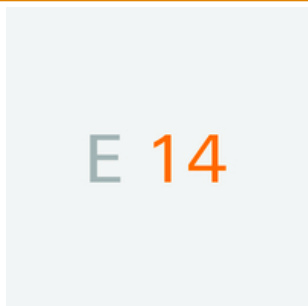

Компания Weidmueller предлагает предохранители NEOZED в конструктивном исполнении E 14 для номинального тока от 2 А до 16 А.

## Основные данные для заказа

Тип	E 14/10A RT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6838400000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190000288	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/2A RS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">68387400000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190069094	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/6A GN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">68383000000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190002190	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/16A GR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">68385000000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190152161	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/4A BR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">68387500000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190142629	
Кол.	10 Шт.	

## Изолирующие колпачки



Благодаря нашим принадлежностям для шинных ответвлений вы можете быстро и легко изолировать клеммы ответвления и визуализировать потенциал посредством цветовой кодировки.

## Основные данные для заказа

Тип	IK 16/ZB 16 GG	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">68382960000</a>	Кожух (клемма), Полиамид 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	IK 16/ZB16 BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502980000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 4 GG ZB4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0505460000</a>	Кожух (клемма), Полиамид 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 6 GG ZBE6K	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0506060000</a>	Кожух (клемма), Сталь
GTIN (EAN)	4008190128647	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 4 BL ZB4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0505480000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 35/ZB35 BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502780000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40081901044</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	

## Латунь



Благодаря медному сплаву латунные сборные шины обладают отличными свойствами электропроводности и в то же время имеют более высокую стойкость к механическому напряжению, чем медные шины.

## Основные данные для заказа

Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40081900000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Кол.	1 м	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40366750000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	160 Шт.	
Тип	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40366370000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	160 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190456597</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/8



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MM WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118392012</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118392012	
Кол.	500 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## SchT - варианты держателей шильдиков



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (G-образная рейка) или TS 35 (рейка цилиндрической формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм. SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5.

SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту.


Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5.

Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

## Основные данные для заказа

Тип	SCHT 7	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6517960000</a>	SCHT, Маркировка клеммы, 39.3 x 8 mm, Шаг в мм (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, белый
Кол.	20 Шт.	

## Испытательные гнезда

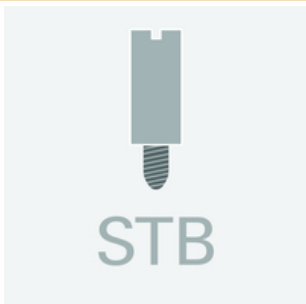

Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

Тип	STB 18/RSF1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6286500000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 15 mm, Глубина: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
Кол.	20 Шт.	
Тип	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6315200000</a>	SAK-серия, Гнездо
GTIN (EAN)	4008190172862	
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MC SDR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190456603</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 Шт.	

## Профили крышки



Профили крышки обеспечивают защиту от внешнего воздействия в функциональных зонах клеммных блоков или в сочетании с нашими опорными кронштейнами для всей клеммной колодки. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

## Основные данные для заказа

Тип	ADP 2/HP2 1M	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190051716</a>	SAK-серия, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Кол.	1 м	



## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Крепежные винты QL



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Тип	SS M3 D 128-A 3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6184400000</a>	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190035914	
Кол.	50 Шт.	

## SAK-серия



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

## Основные данные для заказа

Тип	AD 4 SAK10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6178600000</a>	Крышка клеммы, ПВХ, желтый, Высота: 39.6 mm, Ширина: 25 mm,
GTIN (EAN)	4008190068288	Глубина: 1 mm
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Q / SAK



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Тип	Q 2 SAK10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6457100000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190103545	
Кол.	50 Шт.	
Тип	Q 10 SAK10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6457400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190016166	
Кол.	20 Шт.	
Тип	Q 3 SAK10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6457200000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190135379	
Кол.	50 Шт.	
Тип	Q 4 SAK10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6457300000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190129750	
Кол.	50 Шт.	

## 6.3x32

6.3x32

Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 6,3x32 мм для номинального тока от 500 мА до 12,5 А.

## Основные данные для заказа

Тип	VH 25.4/6.3/4.3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6446200000</a>	Тип плавкой вставки
GTIN (EAN)	4008190519759	
Кол.	10 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 WS 10/5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4895490000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4895520000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270248	
Кол.	100 Шт.	

## SAK-серия



Разделительная пластина используется для оптической изоляции цепей или электрической изоляции от соседних перемычек. В отличие от торцевой пластины контур может быть больше, чем смежные клеммные блоки. Однако он не должен быть меньше, поскольку в противном случае требуемое безопасное расстояние и расстояние утечки не гарантированы в ходе эксплуатации.

## Основные данные для заказа

Тип	TW SAK4-10 KRG	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4030120000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190139117	50 mm x 44 mm, Темно-бежевый, желтый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW SAKS2 HP/DBR/2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4030700000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190002732	80 mm x 70 mm, темно-коричневый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4030470000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190078508	65 mm x 60 mm, темно-коричневый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW 4 SAK4-10 BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4030180000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190114138	50 mm x 44 mm, синий
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	TW DK4 HP/DBR/2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61303500000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190009052	65 mm x 47.5 mm, темно-коричневый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TSCH 4 AKZ4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61303360000</a>	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190136680	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	
Тип	TW 4 SAK4-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61301600000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190096335	50 mm x 44 mm, бежевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW SAK4-10 KRG/BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61301700000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190063757	50 mm x 44 mm, синий
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW SAK4-10 HP/DBR/0.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61307100000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190146627	40 mm x 55 mm, коричневый, Темно-бежевый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TSCH 1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6130191600000</a>	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190097219	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	
Тип	TSCH 2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6130336600000</a>	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190128432	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	
Тип	TSCH 3 SAKD2.5 N	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6130686000000</a>	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190010928	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	
Тип	TW SAK16 KRG	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6130112000000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190072360	60 mm x 50 mm, Темно-бежевый, желтый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TSCH 6 DK1 S4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6130260000000</a>	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190051075	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Тестовые штекеры

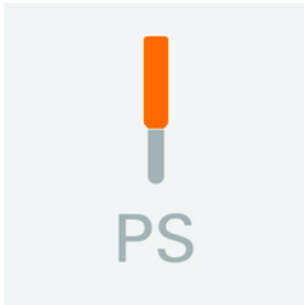

Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

Тип	PS 2.3 RT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6180400000</a>	Тестовый адаптер (клемма), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZS 2.3/4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6249600000</a>	Штекер (клемма), Втычное соединение, Количество полюсов: 4,
GTIN (EAN)	4008190022785	красный
Кол.	20 Шт.	
Тип	PS 2.0 OR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6243800000</a>	Тестовый адаптер (клемма), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Кол.	20 Шт.	
Тип	PS 4 F.STB 4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6249600000</a>	Тестовый адаптер (клемма)
GTIN (EAN)	4008190074043	
Кол.	20 Шт.	
Тип	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4276300000</a>	Штекер (клемма), Втычное соединение, Количество полюсов: 1,
GTIN (EAN)	4008190026080	красный
Кол.	20 Шт.	

## QL / SAK 10

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.



## Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKB10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6244100000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190056605	мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 36 A, серый
Кол.	100 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## QL / SAKA



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6135500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 32 А, серый
GTIN (EAN)	4008190099404	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 SAKB10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6135400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190139452	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 4 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6135700000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190118822	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 3 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6135600000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190032081	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 SAKA10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6135500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190063313	
Кол.	20 Шт.	

## Опора монтажной рейки



Опор клеммных реек могут использоваться для установки реек DIN в любом месте шкафа. В результате приподнятая или угловая DIN-рейка упрощает как монтаж компонента, так и укладку проводки.

## Основные данные для заказа

Тип	SH 2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61354920000</a>	Держатель шины
GTIN (EAN)	4008190007584	
Кол.	10 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

## Основные данные для заказа

Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6948900000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4071200000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6941300000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6957400000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190169572	
Кол.	1 м	

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

Тип	SDS 1.0X5.5X150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6948350000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056316	
Кол.	1 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Калибровочные кольца

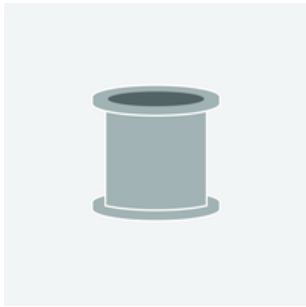

Шаблонные кольца используются для защиты от использования предохранителей неправильного размера. Они просто вставляются в соответствующий патрон предохранителя и предотвращают использование более крупных предохранителей.

## Основные данные для заказа

Тип	P 14/10 D01 RT SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6138700000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190010294	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, красный
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/6 D01 GN SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6138600000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190004248	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, зеленый
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/4 D01 BR SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6138100000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190077365	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, коричневый
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/2 D01 RS SAKS4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6138000000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190114664	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, розовый
Кол.	50 Шт.	

## Сталь



Благодаря нержавеющей стали стальные сборные шины обладают самой высокой прочностью среди металлических сборных шин и используются для решения задач, в которых защита от короткого замыкания играет лишь второстепенную роль.

## Основные данные для заказа

Тип	ESCH 1 M	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6138030000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Кол.	10 м	



## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## С изоляцией



С одной стороны, шинные ответвления с изоляцией, обеспечивают защиту пальцев. С другой стороны, цветная изоляция также указывает на соответствующий потенциал, например, нейтральный проводник или РЕ.

## Основные данные для заказа

Тип	ZB 4K BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502380000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 35K GE/GN M6X16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502660000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZB 16K SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502810000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZBE 6K GE/GN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0505960000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 16K BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502880000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4/6K GE/GN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0505460000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 16K GE/GN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502860000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4K GG HENSEL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1804560000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4G BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502180000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 35K BL M6X16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502680000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ZB 4K GE/GN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0505360000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZBE 6K BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0505980000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 4G SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502110000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 35K SW M6X16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502610000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Кол.	20 шт.	
Тип	ZB 4K SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0505310000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 4G GN/GE	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0502160000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 4/6K BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0505480000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZBE 6K SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0505910000</a>	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Кол.	50 шт.	

## Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

## Основные данные для заказа

Тип	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">0504400000</a>	Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 33 x 15
GTIN (EAN)	4008190086152	x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm,
Кол.	2 м	Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40366740000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, белый
Кол.	800 Шт.	

## W-серия



## Электромонтаж в зданиях

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

## Основные данные для заказа

Тип	HP NT6/10 BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032880000</a>	Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и промежуточная пластина, 40 mm x 2 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190135126	
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MM WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118392104</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118392104	
Кол.	600 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## SAK-серия

SAK  
Series

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

## Основные данные для заказа

Тип	AP SAK4-10 RT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61417900000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190125059	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP RSF1 KRG	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61410420000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 50 mm x 3 mm, Умеренно желтый
GTIN (EAN)	4008190099107	
Кол.	10 Шт.	
Тип	AP SAKS1+3 KRG	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61411320000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 54 mm x 3 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190031688	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 KRG/BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61417970000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190049607	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP KSKM	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61419630000</a>	SAK-серия, Концевая пластина, 1.5 mm, бежевый, Непосредственный монтаж
GTIN (EAN)	4008190456771	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 DB	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61410510000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4008190394875	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61417960000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190081485	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAKB/C/T KRG	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">614146720000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 65 mm x 3 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190027995	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61417980000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190171087	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAKA KRG	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">61414220000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 82 mm x 3 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190167943	
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 7:48:55 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

37

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	AP SAK35/TW SAK16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6833660000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 58 mm x 1.5 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190110765	
Кол.	10 Шт.	
Тип	AP SAKS1+3 KRG/DB	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6831300000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 54 mm x 3 mm, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4008190099763	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 KRG	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">68317920000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190135904	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 I	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">68317910000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, Светло-серый
GTIN (EAN)	4008190183707	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK35/TW SAK16 BL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6833680000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 58 mm x 1.5 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190025199	
Кол.	10 Шт.	

## QL / RSF1+2

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.



## Основные данные для заказа

Тип	QL 4 RSF1+2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6837600000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 41 A, серый
GTIN (EAN)	4008190174859	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 2 RSF1+2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6837400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 57 A, серый
GTIN (EAN)	4008190139988	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 RSF1+2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6831700000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, серый
GTIN (EAN)	4008190003173	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 3 RSF1+2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6837500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 57 A, серый
GTIN (EAN)	4008190116835	
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190203436</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	

## Крепежные винты



Крепежные винты фиксируют замыкающую перемычку в рамках сценария применения. После перемещение вставленной между двумя соседними клеммными колодками замыкающей перемычки в положение короткого замыкания ее можно зафиксировать крепежным винтом. Это обеспечивает постоянное соединение или короткое замыкание.

## Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X20 SAK10 CU5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008190060350</a>	SAK-серия, Крепежный винт, Медь
GTIN (EAN)	4008190060350	
Кол.	100 Шт.	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Медь

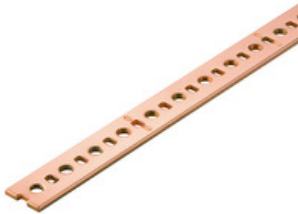

Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

## Основные данные для заказа

Тип	NSCH 1M	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6880200000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Кол.	10 м	