

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Номер для заказа | 0514500000 |
| Тип | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190046019 |
| Кол. | 2 м |

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина | 7,5 мм | Глубина (дюймов) | 0,295 inch |
| Высота | 35 мм | Высота (в дюймах) | 1,378 inch |
| Ширина | 2 000 мм | Ширина (в дюймах) | 78,74 inch |
| Масса нетто | 312,5 g | | |

Монтажная рейка

| | | | |
|--|---|----------|--|
| Диаметр монтажного отверстия (D) | 5,2 мм | | |
| Диаметр отверстия | 5,2 мм | | |
| Длина клеммной рейки | номин. | 2 000 мм | |
| | мин. | 0 мм | |
| | макс. | 2 000 мм | |
| Длина прорезей | | | |
| Длина шлица | 25 мм | | |
| Зазор между прорезями | | | |
| Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2 | 1,92 kA | | |
| Материал | Сталь | | |
| Монтажная рейка с отверстиями | Да | | |
| Нормы | DIN EN 60715 | | |
| Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | | |
| Просверленное отверстие, шлицевой | Да | | |
| Расстояние между отверстиями, межцентровое | 36 мм | | |
| Расстояние между шлицами | 11 мм | | |
| Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu | 16 mm ² | | |
| Толщина | 1 мм | | |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |
| Ширина прорезей | | | |
| Ширина шлица | 5,2 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки



| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

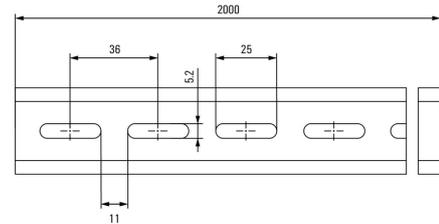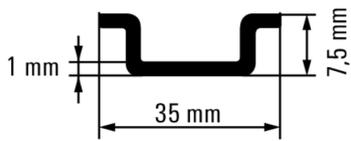

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

Монтажные опоры



Монтажные ножки используются для монтажа компонентов, которые нельзя непосредственно вщелкнуть в DIN-рейку.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Тип | MOFU 35/LO/1 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4046260000 | Монтажное основание (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | WEW 35/1 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4059000000 | Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, привинченный |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | WEW 35/2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4061200000 | Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, привинченный |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Кол. | 50 Шт. | |

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SAK-серия



SAK
Series

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | EW 35 GR 7032 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6883530000 | Концевой стопор, Материал Wemid, серый, Рейка: TS 35, |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | привинченный |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | EW 35 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6883560000 | Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35, |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | привинченный |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | EW 35/SCHA/M3 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6883860000 | Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35, |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | привинченный |
| Кол. | 20 Шт. | |

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

Универсальный крепежный набор TPSD

разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|------------------|--|
| Тип | FKSC M6X8 D9/SW3 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40082600000 | Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Кол. | 50 Шт. | |

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Тип | WSH 1 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4008700000 | Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| Кол. | 10 Шт. | |

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | WSH 6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4080200000 | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | WSH 3/H/N | Исполнение |
| Номер для заказа | 40815970000 | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | WSH 5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4080100000 | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| Кол. | 10 Шт. | |

Концевые крышки



Колпачковые заглушки для клеммных реек обеспечивают защиту от острых кромок и визуально закрывают торец клеммной рейки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип | TS END CAP 35X7.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40813470000 | Крышка клеммы, Полипропилен, Темно-бежевый, Высота: 37.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118078701 | Ширина: 7 mm, Глубина: 9 mm |
| Кол. | 100 Шт. | |

Монтажные опоры



Монтажные ножки используются для монтажа компонентов, которые нельзя непосредственно вщелкнуть в DIN-рейку.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип | FM 4/TS35 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40817900000 | Монтажное основание на рейку, TS 35, M 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | |
| Кол. | 40 Шт. | |

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------------|--|
| Тип | FKSC M6X12 D9/SW3 | Исполнение |
| Номер для заказа | 653350000 | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | полюсов: 1 |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | FKSC M4X6 D8/SW2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 456748000 | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | полюсов: 1 |
| Кол. | 100 Шт. | |
| Тип | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 653590000 | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | полюсов: 1 |
| Кол. | 50 Шт. | |

Опора монтажной рейки



Опор клеммных реек могут использоваться для установки реек DIN в любом месте шкафа. В результате приподнятая или угловая DIN-рейка упрощает как монтаж компонента, так и укладку проводки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------------|---|
| Тип | TSTW 5/M5 ZN | Исполнение |
| Номер для заказа | 339100000 | Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | TST 2/M5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 408660000 | Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | SH 2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 653492000 | Держатель шины |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | |
| Кол. | 10 Шт. | |

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | TSTW 5/M5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4038100000 | Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | TST 2/M6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4038170000 | Монтажное основание для рейки, М 6, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | TSTW 6/M6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4038400000 | Монтажное основание для рейки, М 6, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | TSTW D 4.3 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40380110000 | Монтажное основание для рейки, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| Кол. | 10 Шт. | |

Z-серия

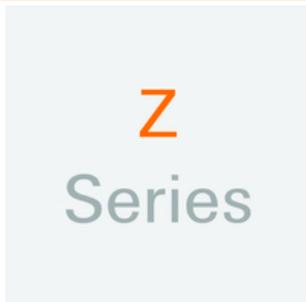

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | ZEW 35 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40380000000 | Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, зафиксированный |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZEW 35/2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40380740000 | Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, зафиксированный |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Кол. | 20 Шт. | |