

**WMF 2.5 FU BLZ PE SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Для некоторых применений необходимо, чтобы вставные модульные решение были более гибкими или облегчали установку. Там, где необходимо предварительно изготовить или заменить функциональные блоки в сборе, требуются модульные и гибкие технологии соединения. Наши вставные клеммные блоки быстро собираются и полностью испытаны на заводе.

**Основные данные для заказа**

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Клемма с предохранителем, 2 винтовых соединения - 1 разъем, Размыкатель с предохранителем, С соединением защитного заземления (PE), для вставной перемычки, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 2.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, черный |
| Номер для заказа | <a href="#">1162820000</a>   |
| Тип              | WMF 2.5 FU BLZ PE SW   |
| GTIN (EAN)       | 4032248992171  |
| Кол.             | 50 Шт.   |

Дата создания 4 июля 2024 г. 14:16:18 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| Глубина              | 74 мм      | Глубина (дюймов) | 2,913 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 74,5 мм    | Высота           | 90 мм      |
| Высота (в дюймах)    | 3,543 inch | Ширина           | 5,08 мм    |
| Ширина (в дюймах)    | 0,2 inch   | Масса нетто      | 19,1 g     |

## Температуры

|   |                |  |        |
|---|----------------|--|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C         |  |        |

## Расчетные данные согласно CSA

|   |                |  |        |
|---|----------------|--|--------|
| Напряжение, класс B (CSA)               | 300 V          | Напряжение, класс D (CSA)              | 300 V  |
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG         | Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG |
| Сертификат № (CSA)                      | 200039-1057876 | Ток, разм. B (CSA)                     | 17 A   |
| Ток, разм. D (CSA)                      | 10 A           |  |        |

## Расчетные данные согласно UL

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Напряжение, класс B (cURus)                                  | 300 V  | Напряжение, класс D (cURus)                                 | 300 V  |
| Поперечное сечение провода, макс. (cURus)                    | 12 AWG | Поперечное сечение провода, мин. (cURus)                    | 26 AWG |
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)       | 12 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)       | 26 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Сертификат № (cURus)   | E60693 | Ток, класс B (cURus)  | 17 A   |
| Ток, класс D (cURus)   | 10 A   |   |        |

## Дополнительные технические данные

|             |                 |                   |        |
|-------------|-----------------|-------------------|--------|
| Вид монтажа | зафиксированный | Открытые страницы | справа |
|-------------|-----------------|-------------------|--------|

## Клеммы с предохранителем

|  |                          |   |                          |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Вставка предохранителя   | G-предохранитель 5 x 20  | Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки)  | поворотный               |
| Индикация  | без светодиода           | Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для индивидуальной установки | 1,6 Вт при 6,3 A @ 44 °C |
| Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для комплексной установки | 1,6 Вт при 6,3 A @ 23 °C | Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для индивидуальной установки       | 4 Вт при 6,3 A @ 61 °C   |
| Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для комплексной установки       | 2,5 Вт при 6,3 A @ 48 °C |   |                          |

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Общие сведения

|  |   |   |        |
|--|---|---|--------|
| Нормы  | IEC 60947-7-2, IEC 61984, В соответствии с IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26  | Рейка   | TS 35  |

## Параметры системы

|                    |  |                             |       |
|--------------------|--|-----------------------------|-------|
| Исполнение         | 2 винтовых соединения - 1 разъем, Размыкатель с предохранителем, С соединением защитного заземления (PE), для вставной перемычки, с одной стороны открыт | Требуется концевая пластина | Да    |
| Количество уровней | 3  | Рейка                       | TS 35 |

## Расчетные данные

|   |                     |                                   |   |
|---|---------------------|-----------------------------------|---|
| Расчетное сечение                                 | 2,5 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение            | 250 V   |
| Номинальное напряжение пост. тока                 | 250 V               | Номинальный ток                   | 6,3 A   |
| Ток при макс. проводнике                          | 6,3 A               | Нормы                             | IEC 60947-7-2, IEC 61984, В соответствии с IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1,33 mΩ             | Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ  |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х        | 0,77 W              | Категория перенапряжения          | III   |
| Степень загрязнения                               | 3                   |                                   |   |

## Характеристики материала

|                             |                |              |        |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |        |

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|   |                    |
|---|--------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Втычное соединение |
|---|--------------------|

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| Вид соединения   | Винтовое соединение | Вид соединения 2  | Втычное соединение  |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Диапазон зажима, макс.   | 4 mm <sup>2</sup>   | Диапазон зажима, мин.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Длина зачистки изоляции  | 10 мм               | Зажимной винт   | M 3                 |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3   |                     | Количество соединений   | 4                   |
| Момент затяжки, макс.  | 0,6 Nm              | Момент затяжки, мин.  | 0,5 Nm              |
| Направление соединения   | боковая             | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.   | AWG 12              |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.   | AWG 26              | Размер лезвия   | 0,6 x 3,5 мм        |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 4 mm <sup>2</sup>   | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.  | 1,5 mm <sup>2</sup> | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.   | 4 mm <sup>2</sup>   | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC

/

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cURus) E60693

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [CE Declaration of Conformity](#)  
[UKCA declaration of conformity](#)  
[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Технические данные [CAD data – STEP](#)Технические данные [Zuken E3.S](#)
 Пользовательская документация [Beipackzettel\\_WMF.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

Дата создания 4 июля 2024 г. 14:16:18 CEST


Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**WMF 2.5 FU BLZ PE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

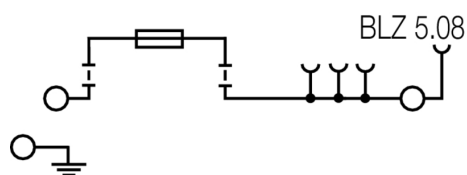

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Монтажная опора

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | WBB WMF2.5 BLZ             | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">1142980000</a> | Разделительная перегородка (клемма), Крепежный модуль, 88.5 |
| GTIN (EAN)       | 4032248925896              | mm x 44.5 mm, Темно-бежевый                                 |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                    |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Тип              | SDS 0.6X3.5X100            | Исполнение         |
| Номер для заказа | <a href="#">4038330000</a> | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN)       | 4032248056286              |                    |
| Кол.             | 1 Шт.                      |                    |

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Защита от контакта



Защитные крышки или защитные колпачки прикрепляются к соответствующей соединительной зоне клеммных блоков. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | WAD WMF2.5                    | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248926039</a> | Крышка клеммы, Материал Wemid, Темно-бежевый, Высота: 11 |
| GTIN (EAN)       | 4032248926039                 | mm, Ширина: 9.96 mm, Глубина: 9.68 mm                    |
| Кол.             | 50 Шт.                        |  |

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | DEK 5/5 MC NE WS              | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4008190397111</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4008190397111                 | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.             | 1 000 Шт.                     |  |

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Торцевые пластины



Для обеспечения защиты пальцев и соответствия требованиям к безопасному расстоянию и расстоянию утечки торцевая пластина должна быть установлена в конце вставки.

## Основные данные для заказа

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Тип              | AP WMF2.5     | Исполнение   |
| Номер для заказа | 4142990000    | Торцевая пластина (клеммы), 87.25 mm x 1.5 mm, бежевый |
| GTIN (EAN)       | 4032248925889 |  |
| Кол.             | 50 Шт.        |  |

## BLZP 5.08HC/90F SN



Гнездовые разъемы с соединением с зажимным хомутом для подключения проводов с направлением выводов под прямым углом (90° или 270°). Гнездовые разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Крепление осуществляется с помощью фланца или фиксатора. Кроме того, они оснащены встроенным винтом с двумя шлицами (прямым и крестообразным), защитой от неправильной вставки провода и поставляются с открытыми зажимными хомутами. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |                                 |          |
|------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Тип              | BLZP 5.08HC/16/90F SN B ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | 4150180000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628117               | mm, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/16/90F SN O ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | 415019940000                | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627875               | mm, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/17/90F SN B ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | 4150190000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628124               | mm, Количество полюсов: 17, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/19/90F SN B ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | 4150210000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628148               | mm, Количество полюсов: 19, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/21/90F SN B ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | 4150230000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628162               | mm, Количество полюсов: 21, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |



## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |  |                                    |          |
|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|----------|
| Тип              | BLZP 5.08HC/06/90F SN G ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4844860000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4050118075410               | мм, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 42 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/05/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4840070000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628001               | мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 48 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/13/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4849910000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627844               | мм, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 24 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/07/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4849850000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627776               | мм, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 36 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/23/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4840250000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628186               | мм, Количество полюсов: 23, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/24/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4840260000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628193               | мм, Количество полюсов: 24, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/04/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4840060000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627998               | мм, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 60 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/12/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4840140000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628070               | мм, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 24 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/15/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4849930000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627868               | мм, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/09/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4840110000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628049               | мм, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 30 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/02/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4849800000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627721               | мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 90 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/18/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4849960000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627899               | мм, Количество полюсов: 18, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/23/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4840020000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627950               | мм, Количество полюсов: 23, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |

Дата создания 4 июля 2024 г. 14:16:18 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |  |   |          |
|------------------|-----------------------------|--|---|----------|
| Тип              | BLZP 5.08HC/03/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950050000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627981               | мм, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 72 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/08/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">49509860000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627783               | мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 36 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/20/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950220000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628155               | мм, Количество полюсов: 20, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/22/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950240000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628179               | мм, Количество полюсов: 22, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/19/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">49509970000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627905               | мм, Количество полюсов: 19, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/02/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950040000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627974               | мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 90 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/13/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950150000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628087               | мм, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 24 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/21/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">49509990000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627929               | мм, Количество полюсов: 21, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/06/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950080000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628018               | мм, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 42 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/07/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950090000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628025               | мм, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 36 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/17/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950950000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627882               | мм, Количество полюсов: 17, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 18 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/03/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">49509810000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627738               | мм, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 72 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/11/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950130000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628063               | мм, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 24 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |   |                                 |          |
|------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Тип              | BLZP 5.08HC/24/90F SN O ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950030000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627967               | mm, Количество полюсов: 24, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/10/90F SN B ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950120000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628056               | mm, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 30 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/04/90F SN O ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4949820000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627745               | mm, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12  |                                 |          |
| Кол.             | 60 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/06/90F SN O ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4949840000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627769               | mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12  |                                 |          |
| Кол.             | 42 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/15/90F SN B ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950170000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628100               | mm, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/10/90F SN O ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4949880000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627806               | mm, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 30 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/09/90F SN O ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4949870000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627790               | mm, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12  |                                 |          |
| Кол.             | 30 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/11/90F SN O ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4949890000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627813               | mm, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 24 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/12/90F SN O ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4949900000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627837               | mm, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 24 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/14/90F SN B ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950160000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628094               | mm, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/22/90F SN O ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950010000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627936               | mm, Количество полюсов: 22, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/14/90F SN O ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4949920000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627851               | mm, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/18/90F SN B ... | Исполнение  | Продуктное отношение            | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4950200000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08                                      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628131               | mm, Количество полюсов: 18, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |                                 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm², Ящик   |                                 |          |

Дата создания 4 июля 2024 г. 14:16:18 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

| Тип              | BLZP 5.08HC/08/90F SN B ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
|------------------|-----------------------------|--|---|----------|
| Номер для заказа | 4850100000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248628032               | мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 36 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/20/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | 4849980000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627912               | мм, Количество полюсов: 20, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 12 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/05/90F SN O ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | 4849830000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248627752               | мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 48 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |

## Фиксирующие элементы




Вставки легко и надежно крепятся к базовой клемме с помощью фиксирующего элемента. Фиксирующий элемент позволяет избежать непреднамеренного отсоединения вставок от базовой клеммы, обеспечивая максимальную безопасность.

## Основные данные для заказа

| Тип              | IL WMF2.5 BLZ OR | Исполнение                                    |
|------------------|------------------|---|
| Номер для заказа | 48497440000      | Блокирующие зажимы (клемма), PA 66, оранжевый |
| GTIN (EAN)       | 4032248958474    |   |
| Кол.             | 50 Шт.           |   |

## BLZP 5.08HC/90 SN

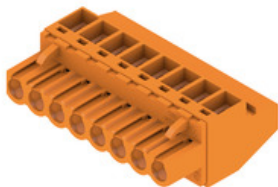

Гнездовые разъемы с соединением с зажимным хомутом для подключения проводов с направлением выводов под прямым углом (90° или 270°). Гнездовые разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Крепление осуществляется с помощью фланца или фиксатора. Кроме того, они оснащены встроенным винтом с двумя шлицами (прямым и крестообразным), защитой от неправильной вставки провода и поставляются с открытыми зажимными хомутами. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

| Тип              | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
|------------------|-----------------------------|--|---|----------|
| Номер для заказа | 4848110000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624539               | мм, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 30 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | 4848310000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624836               | мм, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 36 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |

Дата создания 4 июля 2024 г. 14:16:18 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                               |  |                                    |          |
|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| Тип              | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624812</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624812                 | мм, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 48 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624850</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624850                 | мм, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 30 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624546</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624546                 | мм, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 24 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624805</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624805                 | мм, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 60 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624294</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624294                 | мм, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 36 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624775</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624775                 | мм, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 120 Шт.                       | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624263</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624263                 | мм, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 60 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624898</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624898                 | мм, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 24 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624249</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624249                 | мм, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 90 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624256</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624256                 | мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 72 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624287</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624287                 | мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 42 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624768</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624768                 | мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 180 Шт.                       | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624843</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624843                 | мм, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 36 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |

Дата создания 4 июля 2024 г. 14:16:18 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                               |  |                                    |          |
|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| Тип              | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624270</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624270                 | мм, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 48 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624799</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624799                 | мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 72 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624829</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624829                 | мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 42 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624560</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624560                 | мм, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 24 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624867</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624867                 | мм, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 30 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624904</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624904                 | мм, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624577</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624577                 | мм, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 18 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624300</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624300                 | мм, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 36 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624522</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624522                 | мм, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 30 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624225</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624225                 | мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 180 Шт.                       | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624232</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624232                 | мм, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 120 Шт.                       | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624881</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624881                 | мм, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 24 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...   | Исполнение   | Продуктное отношение               | Упаковка |
| Номер для заказа | <a href="#">4032248624553</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624553                 | мм, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |          |
| Кол.             | 24 Шт.                        | зажима, макс. : 4 mm², Ящик                                    |                                    |          |

Дата создания 4 июля 2024 г. 14:16:18 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

| Тип              | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
|------------------|-----------------------------|--|---|----------|
| Номер для заказа | 4032260000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624782               | mm, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 90 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |
| Тип              | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ... | Исполнение   | Продуктное отношение                        | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032350000                  | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248624874               | mm, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |          |
| Кол.             | 24 Шт.                      | зажима, макс. : 4 mm <sup>2</sup> , Ящик                       |   |          |

## Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

| Тип              | WS 10/5 M MC NE WS | Исполнение   |
|------------------|--------------------|--|
| Номер для заказа | 4032200000         | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)       | 4032248223862      | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.             | 720 Шт.            |  |

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | WEW 35/2                   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">1001200000</a> | Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, |
| GTIN (EAN)       | 4008190030230              | привинченный  |
| Кол.             | 50 Шт.                     |   |

## 2,5 мм²



Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ZQV 2.5N/2 BL              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">1507740000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448658              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/6 RD              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">1508720000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448504              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/20 BL             | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">1507890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118448566              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/8 BL              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">1507840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448597              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/8 RD              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">1508870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448481              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |

Дата создания 4 июля 2024 г. 14:16:18 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ZQV 2.5N/2                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4507540000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448467              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/3                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4507570000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448450              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/9 RD              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4508900000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448474              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/5 RD              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4508710000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448511              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/7                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4507640000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448412              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/50 RD             | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4509000000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118486001              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 5 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/20                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4507720000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118447972              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/9                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4507680000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118447996              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/7 RD              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4508810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448498              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/3 BL              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4507770000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448641              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/4                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4507590000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448443              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/5                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4507620000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448436              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/5 BL              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4507790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448627              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |

Дата создания 4 июля 2024 г. 14:16:18 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ZQV 2.5N/50                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4527730000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118411362              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 5 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/9 BL              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4527870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448580              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/10                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4527690000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118447989              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/20 RD             | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4528920000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118485899              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/10 BL             | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4527880000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118448573              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/8                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4527670000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448405              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/3 RD              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4528690000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448535              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/4 BL              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4527780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448634              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/50 BL             | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4527920000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118448559              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 5 Шт.                      |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/6 BL              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4527820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448610              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/2 RD              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4528470000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448542              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/4 RD              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4528700000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448528              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 60 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/7 BL              | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4527830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448603              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий                     |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |

Дата создания 4 июля 2024 г. 14:16:18 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ZQV 2.5N/6                 | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4537630000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448429              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый                 |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | ZQV 2.5N/10 RD             | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4538910000</a> | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN)       | 4050118486018              | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный                   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |

## Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                                 |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип              | BZT 1 ZA WS 10/5           | Исполнение                      |
| Номер для заказа | <a href="#">4535520000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4032248270248              |                                 |
| Кол.             | 100 Шт.                    |                                 |
| Тип              | BZT 1 WS 10/5              | Исполнение                      |
| Номер для заказа | <a href="#">4535490000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4032248270231              |                                 |
| Кол.             | 100 Шт.                    |                                 |