

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Для некоторых применений необходимо, чтобы вставные модульные решение были более гибкими или облегчали установку. Там, где необходимо предварительно изготовить или заменить функциональные блоки в сборе, требуются модульные и гибкие технологии соединения. Наши вставные клеммные блоки быстро собираются и полностью испытаны на заводе.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Клемма с предохранителем, 2 винтовых соединения - 1 разъем, Размыкатель с предохранителем, С соединением защитного заземления (PE), для вставной перемычки, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 2.5 mm ² , 250 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, черный |
| Номер для заказа | 1162860000 |
| Тип | WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW |
| GTIN (EAN) | 4032248992133 |
| Кол. | 50 Шт. |

Дата создания 4 июля 2024 г. 11:52:22 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| Глубина | 74 мм | Глубина (дюймов) | 2,913 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 74,5 мм | Высота | 90 мм |
| Высота (в дюймах) | 3,543 inch | Ширина | 5,08 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,2 inch | Масса нетто | 19,9 g |

Температуры

| | | | |
|---|----------------|--|--------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C | | |

Расчетные данные согласно CSA

| | | | |
|---|----------------|--|--------|
| Напряжение, класс B (CSA) | 300 V | Напряжение, класс D (CSA) | 300 V |
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG | Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG |
| Сертификат № (CSA) | 200039-1057876 | Ток, разм. B (CSA) | 17 A |
| Ток, разм. D (CSA) | 10 A | | |

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Напряжение, класс B (cURus) | 300 V | Напряжение, класс D (cURus) | 300 V |
| Поперечное сечение провода, макс. (cURus) | 12 AWG | Поперечное сечение провода, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 12 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Сертификат № (cURus) | E60693 | Ток, класс B (cURus) | 17 A |
| Ток, класс D (cURus) | 10 A | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|--------|
| Вид монтажа | зафиксированный | Открытые страницы | справа |
|-------------|-----------------|-------------------|--------|

Клеммы с предохранителем

| | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Вставка предохранителя | G-предохранитель 5 x 20 | Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) | поворотный |
| Индикация | светодиод, красный | Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для индивидуальной установки | 1,6 Вт при 6,3 A @ 44 °C |
| Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для комплексной установки | 1,6 Вт при 6,3 A @ 23 °C | Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для индивидуальной установки | 4 Вт при 6,3 A @ 61 °C |
| Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для комплексной установки | 2,5 Вт при 6,3 A @ 48 °C | | |

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Общие сведения

| | | | |
|--|---|---|--------|
| Нормы | IEC 60947-7-2, IEC 61984, В соответствии с IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 | Рейка | TS 35 |

Параметры системы

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|-------|
| Исполнение | 2 винтовых соединения - 1 разъем, Размыкатель с предохранителем, С соединением защитного заземления (PE), для вставной перемычки, с одной стороны открыт | Требуется концевая пластина | Да |
| Количество уровней | 3 | Рейка | TS 35 |

Расчетные данные

| | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|---|
| Расчетное сечение | 2,5 mm ² | Номинальное напряжение | 250 V |
| Номинальное напряжение пост. тока | 250 V | Номинальный ток | 6,3 A |
| Ток при макс. проводнике | 6,3 A | Нормы | IEC 60947-7-2, IEC 61984, В соответствии с IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1,33 mΩ | Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х | 0,77 W | Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 | | |

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Материал | Материал Wemid | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | |
|---|--------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Втычное соединение |
|---|--------------------|

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| Вид соединения | Винтовое соединение | Вид соединения 2 | Втычное соединение |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Диапазон зажима, макс. | 4 mm ² | Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm ² |
| Длина зачистки изоляции | 10 мм | Зажимной винт | M 3 |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3 | | Количество соединений | 4 |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Nm | Момент затяжки, мин. | 0,5 Nm |
| Направление соединения | боковая | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 | Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 4 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 1,5 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm ² | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm ² |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Сертификаты

| |
|-------------|
| Сертификаты |
|-------------|



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E60693 |

Загрузки


| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity |
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | Beipackzettel_WMf.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

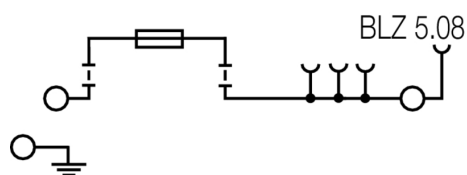

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | WEW 35/2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40081200000 | Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | привинченный |
| Кол. | 50 Шт. | |

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдики с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип | WS 10/5 M MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 40322000000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 720 Шт. | |


WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

BLZP 5.08HC/90 SN

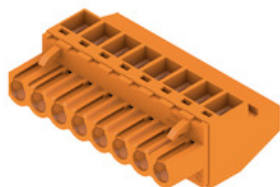

Гнездовые разъемы с соединением с зажимным хомутом для подключения проводов с направлением выводов под прямым углом (90° или 270°). Гнездовые разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Крепление осуществляется с помощью фланца или фиксатора. Кроме того, они оснащены встроенным винтом с двумя шлицами (прямым и крестообразным), защитой от неправильной вставки провода и поставляются с открытыми зажимными хомутами. HC = сильноточный.

Основные данные для заказа

| Тип | BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
|------------------|-----------------------------|---|---|----------|
| Номер для заказа | 4032248624768 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624768 | | | |
| Кол. | 180 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624843 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624843 | | | |
| Кол. | 36 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624775 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624775 | | | |
| Кол. | 120 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624553 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624553 | | | |
| Кол. | 24 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624850 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624850 | | | |
| Кол. | 30 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624867 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624867 | | | |
| Кол. | 30 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624836 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624836 | | | |
| Кол. | 36 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624782 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624782 | | | |
| Кол. | 90 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624799 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624799 | | | |
| Кол. | 72 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624805 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624805 | | | |
| Кол. | 60 Шт. | | | |

Дата создания 4 июля 2024 г. 11:52:22 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|----------|
| Тип | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483350000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624874 | мм, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 24 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483030000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624256 | мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 72 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483370000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624898 | мм, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 24 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483020000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624249 | мм, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 90 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483300000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624829 | мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 42 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483040000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624263 | мм, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 60 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483150000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624577 | мм, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483380000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624904 | мм, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483100000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624522 | мм, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 30 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483120000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624546 | мм, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 24 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483360000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624881 | мм, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 24 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483010000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624232 | мм, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 120 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 19483000000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624225 | мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 180 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| Тип | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
|------------------|-----------------------------|--|---|----------|
| Номер для заказа | 4032248624270 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624270 | | | |
| Кол. | 48 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624287 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624287 | | | |
| Кол. | 42 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624812 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624812 | | | |
| Кол. | 48 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624300 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624300 | | | |
| Кол. | 36 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624560 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624560 | | | |
| Кол. | 24 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624294 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624294 | | | |
| Кол. | 36 Шт. | | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4032248624539 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 мм, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс.: 4 mm², Ящик | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248624539 | | | |
| Кол. | 30 Шт. | | | |

Фиксирующие элементы



Вставки легко и надежно крепятся к базовой клемме с помощью фиксирующего элемента. Фиксирующий элемент позволяет избежать непреднамеренного отсоединения вставок от базовой клеммы, обеспечивая максимальную безопасность.

Основные данные для заказа

| Тип | IL WMF2.5 BLZ OR | Исполнение |
|------------------|------------------|---|
| Номер для заказа | 4032248958474 | Блокирующие зажимы (клемма), PA 66, оранжевый |
| GTIN (EAN) | 4032248958474 | |
| Кол. | 50 Шт. | |

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | BZT 1 WS 10/5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4895490000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Кол. | 100 шт. | |
| Тип | BZT 1 ZA WS 10/5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4895520000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Кол. | 100 шт. | |

BLZP 5.08HC/90F SN



Гнездовые разъемы с соединением с зажимным хомутом для подключения проводов с направлением выводов под прямым углом (90° или 270°). Гнездовые разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Крепление осуществляется с помощью фланца или фиксатора. Кроме того, они оснащены встроенным винтом с двумя шлицами (прямым и крестообразным), защитой от неправильной вставки провода и поставляются с открытыми зажимными хомутами. HC = сильноточный.

Основные данные для заказа

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Тип | BLZP 5.08HC/23/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 48950020000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627950 | мм, Количество полюсов: 23, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 12 шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/06/90F SN G ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4894860000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118075410 | мм, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 42 шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/17/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 48950190000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628124 | мм, Количество полюсов: 17, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 18 шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/19/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 48950210000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628148 | мм, Количество полюсов: 19, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 12 шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|----------|
| Тип | BLZP 5.08HC/03/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950050000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627981 | мм, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 72 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/07/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 49509850000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627776 | мм, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 36 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/20/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 49509980000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627912 | мм, Количество полюсов: 20, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 12 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/22/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950240000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628179 | мм, Количество полюсов: 22, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 12 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/13/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950150000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628087 | мм, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 24 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/23/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950250000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628186 | мм, Количество полюсов: 23, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 12 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/14/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 49509920000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627851 | мм, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/05/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950070000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628001 | мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 48 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/07/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950090000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628025 | мм, Количество полюсов: 7, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 36 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/11/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 49509890000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627813 | мм, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 24 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/12/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950990000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627837 | мм, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 24 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/22/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950010000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627936 | мм, Количество полюсов: 22, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 12 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/24/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950260000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628193 | мм, Количество полюсов: 24, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 12 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |

Дата создания 4 июля 2024 г. 11:52:22 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|---|----------|
| Тип | BLZP 5.08HC/08/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950100000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628032 | мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 36 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/24/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950030000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627967 | мм, Количество полюсов: 24, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 12 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/19/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949970000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627905 | мм, Количество полюсов: 19, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 12 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/09/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949870000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627790 | мм, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 30 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/12/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950140000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628070 | мм, Количество полюсов: 12, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 24 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/09/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950110000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628049 | мм, Количество полюсов: 9, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 30 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/15/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949930000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627868 | мм, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/21/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950230000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628162 | мм, Количество полюсов: 21, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 12 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/21/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949990000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627929 | мм, Количество полюсов: 21, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 12 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/02/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950040000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627974 | мм, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 90 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/05/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949830000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627752 | мм, Количество полюсов: 5, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 48 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/08/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949860000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627783 | мм, Количество полюсов: 8, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 36 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/10/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950120000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628056 | мм, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | |
| Кол. | 30 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Тип | BLZP 5.08HC/11/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950130000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628063 | mm, Количество полюсов: 11, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 24 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/16/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950180000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628117 | mm, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/03/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949810000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627738 | mm, Количество полюсов: 3, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 72 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/04/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950060000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627998 | mm, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 60 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/04/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949820000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627745 | mm, Количество полюсов: 4, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 60 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/18/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950200000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628131 | mm, Количество полюсов: 18, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/10/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949880000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627806 | mm, Количество полюсов: 10, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 30 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/16/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949940000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627875 | mm, Количество полюсов: 16, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/13/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949910000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627844 | mm, Количество полюсов: 13, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 24 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/14/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950160000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628094 | mm, Количество полюсов: 14, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/17/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949950000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627882 | mm, Количество полюсов: 17, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/06/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949840000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627769 | mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 42 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/02/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4949800000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627721 | mm, Количество полюсов: 2, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 90 Шт. | зажима, макс. : 4 mm², Ящик | | |

Дата создания 4 июля 2024 г. 11:52:22 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| Тип | BLZP 5.08HC/18/90F SN O ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
|------------------|-----------------------------|---|---|----------|
| Номер для заказа | 499960000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248627899 | mm, Количество полюсов: 18, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/06/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 490080000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628018 | mm, Количество полюсов: 6, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 42 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/15/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950170000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628100 | mm, Количество полюсов: 15, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 18 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |
| Тип | BLZP 5.08HC/20/90F SN B ... | Исполнение | Продуктное отношение | Упаковка |
| Номер для заказа | 4950220000 | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ² | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248628155 | mm, Количество полюсов: 20, 90°, Винтовое соединение, Диапазон UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | | |
| Кол. | 12 Шт. | зажима, макс. : 4 mm ² , Ящик | | |

Торцевые пластины



Для обеспечения защиты пальцев и соответствия требованиям к безопасному расстоянию и расстоянию утечки торцевая пластина должна быть установлена в конце вставки.

Основные данные для заказа

| Тип | AP WMF2.5 | Исполнение |
|------------------|---------------|--|
| Номер для заказа | 49990000 | Торцевая пластина (клеммы), 87.25 mm x 1.5 mm, бежевый |
| GTIN (EAN) | 4032248925889 | |
| Кол. | 50 Шт. | |

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | WBB WMF2.5 BLZ | Исполнение |
| Номер для заказа | 4142980000 | Разделительная перегородка (клемма), Крепежный модуль, 88.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248925896 | mm x 44.5 mm, Темно-бежевый |
| Кол. | 10 Шт. | |

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/5 MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 40089801044 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1 000 Шт. | |

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

2,5 мм²2.5
mm²

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | ZQV 2.5N/3 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 4507770000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4507630000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4507540000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4507640000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/5 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 45078710000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 45077830000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4507680000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4507590000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/10 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 45077880000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/2 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 45077740000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 60 Шт. | |

Дата создания 4 июля 2024 г. 11:52:22 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | ZQV 2.5N/20 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018448566 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/50 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018448559 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 5 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/20 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018485899 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018448634 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/2 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018448542 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018448498 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 7, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018448405 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/10 | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018447989 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/6 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018448610 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/50 | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018411362 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 5 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018448481 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/5 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018448627 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/10 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 45018486018 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 10, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 20 Шт. | |

Дата создания 4 июля 2024 г. 11:52:22 CEST

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип | ZQV 2.5N/3 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 452183690000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4521837620000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/50 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 4521839000000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 50, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 5 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/6 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 4521838720000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 4521838700000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 4, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 RD | Исполнение |
| Номер для заказа | 4521838900000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, красный |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/20 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4521837720000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 4521837870000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 4521837840000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 8, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, синий |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/3 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4521837570000 | Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | (P): 5.10, Изолированный: Да, 24 А, оранжевый |
| Кол. | 60 Шт. | |

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Защита от контакта



Защитные крышки или защитные колпачки прикрепляются к соответствующей соединительной зоне клеммных блоков. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип | WAD WMF2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248926039 | Крышка клеммы, Материал Wemid, Темно-бежевый, Высота: 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248926039 | mm, Ширина: 9.96 mm, Глубина: 9.68 mm |
| Кол. | 50 Шт. | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------|
| Тип | SDS 0.6X3.5X100 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248056286 | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Кол. | 1 Шт. | |