

**ES APG 80 WM 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

**Основные данные для заказа**

Исполнение	70мм <sup>2</sup> , WM-обжим
Номер для заказа	<a href="#">1502520000</a>
Тип	ES APG 80 WM 70
GTIN (EAN)	4050118310580
Кол.	1 Шт.

**ES APG 80 WM 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	342,3 g
-------------	---------

**Обжимные вставки**

Сечение медного провода для обжима	70	Ширина обжима	12 мм
Ширина обжима в мм	12		

**Описание контактов**

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	70 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	2/0
--	--------------------	--	-----

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 70 mm <sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	/
------------	---

**Загрузки**

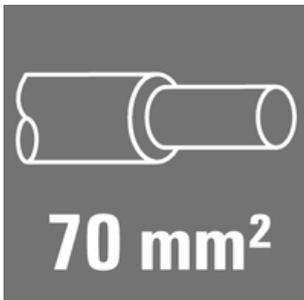
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

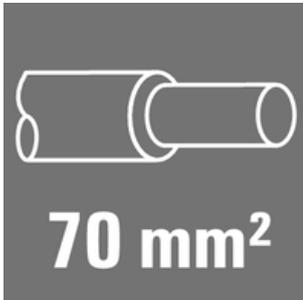
Тип	KWPN-M8/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497640000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497680000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497650000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497660000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

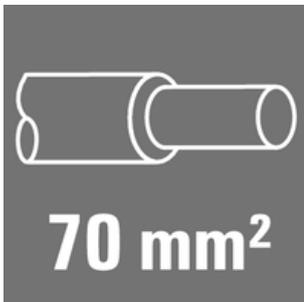
Тип	KQN-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483240000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483230000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M6/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483190000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483210000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483220000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483250000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

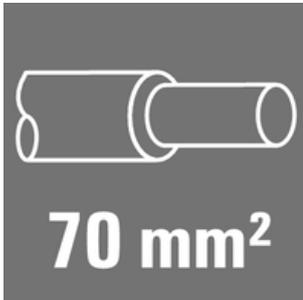
Тип	KRN-M10/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494870000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494860000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M12/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494880000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M6/-70 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494850000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

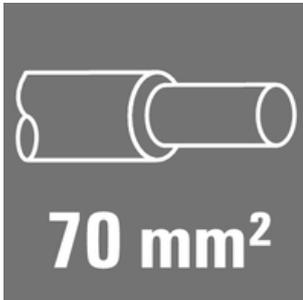
Тип	KP-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448160000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448150000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448140000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448130000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M14/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448560000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KP-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448170000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

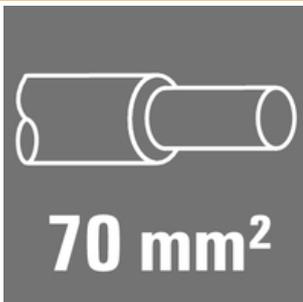
70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492940000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302738	
Кол.	100 Шт.	

70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496640000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M12/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495570000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
Кол.	25 Шт.	

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

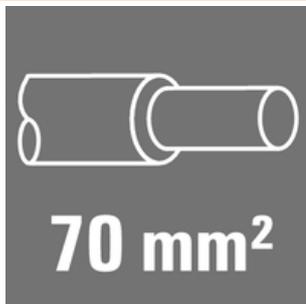
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M20/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495590000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496650000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M14/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495770000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496670000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M16/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495580000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
Кол.	25 Шт.	

70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496320000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496330000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 5:23:30 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

8

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

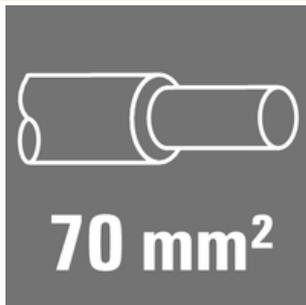
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M8/-70 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446310000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
Кол.	25 Шт.	

70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">442830000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302585	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 Шт.	

70 mm<sup>2</sup>

### Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40504760000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304299	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448670000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308020	
Кол.	50 Шт.	

70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

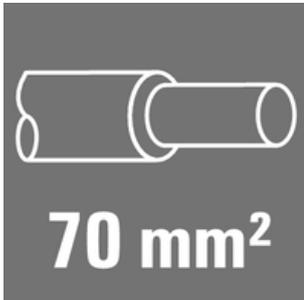
Тип	VSTN/70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483080000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302967	
Кол.	50 Шт.	

## ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

70 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446030000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M14/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">44604660000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446050000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M6/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446010000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446020000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446040000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M20/-70 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446070000</a>	Кабельный наконечник, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
Кол.	25 Шт.	