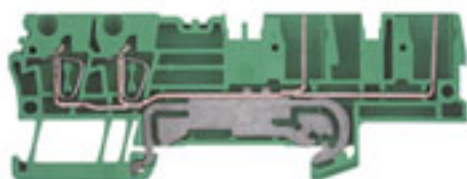


ZTPE 2.5/4AN/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Для некоторых применений необходимо, чтобы вставные модульные решение были более гибкими или облегчали установку. Там, где необходимо предварительно изготовить или заменить функциональные блоки в сборе, требуются модульные и гибкие технологии соединения. Наши вставные клеммные блоки быстро собираются и полностью испытаны на заводе.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Z-серия, Клеммы PE, Расчетное сечение: 2.5 mm², Пружинное соединение, зеленый/желтый |
| Номер для заказа | 1815120000 |
| Тип | ZTPE 2.5/4AN/2 |
| GTIN (EAN) | 4032248370030 |
| Кол. | 50 Шт. |

ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| Глубина | 34,5 мм | Глубина (дюймов) | 1,358 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 35 мм | Высота | 93 мм |
| Высота (в дюймах) | 3,661 inch | Ширина | 5,1 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,201 inch | Масса нетто | 14,48 g |

Температуры

| | | | |
|---|----------------|--|-----|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 | | |

Расчетные данные согласно CSA

| | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Макс. сечение провода (cCSAusX) | 12 AWG | Мин. сечение провода (cCSAusX) | 26 AWG |
| Напряжение, класс C (cCSAus) | 300 V | Напряжение, класс D (cCSAus) | 600 V |
| Сертификат № (cCSAus) | 154685-1460993 | Ток, класс C (cCSAus) | 20 A |
| Ток, класс D (cCSAus) | 5 A | | |

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 12 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Сертификат № (cURus) | E60693 | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|-----------------|-------------------|--------|
| Вид монтажа | зафиксированный | Открытые страницы | справа |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | | |

Общие сведения

| | | | |
|--|----------------------------|---|--------|
| Нормы | По стандарту IEC 60947-7-2 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 26 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 12 | Рейка | TS 35 |

Параметры системы

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|
| Исполнение | 2 пружинных соединения - 2 разъема, втычной, C соединением защитного заземления (PE) | Требуется концевая пластина | Да |
| Количество уровней | 1 | Количество контактных гнезд на уровень | 4 |
| Уровни с внутр. перемычками | Нет | Соединение PE | Да |
| Рейка | TS 35 | Функция PEN | Нет |

ZTPRE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Расчетные данные

| | | | |
|--|----------------------------|--|---------|
| Расчетное сечение | 2,5 mm ² | Номинальное напряжение | 500 V |
| Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 500 V | Макс. напряжение зажимной опоры и вставной системы | 690 V |
| Номинальное напряжение пост. тока | 500 V | Номинальный ток | 32 A |
| Нормы | По стандарту IEC 60947-7-2 | Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1,33 mΩ |
| Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы | 6 kV | Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х | 0,77 W |
| Степень загрязнения | 3 | | |

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Материал | Материал Wemid | Цветовой код | зеленый/желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
| Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 2,5 mm ² | Тип соединения, дополнительное соединение | Втычное соединение |
|---|---------------------|---|--------------------|

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|--|---------------------------------|--------|----------------------|
| Вид соединения | Пружинное соединение | | |
| Диапазон зажима, макс. | 4 mm ² | | |
| Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm ² | | |
| Длина зачистки изоляции | 10 мм | | |
| Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1 | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 0,5 mm ² |
| | | номин. | 10 мм |
| | | номин. | 0,75 mm ² |
| | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 10 мм |
| | | номин. | 1 mm ² |
| | | номин. | 10 мм |
| | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 1,5 mm ² |
| | | мин. | 10 мм |
| | | макс. | 12 мм |
| | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 2,5 mm ² |
| | | мин. | 10 мм |
| | | макс. | 12 мм |
| Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4 | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 0,5 mm ² |
| | | мин. | 6 мм |
| | | макс. | 10 мм |
| | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 0,75 mm ² |
| | | мин. | 6 мм |
| | | макс. | 12 мм |
| | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 1 mm ² |
| | | мин. | 6 мм |
| | | макс. | 12 мм |
| | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 1,5 mm ² |
| | | мин. | 8 мм |
| | | макс. | 12 мм |
| | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 2,5 mm ² |
| | | мин. | 8 мм |
| | | макс. | 12 мм |

ZTPЕ 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Калибровная пробка согласно 60 947-1 A2

Количество соединений 4

Направление соединения сверху

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 26

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 12

Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000901 | ETIM 7.0 | EC000901 |
| ETIM 8.0 | EC000901 | ETIM 9.0 | EC000901 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E60693 |

ZTPRE 2.5/4AN/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [DNVGL certificate](#)
[CB Testreport](#)
[CB Certificate](#)
[Declaration of Conformity](#)
[UKCA declaration of conformity](#)
[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Технические данные [CAD data – STEP](#)

Технические данные [Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация [StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)


Брошюры

ZTPe 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

 Изображения



ZTP 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип | DEK 5/5 MC SDR | Исполнение |
| Номер для заказа | 4008190456597 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 200 Шт. | |

Соединение



Соединительная муфта позволяет использовать систему соединителей WeiCoS без базовой клеммы. Систему можно использовать в плавающем или стационарном исполнении для соединения двух проводов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип | ZVLA SC ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248513376 | Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248513376 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZVLA DF CL ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248471584 | Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый |
| GTIN (EAN) | 4032248471584 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

Дата создания 2 июля 2024 г. 18:48:50 CEST

ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|---------------------------|--|
| Тип | ZVLA RC ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 486260000 | Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 8.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248524754 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

| | | |
|------------------|---------------------------|--|
| Тип | ZVLA1 ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 486250000 | Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 8.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248524761 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

Защитные крышки



Крышка вставного контакта защищает от внешних воздействий, включая защиту от пыли.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | ZAD ZT/ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4861030000 | Z-серия, Крышка, желтый, 4.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248418428 | |
| Кол. | 25 Шт. | |

ZTPЕ 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.


- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 10/5 M MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 4782000000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 720 Шт. | |
| Тип | WS 10/5 MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 4835000000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 720 Шт. | |

Кодирующие элементы

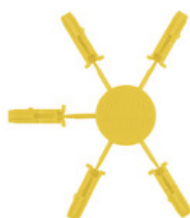

Благодаря использованию кодировочных штырьков возможности индивидуальной кодировки гарантируют бесперебойное втычное соединение.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | KOSF ZT2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4836150000 | Z-серия, Элемент кодировки, желтый, 2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | |
| Кол. | 50 Шт. | |

ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

2.5 mm²2.5
mm²

Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/11 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815290000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342570 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/15 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815330000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370139 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/9 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815270000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342556 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/13 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815310000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370115 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/14 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815320000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370122 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/17 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815350000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370153 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/3 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815210000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370092 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/10 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815280000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815240000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342525 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | Исполнение |
| Номер для заказа | 48150570000 | Z-серия, Промышленный разъем, зеленый, Непосредственный |
| GTIN (EAN) | 4032248370078 | монтаж |
| Кол. | 50 Шт. | |

Дата создания 2 июля 2024 г. 18:48:50 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

10

ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/7 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815250000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342532 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/1 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815190000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370061 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815200000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370085 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/8 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815260000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342549 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/12 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815300000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342587 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/4 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815220000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370108 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815230000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342518 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/16 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815340000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370146 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 10 Шт. | |

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | BZT 1 ZA WS 10/5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815520000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Кол. | 100 Шт. | |

Дата создания 2 июля 2024 г. 18:48:50 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ZTP2 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Тип | BZT 1 WS 10/5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 485490000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Кол. | 100 Шт. | |

Компенсаторы натяжения



Компенсатор натяжения защищает контакт от механического напряжения и защищает соединитель от непреднамеренного выхода из точки контакта.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип | ZZE ZP2.5/4 | Исполнение |
| Номер для заказа | 48546220000 | Z-серия, Поддержка кабеля, желтый, 19.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248480845 | |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZZE ZP2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 48546140000 | Z-серия, Поддержка кабеля, желтый, 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370719 | |
| Кол. | 25 Шт. | |

ZTPRE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| Тип | ZS 10/5 MC NE WS | Исполнение |
|------------------|---------------------------|--|
| Номер для заказа | 400000000 | ZS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 480 шт. | |

ZTPЕ 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 10/15 MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 1854090000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 15 mm, Шаг в мм (P): 15.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248390694 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 240 шт. | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2749610000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm |
| Кол. | 1 шт. | |

ZTP 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Z-серия

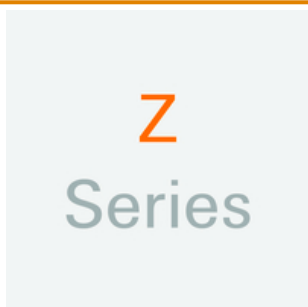

Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип | ZTA ZT2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4837080000 | Аксессуар, Адаптер тестера, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZTA ZT2.5/ZA | Исполнение |
| Номер для заказа | 4837600000 | Аксессуар, Адаптер тестера, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| Кол. | 25 Шт. | |

Фиксирующие элементы



Вставки легко и надежно крепятся к базовой клемме с помощью фиксирующего элемента. Фиксирующий элемент позволяет избежать непреднамеренного отсоединения вставок от базовой клеммы, обеспечивая максимальную безопасность.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | ZVR ZP2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4836130000 | Z-серия, Блокировочные крючки, желтый, 3.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZVR ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4836200000 | Z-серия, Блокировочные крючки, желтый, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248471591 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

ZTPE 2.5/4AN/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

2.5 mm²2.5
mm²

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип | ZAP/TW ZT2.5/4AN/2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248370600 | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4032248370641 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZAP/TW ZT2.5/4AN/2 OR | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248370658 | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4032248370658 | |
| Кол. | 50 Шт. | |