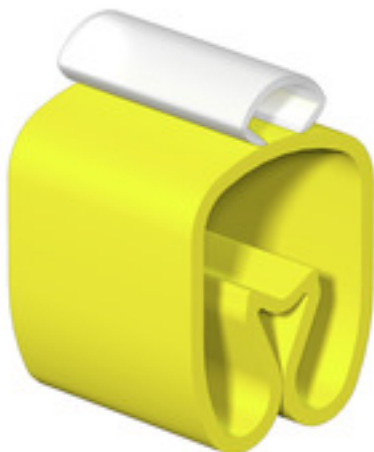


VT-TM 3/12 HF-V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	х 5.3 mm, Термопластичный полиуретан (TPU), Цветовой код: желтый, прозрачный
Номер для заказа	2571330000
Тип	VT-TM 3/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608359
Кол.	50 Шт.

VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Ширина	5,3 мм	Ширина (в дюймах)	0,209 inch
Масса нетто	0,711 g		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода, макс.	16 мм
Наружный диаметр провода, мин.	8 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2,5 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	Термопластичный полиуретан (TPU)
Напечатанные символы	без	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	желтый, прозрачный
Ширина	5,3 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TM-I 12

**Надежность техпроцесса: TM-I**

Вставные этикетки TM-I имеют направляющий лепесток, позволяющий удобно вставлять их в прозрачные втулки типа TM. После того как этикетка окажется на месте, лепесток отламывается в заранее определенной точке перелома. Затем готовые втулки можно легко устанавливать на провода. Ваши преимущества: возможность эффективной предварительной сборки большого количества элементов за одну операцию.

Основные данные для заказа

Тип	TM-I 12 MM GE	Исполнение
Номер для заказа	2005550000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, желтый
GTIN (EAN)	4050118390148	
Кол.	2 000 Шт.	
Тип	TM-I 12 MM RT	Исполнение
Номер для заказа	2005730000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, красный
GTIN (EAN)	4050118390513	
Кол.	2 000 Шт.	
Тип	TM-I 12 MM BL	Исполнение
Номер для заказа	2005890000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, синий
GTIN (EAN)	4050118390414	
Кол.	2 000 Шт.	
Тип	TM-I 12 MM WS	Исполнение
Номер для заказа	2005440000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, белый
GTIN (EAN)	4050118390278	
Кол.	2 000 Шт.	

VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	VT-TM-I 12 MC NE GE	Исполнение
Номер для заказа	4718411687	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 мм, желтый
GTIN (EAN)	4008190332471	
Кол.	640 Шт.	
Тип	TM-I 12 MC NE OR	Исполнение
Номер для заказа	471841190000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 мм, оранжевый
GTIN (EAN)	4032248953967	
Кол.	320 Шт.	
Тип	TM-I 12 MC NE GE	Исполнение
Номер для заказа	4718411687	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 мм, желтый
GTIN (EAN)	4008190348984	
Кол.	320 Шт.	
Тип	TM-I 12 MC NE RT	Исполнение
Номер для заказа	4718411686	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 мм, красный
GTIN (EAN)	4008190397463	
Кол.	320 Шт.	

Дата создания 3 июня 2024 г. 11:19:16 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

VT-TM 3/12 HF-V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	TM-I 12 MC NE GN	Исполнение
Номер для заказа	4718411688	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, зеленый
GTIN (EAN)	4008190398682	
Кол.	320 Шт.	
Тип	VT-TM-I 12 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	471841044	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190332457	
Кол.	640 Шт.	
Тип	TM-I 12 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	4718411044	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190348977	
Кол.	320 Шт.	
Тип	TM-I 12 MC NE BL	Исполнение
Номер для заказа	4718411693	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190397456	
Кол.	320 Шт.	
Тип	TM-I 12 MC NE WS V0	Исполнение
Номер для заказа	471841760000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, белый
GTIN (EAN)	4050118239508	
Кол.	320 Шт.	