

KTBLQL1005030S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



На протяжении многих лет название Klippon® является синонимом компетентности и качества в области производства корпусов. Линейка корпусов из листовой стали Klippon® TB Large разработана главным образом для тех областей применения, в которых необходимо обеспечить надежную защиту чувствительных электронных компонентов, таких как распределенные системы управления (DCS) или элементы управления насосами. Широкий диапазон наружных размеров означает, что в эти корпуса можно установить даже больше компонентов, чем в корпуса предыдущих серий. Разрабатывая ваш корпус Klippon® TB Large, мы обеспечим максимальную поддержку для создания и реализации вашего проекта.

Основные данные для заказа

Исполнение	Klippon TBL (большая клеммная коробка), Пустой корпус, Высота: 1000 mm, Ширина: 500 mm, Глубина: 300 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), защищенный щеткой
Номер для заказа	2698400000
Тип	KTBLQL1005030S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026648
Кол.	1 шт.

KTBLQL1005030S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	300 мм	Глубина (дюймов)	11,811 inch
Высота	1 000 мм	Высота (в дюймах)	39,37 inch
Ширина	500 мм	Ширина (в дюймах)	19,685 inch
Размеры крепежа, высота	646 мм	Размеры крепежа, ширина	540 мм
Масса нетто	100 000 g		

Температуры

Рабочая температура	-50 °C... 135 °C
---------------------	------------------

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)	CML 20ATEX3029U	Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
Сертификат № (cULus)	E508186		

Общие данные

Версия подъемных проушин	4 приваренные проушины	Вид защиты	IP66
Крепление корпуса	Приваренные монтажные опоры, 4 шт., с отверстиями размером 14 мм	Крышка	Да
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Монтаж фланцевой пластины	Винты М6 с шестигранной головкой SW10
Отверстие для доступа, высота	925 мм	Отверстие для доступа, ширина	425 мм
Поверхность	зачищенный щеткой	Позиция с заземлением	Корпус, сторона С
Прикрепление крышки	Крепежный элемент с поворотом на четверть оборота с квадратной вставкой	Рабочая температура, макс.	135 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Размер под ключ	10 мм
Толщина материала	2 мм	Толщина материала - крышка	2,5 мм
Толщина материала - розеточная часть	3 мм	Угловая крыка	100 °
Ударопрочность	7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение	Уплотняющий материал	Силикон
Фланцевая пластина	Да	Фланцевые пластины	снизу

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	220	M16	149
M20	116	M25	84
M32	50	M40	36
M50	28	M63	18
M75	10		

Классификации

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

KTBLQL1005030S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Важное примечание

Сведения об изделии

The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E508186

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [CML 20ATEX3029U](#)
[IECEX NEP 20.0005U](#)
[Attestation of Conformity - Klippon® TBL Series Empty Enclosure - AoC DE PS2611 201111 001ISS02](#)
[CERTIFICADO LMP 23.0529X_ESTAÇÃO DE CONTROLE GRANDE KLIPPON CSL - REV.00](#)


Технические данные [CAD data – STEP](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

KTBLQL1005030S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

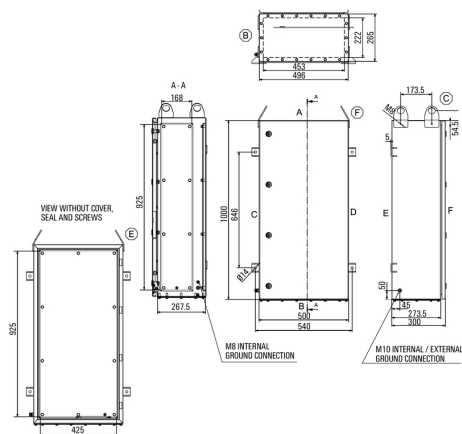

KTBLQL1005030S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Защитные козырьки от дождя



Специальные противодождевые козырьки обеспечивают идеальный дополнительный уровень защиты корпуса в случае его установки в необычных климатических условиях, таких как зоны с большим количеством осадков или с чрезвычайно высоким уровнем прямого солнечного света.

Основные данные для заказа

Тип	KTBLRNHD5030S4B LL1	Исполнение
Номер для заказа	4064675026679	Klirrop TBL (большая клеммная коробка), Защитный колпак от
GTIN (EAN)	4064675026679	дождя, Высота: 175 mm, Ширина: 516 mm, Глубина: 450 mm,
Кол.	1 шт.	Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, серебряный