

PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, 25mm ² , 50mm ² , Обжим с гофрированием
Номер для заказа	9006450000
Тип	PZ 50
GTIN (EAN)	4008190095796
Кол.	1 Шт.
Запасные части	9006280000 9202810000

Дата создания 23 мая 2024 г. 17:03:40 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	595,3 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	25 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 0
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 4		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	50 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	25 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки


Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

PZ 50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

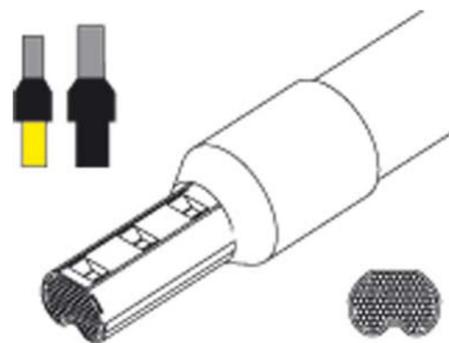

Пример использования

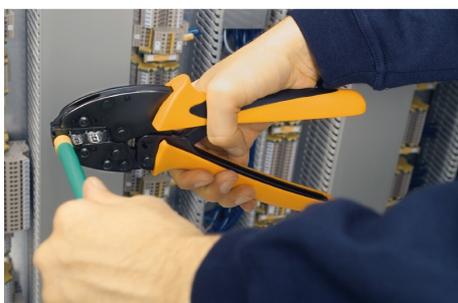

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 35,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
Н35,0/32D R Номер для заказа 6519320000 GTIN (EAN) 4008190111847 Кол. 50 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 мм, 18 мм, красный	Россыпью
Н35,0/30 BE Номер для заказа 6517200000 GTIN (EAN) 4008190023904 Кол. 50 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 мм, 16 мм, бежевый	Россыпью
Н35,0/39D R Номер для заказа 6519330000 GTIN (EAN) 4008190048365 Кол. 50 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 мм, 25 мм, красный	Россыпью
Н35,0/30D 16 R Номер для заказа 6519310000 GTIN (EAN) 4008190102234 Кол. 50 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 мм, 16 мм, красный	Россыпью
Н35,0/39 BE Номер для заказа 6517300000 GTIN (EAN) 4008190151294 Кол. 50 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 мм, 25 мм, бежевый	Россыпью

Номинальное поперечное сечение провода 25,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
Н25,0/30D 16 GE Номер для заказа 6519280000 GTIN (EAN) 4008190038380 Кол. 50 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 16 мм, желтый	Россыпью

Дата создания 23 мая 2024 г. 17:03:40 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H25,0/30T SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190115166		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H25,0/36T SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190055400		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H25,0/36 BR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321710000	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, коричневый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190049751		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H25,0/36D GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321930000	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190054984		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H25,0/30 BR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, коричневый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190158231		
Кол.	50 Шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм² - 185,0 мм²Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Тип	H35,0/18	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321890000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190145675		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H35,0/25	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321419000	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190096083		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H35,0/30S	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 30 mm, 30 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190071516		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H50,0/22S	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6321588000	Кабельный наконечник, Стандартный, 22 mm, 22 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190180430		
Кол.	100 Шт.		

Дата создания 23 мая 2024 г. 17:03:40 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Исполнение	Упаковка
Н50,0/18 Номер для заказа 6394210000 GTIN (EAN) 4008190123383 Кол. 100 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Н25,0/25 Номер для заказа 6394170000 GTIN (EAN) 4008190021863 Кол. 250 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет	Россыпью
Н25,0/32 Номер для заказа 6394180000 GTIN (EAN) 4008190113162 Кол. 100 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
Н35,0/32 Номер для заказа 6394200000 GTIN (EAN) 4008190077303 Кол. 100 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
Н25,0/18 Номер для заказа 63945300000 GTIN (EAN) 4008190145378 Кол. 100 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
Н50,0/32 Номер для заказа 6394220000 GTIN (EAN) 4008190059606 Кол. 100 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью

Провод, ном. сечение 50 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
Н50,0/36D BL Номер для заказа 63949340000 GTIN (EAN) 4008190067632 Кол. 50 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, синий	Россыпью
Н50,0/36 OLIV Номер для заказа 63944200000 GTIN (EAN) 4008190110284 Кол. 50 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, оливковый	Россыпью
Н50,0/41D BL Номер для заказа 63949350000 GTIN (EAN) 4008190049263 Кол. 50 Шт.	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, синий	Россыпью

Дата создания 23 мая 2024 г. 17:03:40 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 50
Номер для заказа	4036280000
GTIN (EAN)	4008190114619
Кол.	1 Шт.

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Исполнение
Номер для заказа	4032810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	