

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

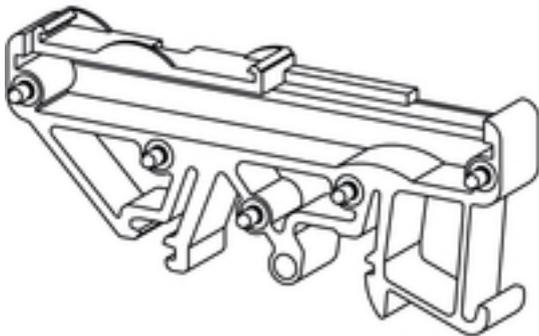

Das Profil RS 70 wird in festen Längen geliefert. Durch Zusammenstecken der Einzelteile kann eine gewünschte Länge aufgebaut werden. Die Leiterplatte wird seitlich in das Profil geschoben. Endplatten schließen das Profil seitlich ab. Hier stehen Elemente für Tragschienen- und Direktmontage zur Verfügung. Die Rastfüsse sind fest mit dem Profil verbunden. Markierungsmöglichkeiten sind in die Seitenteile integriert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Rastfuß, RS 70 orange, Rastfuß, Breite: 10 mm
Best.-Nr.	0119560000
Typ	RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
GTIN (EAN)	4008 190087 111
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 26. Oktober 2021 20:43:48 MESZ

Katalogstand 22.10.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	33,5 mm	Höhe (inch)	1,319 inch
Höhe niedrigstbauend	32 mm	Breite	10 mm
Breite (inch)	0,394 inch	Länge	70 mm
Länge (inch)	2,756 inch	Nettogewicht	6,154 g

Allgemeine Daten

Farbe	orange	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 2000
Schutzart	IP20	Vergießbarkeit	Nein

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ETIM 8.0	EC002779	ECLASS 9.0	27-18-27-90
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0	27-18-27-92		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE.SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

LOCKING-FOOT RIGHT

