

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

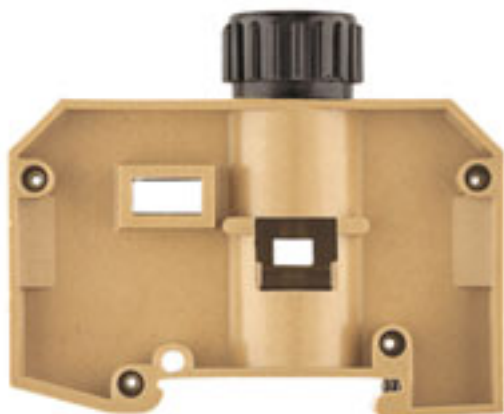

Általános rendelési adatok

Verzió	Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, Biztosítóelem, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég, Csavaros csatlakozás, 10 mm ² , 400 V, 16 A, 10 x 38 mm, középsárga
Rendelési szám	0178220000
Típus	SAKS 4/35 USA
GTIN (EAN)	4008190095987
Qty.	20 Stück

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	65 mm	Mélység (coll)	2,559 inch
Mélység DIN sínnel együtt	66 mm	Magasság	75 mm
Magasság (coll)	2,953 inch	Szélesség	24 mm
Szélesség (coll)	0,945 inch	Nettó tömeg	79,35 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

Anyag adatok

Anyag	KrG	Szín	középsárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0, 5VA		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás, Biztosítóelem, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Nem
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Nem
Sín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

Biztosítós kapcsok

Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat)	csavaros rögzítéshez	Kijelző	LED nélkül
Olvadóbiztosíték-betét	10 x 38 mm	Visszajelző feszültségének típusa	AC/DC
Üzemi feszültség, max.	400 V		

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA)	600 V	B áram nagyság (CSA)	30 A
C feszültség nagyság (CSA)	600 V	C áram nagyság (CSA)	30 A
D feszültség nagyság (CSA)	600 V	D áram nagyság (CSA)	5 A
Tanúsítvány száma (CSA)	12400-188	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	8 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	22 AWG		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Hasonló kapcsok száma	1
Nyitott oldala	zárt	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Kijelző elem

Visszajelző feszültségének típusa	AC/DC
-----------------------------------	-------

Műszaki adatok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	10 mm ²	Névleges feszültség	400 V
Névleges DC feszültség	400 V	Névleges áram	16 A
Áram maximum vezetékknál	30 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,56 mΩ
Névleges lököfeszültség	6 kV	Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1,82 W
Szennyezés súlyossága	3		

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max.	10 mm ²
--	----------------------	---	--------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 4	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	14 mm
Kés mérete	1,0 x 5,5 mm	Meghúzási nyomaték, max.	2,4 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	1,2 Nm	Mérőeszköz, IEC 60947-1	B6
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval	4	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	16 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	16 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm ²		

UL névleges adatok

C feszültség nagyság (UR)	600 V	C áram nagyság (UR)	30 A
Tanúsítvány száma (UR)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)	26 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR)	22 AWG		

Általános

Sín	TS 35	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9,1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E60693

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of Conformity
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Réz

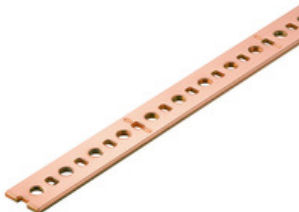

Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtősín a legszélesebb körben használt változat.

Általános rendelési adatok

Típus	NSCH 1M	Verzió
Rendelési szám	6280200000	Gyűjtősín (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Qty.	10 m	

Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

Típus	BFSC M4X9T	Verzió
Rendelési szám	6103300000	Rögzítőcsavar (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190023348	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M4X20	Verzió
Rendelési szám	6362800000	Rögzítőcsavar (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190114053	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M4X30	Verzió
Rendelési szám	6267100000	Rögzítőcsavar (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190187897	
Qty.	50 Stück	
Típus	BFSC M3X22 PA/RT	Verzió
Rendelési szám	6128900000	Rögzítőcsavar (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190084158	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M3X25	Verzió
Rendelési szám	6292500000	Rögzítőcsavar (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190177027	
Qty.	100 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KISC M3X6 SAKS1	Verzió
Rendelési szám	6346200000	Húzókegyel, Rögzítőcsavar, Acél
GTIN (EAN)	4008190175658	
Qty.	100 Stück	

Zárólemez



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	TW SAKB/C/T	Verzió
Rendelési szám	6242920000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 75 mm x 42.5 mm, bézs
GTIN (EAN)	4008190069933	
Qty.	20 Stück	

QL / SAKA



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	QL 2 SAKA10	Verzió
Rendelési szám	6135500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): 12.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke
GTIN (EAN)	4008190099404	
Qty.	50 Stück	
Típus	QL 3 SAKA10	Verzió
Rendelési szám	6135600000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): 12.00, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke
GTIN (EAN)	4008190032081	
Qty.	50 Stück	
Típus	QL 10 SAKB10	Verzió
Rendelési szám	6338400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke
GTIN (EAN)	4008190139452	
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 10 SAKA10	Verzió
Rendelési szám	6338500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke
GTIN (EAN)	4008190063313	
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 8:15:46 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	QL 4 SAKA10	Verzió
Rendelési szám	6135700000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Oszítás,
GTIN (EAN)	4008190118822	mm (P): 12.00, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke
Qty.	50 Stück	

W-sorozat



Épület berendezéseinek vezetékezése

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

Általános rendelési adatok

Típus	HP NT6/10 BL	Verzió
Rendelési szám	6352880000	Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, Vég- és elválasztó lemez, 40
GTIN (EAN)	4008190135126	mm x 2 mm, kék
Qty.	20 Stück	

Vizsgálóaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékezett állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Verzió
Rendelési szám	6135200000	SAK sorozat, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190172862	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 18/RSF1	Verzió
Rendelési szám	6286500000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 15 mm, Mélység: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
Qty.	20 Stück	

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1609820000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

Réz



Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtősin a legszélesebb körben használt változat.

Általános rendelési adatok

Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verzió
Rendelési szám	6348900000	Gyűjtősin (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Qty.	1 m	

Típus	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Verzió
Rendelési szám	6357400000	Gyűjtősin (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190169572	
Qty.	1 m	

Típus	SSCH 7.3X1.2X1000	Verzió
Rendelési szám	1071200000	Gyűjtősin (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Qty.	1 m	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Verzió
Rendelési szám	6571300000	Gyűjtősín (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Qty.	1 m	

Szigetelősapkák



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színkódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

Általános rendelési adatok

Típus	IK 6 GG ZBE6K	Verzió
Rendelési szám	6526060000	Takarófedél (kapocs), Acél
GTIN (EAN)	4008190128647	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 16/ZB16 GG	Verzió
Rendelési szám	6502960000	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 4 BL ZB4	Verzió
Rendelési szám	6475480000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 16/ZB16 BL	Verzió
Rendelési szám	6502980000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 4 GG ZB4	Verzió
Rendelési szám	6475460000	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 35/ZB35 BL	Verzió
Rendelési szám	6502780000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Qty.	50 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Típus	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Verzió
Rendelési szám	6514400000	Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 33 x 15 x 2000 mm, Rés szélesség:
GTIN (EAN)	4008190086152	5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált ónbevonat,
Qty.	2 m	passzívált

Egyéb



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	SS M4 D 128-A 4	Verzió
Rendelési szám	6136400000	Rögzítő alátét, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190118143	
Qty.	100 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6.3x32

6.3x32

A túláram elleni védelem érdekében 6,3x32 mm-es, 500 mA és 12,5 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Típus	VH 25.4/6.3/4.3	Verzió
Rendelési szám	6446200000	Dummy biztosítóbeté
GTIN (EAN)	4008190519759	
Qty.	10 Stück	

Rögzítőcsavarok



A rögzítőcsavarok rögzítik a rövidzárlati hidat az alkalmazáson belül. Ha a rövidzárlati hidat eltolják a két egymás melletti sorkapocs között rövidzárlati pozícióba, akkor a rögzítőcsavarral lehet rögzíteni az adott helyen. Ez állandó és megbízható csatlakozást vagy rövidzárlatot biztosít.

Általános rendelési adatok

Típus	KISC M3X20 SAK 10 CU5	Verzió
Rendelési szám	6377100000	SAK sorozat, Rögzítőcsavar, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190060350	
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

DEK 5/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MM WS	Verzió
Rendelési szám	007130000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392012	
Qty.	500 Stück	

Sárgaréz



A sárgaréz (például a rézötvezetek) pozitív jellemzőkkel bír az elektromos vezetőképesség terén, ugyanakkor a réznél erősebben ellenáll a mechanikai hatásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Verzió
Rendelési szám	025980000	Gyűjtő sín (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Qty.	1 m	

Tartozékok

Összekötőhüvelyek



Általános rendelési adatok

Típus	VH 23/6/4.2 SAKA10	Verzió
Rendelési szám	6348700000	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 6 mm, Szélesség: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190185923	Mélység: 23 mm, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VL 2 SAK6/10/SAKB	Verzió
Rendelési szám	6135900000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190036409	mm (P): 6.50, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke
Qty.	50 Stück	
Típus	VL 2 RSF 1+2	Verzió
Rendelési szám	6528400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190059095	mm (P): 11.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke
Qty.	10 Stück	
Típus	VL 2 SAK6N/SAKT	Verzió
Rendelési szám	6194700000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190148027	mm (P): 8.00, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 19/5/3.4	Verzió
Rendelési szám	6285100000	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 5 mm, Szélesség: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190189297	Mélység: 17.5 mm, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 12/4.9/3.3	Verzió
Rendelési szám	6249000000	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 4.9 mm, Szélesség: 4.9 mm,
GTIN (EAN)	4008190129507	Mélység: 12 mm, Vörösréz
Qty.	100 Stück	
Típus	VL 2 SAK16/SAKA	Verzió
Rendelési szám	6135800000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190132088	mm (P): 12.00, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 13.6/6.3/4.3	Verzió
Rendelési szám	6299700000	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 7 mm, Szélesség: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190018313	Mélység: 13.6 mm, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 20/5/3.4	Verzió
Rendelési szám	6446100000	Dummy biztosítóbetét
GTIN (EAN)	4008190519742	
Qty.	10 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VH 17.5/5/3.4	Verzió
Rendelési szám	6285200000	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 5 mm, Szélesség: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	Mélység: 17.5 mm, Vörösréz
Qty.	50 Stück	

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC SDR	Verzió
Rendelési szám	1609810000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	200 Stück	

SAK-sorozat

SAK
Series

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

Típus	AP SAK4-10 BL	Verzió
Rendelési szám	6117980000	Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190171087	
Qty.	20 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	AP SAKA KRG	Verzió
Rendelési szám	6134220000	Véglemez (kapcsok), 82 mm x 3 mm, sötétbézs, sárga
GTIN (EAN)	4008190167943	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK35/TW SAK16 BL	Verzió
Rendelési szám	6303680000	Véglemez (kapcsok), 58 mm x 1.5 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190025199	
Qty.	10 Stück	
Típus	AP RSF1 KRG	Verzió
Rendelési szám	6270420000	Véglemez (kapcsok), 50 mm x 3 mm, középsárga
GTIN (EAN)	4008190099107	
Qty.	10 Stück	
Típus	AP SAK4-10 KRG	Verzió
Rendelési szám	6117920000	Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, sötétbézs, sárga
GTIN (EAN)	4008190135904	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAKS1+3 KRG/DB	Verzió
Rendelési szám	6191300000	Véglemez (kapcsok), 54 mm x 3 mm, sötétbézs
GTIN (EAN)	4008190099763	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP KSKM	Verzió
Rendelési szám	6509630000	SAK sorozat, Véglap, 1.5 mm, bézs, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4008190456771	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10	Verzió
Rendelési szám	6117960000	Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, bézs
GTIN (EAN)	4008190081485	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 I	Verzió
Rendelési szám	6117910000	Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, Világosszürke
GTIN (EAN)	4008190183707	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAKB/C/T KRG	Verzió
Rendelési szám	6146720000	Véglemez (kapcsok), 65 mm x 3 mm, sötétbézs, sárga
GTIN (EAN)	4008190027995	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 KRG/BL	Verzió
Rendelési szám	6117970000	Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190049607	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK35/TW SAK16	Verzió
Rendelési szám	6303660000	Véglemez (kapcsok), 58 mm x 1.5 mm, bézs
GTIN (EAN)	4008190110765	
Qty.	10 Stück	
Típus	AP SAK4-10 RT	Verzió
Rendelési szám	6117900000	Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190125059	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 DB	Verzió
Rendelési szám	6105100000	Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, sötétbézs
GTIN (EAN)	4008190394875	
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 8:15:46 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	AP SAKS1+3 KRG	Verzió
Rendelési szám	6191320000	Véglemez (kapcsok), 54 mm x 3 mm, sötétbézs, sárga
GTIN (EAN)	4008190031688	
Qty.	20 Stück	

TS 32

TS 32

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EWK 1 ALT	Verzió
Rendelési szám	6495160000	Végbak, Poliamid 66, bézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190160777	
Qty.	50 Stück	
Típus	EWK 1	Verzió
Rendelési szám	6206160000	Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190080020	
Qty.	50 Stück	
Típus	WEW 32/1	Verzió
Rendelési szám	1067600000	Végbak, PA 66 GF 30, sötétbézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190099657	
Qty.	50 Stück	
Típus	EWK 2	Verzió
Rendelési szám	6199360000	Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190023546	
Qty.	50 Stück	

Tartozékok

Síntartó



A tartósíntámasztékokkal a DIN tartósínek bárhová felszerelhetők a szekrényben. Az így megemelt vagy hajlított DIN tartósínnel a komponensek felszerelése és vezetékezése egyszerűbb a telepítő számára.

Általános rendelési adatok

Típus	SH 2	Verzió
Rendelési szám	6494920000	Gyűjtősín-tartó
GTIN (EAN)	4008190007584	
Qty.	10 Stück	

Szigetetlen



A szigetelés nélküli gyűjtősín-leágazókapcsok helytakarékos megoldást kínálnak a vezetékek gyűjtősínen történő csatlakoztatására.

Általános rendelési adatok

Típus	ZB 35/M6X16	Verzió
Rendelési szám	6266500000	Húzókegyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZBE 6	Verzió
Rendelési szám	6459500000	Húzókegyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16 ZKSC	Verzió
Rendelési szám	6316600000	Húzókegyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4	Verzió
Rendelési szám	6316500000	Húzókegyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4/6	Verzió
Rendelési szám	6556700000	Húzókegyel (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Qty.	50 Stück	

Tartozékok

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1046350000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1609801044	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

Q / SAK

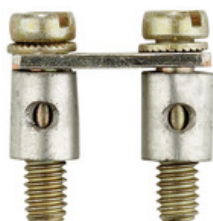

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	Q 10 SAK 10	Verzió
Rendelési szám	16457400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4008190016166	Osztás, mm (P): 9.90, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke
Qty.	20 Stück	
Típus	Q 4 SAK 10	Verzió
Rendelési szám	16457300000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190129750	mm (P): 9.90, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke
Qty.	50 Stück	
Típus	Q 2 SAK 10	Verzió
Rendelési szám	16457100000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190103545	mm (P): 9.90, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke
Qty.	50 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	Q 3 SAK10	Verzió
Rendelési szám	0457200000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): 9.90, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke
GTIN (EAN)	4008190135379	
Qty.	50 Stück	

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MC SDR	Verzió
Rendelési szám	1856750000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	160 Stück	
Típus	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Verzió
Rendelési szám	1046370000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	160 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizsgálódugók

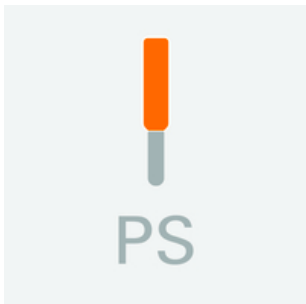

Az adapterek és teszt-dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Verzió
Rendelési szám	61276300000	Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, Pólusszám: 1, piros
GTIN (EAN)	4008190026080	
Qty.	20 Stück	
Típus	PS 4 F.STB 4	Verzió
Rendelési szám	62996000000	Tesztadapter (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190074043	
Qty.	20 Stück	
Típus	PS 2.3 RT	Verzió
Rendelési szám	61804000000	Tesztadapter (kapocs), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZS 2.3/4	Verzió
Rendelési szám	62496000000	Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, Pólusszám: 4, piros
GTIN (EAN)	4008190022785	
Qty.	20 Stück	
Típus	PS 2.0 OR	Verzió
Rendelési szám	62938000000	Tesztadapter (kapocs), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Qty.	20 Stück	

Tartozékok

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MC SDR	Verzió
Rendelési szám	1609830000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	200 Stück	

5x20



A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Típus	G 20/1.60A/F	Verzió
Rendelési szám	6430800000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1,6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Qty.	10 Stück	

Típus	G 20/2.50A/F	Verzió
Rendelési szám	6431000000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2,5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Qty.	10 Stück	

Típus	G 20/3.15A/F	Verzió
Rendelési szám	6431100000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Qty.	10 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	G 20/5.00A/F	Verzió
Rendelési szám	6431300000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.10A/F	Verzió
Rendelési szám	6430300000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.63A/F	Verzió
Rendelési szám	6439000000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/6.30A/F	Verzió
Rendelési szám	6431400000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.50A/F	Verzió
Rendelési szám	6430600000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.20A/F	Verzió
Rendelési szám	6430400000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.25A/F	Verzió
Rendelési szám	6430500000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/2.00A/F	Verzió
Rendelési szám	6430900000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/4.00A/F	Verzió
Rendelési szám	6431200000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.00A/F	Verzió
Rendelési szám	6430700000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Qty.	10 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

W-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

Típus	WTW EN	Verzió
Rendelési szám	1058800000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 86 mm x 62 mm,
GTIN (EAN)	4008190140175	sötétbézs
Qty.	20 Stück	

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 1.0X5.5X150	Verzió
Rendelési szám	6008350000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056316	
Qty.	1 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EW 35	Verzió
Rendelési szám	6383560000	Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 Stück	

Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

Típus	SK E14 SAKS4	Verzió
Rendelési szám	6339410000	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Qty.	20 Stück	
Típus	SK G20/SAKS1	Verzió
Rendelési szám	6282100000	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Qty.	20 Stück	
Típus	SK E16/SAKS2	Verzió
Rendelési szám	6284110000	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Qty.	25 Stück	
Típus	SK E18 SAKS5	Verzió
Rendelési szám	6359310000	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Qty.	20 Stück	
Típus	SK SAKS1/G25	Verzió
Rendelési szám	6282000000	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Qty.	20 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

QL / SAKS

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



Általános rendelési adatok

Típus	QL 3 SAKS4	Verzió
Rendelési szám	6328100000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190097639	mm (P): 24.00, Szigetelt: Nem, 47 A, szürke
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 10 SAKS4	Verzió
Rendelési szám	6339000000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4008190025335	Osztás, mm (P): 10.00, Szigetelt: Nem, 47 A, szürke
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 2 SAKS2	Verzió
Rendelési szám	6207800000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190144364	mm (P): 27.60, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 10 SAKS2	Verzió
Rendelési szám	6338900000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4008190105723	Osztás, mm (P): 10.00, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 4 SAKS2	Verzió
Rendelési szám	6208000000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190069100	mm (P): 27.60, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 3 SAKS1	Verzió
Rendelési szám	6191500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190036881	mm (P): 13.00, Szigetelt: Nem, 47 A, szürke
Qty.	50 Stück	
Típus	QL 10 SAKS1	Verzió
Rendelési szám	6338800000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4008190127039	Osztás, mm (P): 13.00, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 4 SAKS1	Verzió
Rendelési szám	6191600000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190105518	mm (P): 13.00, Szigetelt: Nem, 47 A, szürke
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 2 SAKS1	Verzió
Rendelési szám	6191400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190123130	mm (P): 13.00, Szigetelt: Nem, 47 A, szürke
Qty.	50 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	QL 2 SAKS4	Verzió
Rendelési szám	6328000000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190071165	mm (P): 24.00, Szigetelt: Nem, 47 A, szürke
Qty.	20 Stück	

E 14

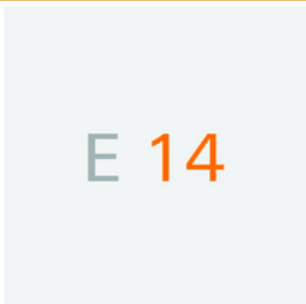

A Weidmüller E 14-as kivitelezésű, 2 A és 16 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

Általános rendelési adatok

Típus	E 14/6A GN	Verzió
Rendelési szám	6328300000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190002190	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/4A BR	Verzió
Rendelési szám	6137500000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190142629	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/2A RS	Verzió
Rendelési szám	6137400000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190069094	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/10A RT	Verzió
Rendelési szám	6328400000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190000288	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/16A GR	Verzió
Rendelési szám	6328500000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190152161	
Qty.	10 Stück	

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Verzió
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	
Típus	BZT 1 WS 10/5	Verzió
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

QL rögzítőcsavarok



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	SS M3 D 128-A 3	Verzió
Rendelési szám	1164400000	Rögzítő alátét, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190035914	
Qty.	50 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

QL / RSF1+2



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	QL 3 RSF1+2	Verzió
Rendelési szám	6267500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190116835	mm (P): 11.00, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke
Qty.	50 Stück	
Típus	QL 10 RSF1+2	Verzió
Rendelési szám	6341700000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,
GTIN (EAN)	4008190003173	Osztás, mm (P): 8.00, Szigetelt: Nem, szürke
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 4 RSF1+2	Verzió
Rendelési szám	6267600000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190174859	mm (P): 11.00, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke
Qty.	50 Stück	
Típus	QL 2 RSF1+2	Verzió
Rendelési szám	6267400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190139988	mm (P): 11.00, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke
Qty.	50 Stück	

QL / SAKH 10



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	QL 3 SAKH10	Verzió
Rendelési szám	6131500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190056490	mm (P): 14.00, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke
Qty.	50 Stück	
Típus	QL 2 SAKH10	Verzió
Rendelési szám	6131400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190114237	mm (P): 14.00, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke
Qty.	50 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Acél



Az acél és rozsdamentes acél gyűjtősínek a legerősebbek a fém gyűjtősínek közül, és ezeket olyan alkalmazásokban használják, amelyekben a rövidzárlati ellenállás csak másodlagos szerepet játszik.

Általános rendelési adatok

Típus	ESCH 1 M	Verzió
Rendelési szám	6280300000	Gyűjtősín (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Qty.	10 m	

QL/SAK 10



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	QL 2 SAKB10	Verzió
Rendelési szám	6114100000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás,
GTIN (EAN)	4008190056605	mm (P): 10.00, Szigetelt: Nem, 36 A, szürke
Qty.	100 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedélprofilok



A fedélprofilok védelmet nyújtanak a külső hatásoktól a sorkapcsok funkcionális területein vagy a támasztóbakokkal összefüggésben a teljes csatlakozósávon. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Típus	ADP 2/HP2 1M	Verzió
Rendelési szám	6485300000	SAK sorozat, Fedélprofil, Áttetsző, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Qty.	1 m	

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1856740000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	

Tartozékok

Szigetelt



A szigetelt gyűjtősín-leágazókapcsok egyrészt biztonságot nyújtanak az ujjak számára, másrészt a színes szigetelés jelzi az adott potenciált, például a földvezetékét vagy a PE vezetékét.

Általános rendelési adatok

Típus	ZB 4K SW	Verzió
Rendelési szám	6475310000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G BL	Verzió
Rendelési szám	6322180000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G GN/GE	Verzió
Rendelési szám	6322160000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K GE/GN	Verzió
Rendelési szám	6475360000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16K SW	Verzió
Rendelési szám	6502810000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K BL	Verzió
Rendelési szám	6475380000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K BL M6X16	Verzió
Rendelési szám	6502680000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 4/6K GE/GN	Verzió
Rendelési szám	6565460000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K BL	Verzió
Rendelési szám	6525980000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K SW M6X16	Verzió
Rendelési szám	6502610000	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Qty.	20 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZBE 6K GE/GN	Verzió
Rendelési szám	6525960000	Húzókegnyel (gyűjtősin)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K GG HENSEL	Verzió
Rendelési szám	1824560000	Húzókegnyel (gyűjtősin)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4/6K BL	Verzió
Rendelési szám	6565480000	Húzókegnyel (gyűjtősin)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K GE/GN M6X16	Verzió
Rendelési szám	6502660000	Húzókegnyel (gyűjtősin)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 16K GE/GN	Verzió
Rendelési szám	6502860000	Húzókegnyel (gyűjtősin)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16K BL	Verzió
Rendelési szám	6502880000	Húzókegnyel (gyűjtősin)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K SW	Verzió
Rendelési szám	6525910000	Húzókegnyel (gyűjtősin)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G SW	Verzió
Rendelési szám	6322110000	Húzókegnyel (gyűjtősin)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Qty.	50 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.


Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SCHT 7	Verzió
Rendelési szám	6517960000	SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Osztás, mm (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, fehér
Qty.	20 Stück	

SAK-sorozat

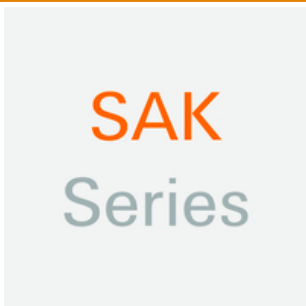

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

Típus	AD 4 SAK10	Verzió
Rendelési szám	6178600000	Kapocsfedél, PVC, sárga, Magasság: 39.6 mm, Szélesség: 25 mm,
GTIN (EAN)	4008190068288	Mélység: 1 mm
Qty.	50 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MM WS	Verzió
Rendelési szám	6007120000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392104	
Qty.	600 Stück	

SAK-sorozat

SAK
Series

Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemez használatát. A zárólemez ellenében ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

Típus	TSCH 3 SAKD2.5 N	Verzió
Rendelési szám	6366860000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet,
GTIN (EAN)	4008190010928	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TSCH 4 AKZ4	Verzió
Rendelési szám	6363360000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet,
GTIN (EAN)	4008190136680	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Verzió
Rendelési szám	6474700000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 65 mm x 60 mm,
GTIN (EAN)	4008190078508	sötétbarna
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 8:15:46 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	TW 4 SAK4-10	Verzió
Rendelési szám	6130160000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, bézs
GTIN (EAN)	4008190096335	
Qty.	20 Stück	
Típus	TW SAK4-10 KRG/BL	Verzió
Rendelési szám	6130170000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190063757	
Qty.	20 Stück	
Típus	TW SAK4-10 HP/DBR/0.5	Verzió
Rendelési szám	6197100000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 40 mm x 55 mm, barna,
GTIN (EAN)	4008190146627	sötétbézs
Qty.	20 Stück	
Típus	TSCH 1	Verzió
Rendelési szám	6319160000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190097219	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TW DK4 HP/DBR/2	Verzió
Rendelési szám	6833500000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 65 mm x 47.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190009052	sötétbarna
Qty.	20 Stück	
Típus	TW SAK4-10 KRG	Verzió
Rendelési szám	6130120000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm,
GTIN (EAN)	4008190139117	sötétbézs, sárga
Qty.	20 Stück	
Típus	TW 4 SAK4-10 BL	Verzió
Rendelési szám	6130180000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190114138	
Qty.	20 Stück	
Típus	TW SAK16 KRG	Verzió
Rendelési szám	6281120000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 60 mm x 50 mm,
GTIN (EAN)	4008190072360	sötétbézs, sárga
Qty.	20 Stück	
Típus	TSCH 2	Verzió
Rendelési szám	6353660000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TW SAKS2 HP/DBR/2	Verzió
Rendelési szám	6607000000	Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 80 mm x 70 mm,
GTIN (EAN)	4008190002732	sötétbarna
Qty.	20 Stück	
Típus	TSCH 6 DK1 S4	Verzió
Rendelési szám	6190260000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190051075	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	

Tartozékok

E 16

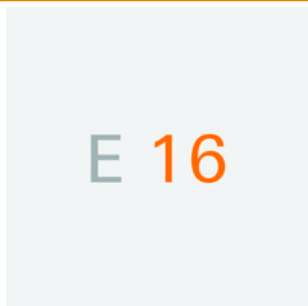

A Weidmüller E 16-as kivitelezésű, 10 A és 25 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

Általános rendelési adatok

Típus	E 16/20A BL TNDZ	Verzió
Rendelési szám	6208700000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190044886	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/25A GE TNDZ	Verzió
Rendelési szám	6208800000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190037314	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/10A RT TNDZ	Verzió
Rendelési szám	6208500000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190067120	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/16A GR TNDZ	Verzió
Rendelési szám	6208600000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190015121	
Qty.	25 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6.5 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	61609840000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Osztás, mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, fehér
Qty.	900 Stück	

Mérőgyűrűk

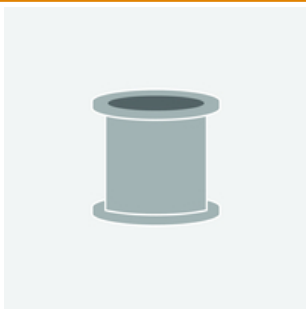

A mérőgyűrűk a rosszul megválasztott biztosítékméret elleni védelmet szolgálják. Ezek egyszerűen az adott biztosítékalapba vannak behelyezve, és segítségükkel elkerülhető a nagyobb biztosítékok használata.

Általános rendelési adatok

Típus	P 14/4 D01 BR SAKS4	Verzió
Rendelési szám	6138100000	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, barna
GTIN (EAN)	4008190077365	
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/2 D01 RS SAKS4	Verzió
Rendelési szám	6138000000	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, pink
GTIN (EAN)	4008190114664	
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/10 D01 RT SAKS4	Verzió
Rendelési szám	61328700000	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, piros
GTIN (EAN)	4008190010294	
Qty.	50 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	P 14/6 D01 GN SAKS4	Verzió
Rendelési szám	6328600000	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5
GTIN (EAN)	4008190004248	mm, Alumínium, zöld
Qty.	50 Stück	

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6.5 MC SDR	Verzió
Rendelési szám	1609850000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Osztás, mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	180 Stück	

5x25

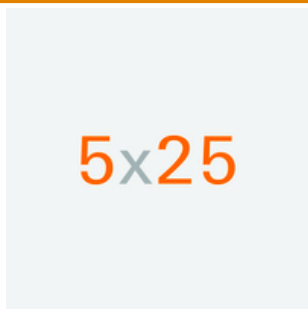

A túláram elleni védelem érdekében 5x25 mm-es, 250 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Típus	G 25/2.00A/F BL	Verzió
Rendelési szám	6192700000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Qty.	10 Stück	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	G 25/1.00A/M RT	Verzió
Rendelési szám	6265800000	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.50A/M WS	Verzió
Rendelési szám	6510300000	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/4.00A/F BR	Verzió
Rendelési szám	6192800000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/10.0A/M RT	Verzió
Rendelési szám	6193100000	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.25A/M GE	Verzió
Rendelési szám	6546900000	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/6.30A/F GN	Verzió
Rendelési szám	6192900000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.80A/M GR	Verzió
Rendelési szám	6646400000	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Qty.	10 Stück	