

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

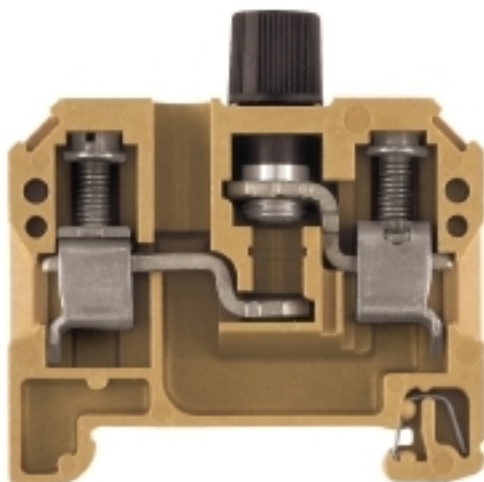

Podobné ilustraci

V některých aplikacích je praktické chránit připojení samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integrují pojistku do řadové svorky. Sortiment pojistek je široký, zahrnuje výklopné, šroubovací držáky a držáky plochých pojistek.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 24 V, G-Si. 5 x 20, Středně žlutá
Objednací číslo	0225820000
Typ	SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
GTIN (EAN)	4008190057626
Množství	10 ks

Datum vytvoření 3. května 2024 19:33:20 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	53 mm	Hloubka (v palcích)	2,087 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0,512 inch
Čistá hmotnost	36,41 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Verze	Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne
Lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

Údaje materiálu

Materiál	KrG	Barevný	Středně žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0, 5 VA		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Otevřené strany	pravá
Počet podobných svorek	1	Typ montáže	Příchytky

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	10 mm ²	Jmenovité napětí	24 V
Jmenovité DC napětí	24 V	Proud při maximu vodičů	6,3 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,56 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,82 W		

Displejový prvek

Proud	50 A	Typ napětí ukazatele	AC/DC
-------	------	----------------------	-------

Pojistkové svorkovnice

Displej	LED	Držák pojistky (držák kazety)	k upevnění šroubem
Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 20	Proud	50 A
Provozní napětí, max.	24 V	Typ napětí ukazatele	AC/DC

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
--------------------------------	--------------------

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	12 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	B6
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	16 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1,5 mm ²	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 4	Typ připojení	Šroubové připojení
Typ připojení 2	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	16 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Utahovací moment, max.	2,4 Nm
Utahovací moment, min.	1,2 Nm	Velikost nože	1,0 x 5,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS	4		

Všeobecně

Lišta	TS 35	Návod k instalaci	Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Průřez propojení AWG, min.	AWG 20

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
----------------------	---

Osvědčení

Schválení	
-----------	---

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Declaration of Conformity
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_SAKS_GL_LD.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

QL / SAKA

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 4 SAKA10	Verze
Objednací číslo	6135700000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190118822	12.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 3 SAKA10	Verze
Objednací číslo	6135600000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190032081	12.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 10 SAKA10	Verze
Objednací číslo	6338500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190063313	6.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 10 SAKB10	Verze
Objednací číslo	6338400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190139452	6.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKA10	Verze
Objednací číslo	6135500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190099404	12.00, Izolované: Ne, 32 A, Šedá
Množství	50 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

SchT skupinový držák značek



Skupinové držáky na značky SchT 5 S se připínají přímo na lištu TS 32 (G-lišta) nebo na lištu TS 35 (cylindrová lišta). Je tudíž možné označit svorkovnici páskovým označením bez ohledu na její typ.

SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannými pásky ESO 5, STR 5.


SchT 7 je otočný skupinový nosič značek na zasouvací štítky, který umožňuje snadný přístup k upínacímu šroubu. SchT 7 se používá s ochrannými pásky ESO 7, STR 7 nebo DEK 5.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCHT 7	Verze
Objednací číslo	6517960000	SCHT, Označení svorek, 39.3 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, Bílá
Množství	20 ks	

TS 32

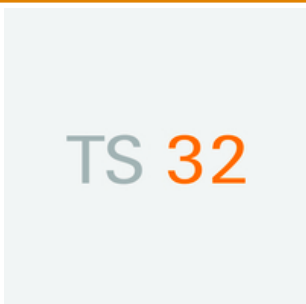

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 32/1	Verze
Objednací číslo	6067600000	Bočnice, PA 66 GF 30, Tmavě béžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190099657	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 1	Verze
Objednací číslo	6206160000	Bočnice, Wemid, Béžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190080020	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 1 ALT	Verze
Objednací číslo	6495160000	Bočnice, Polyamid 66, Béžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190160777	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 2	Verze
Objednací číslo	6199360000	Bočnice, Wemid, Béžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190023546	
Množství	50 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Přípevňovací šrouby



Upevňovací šrouby upevňují zkratovací můstek v rámci aplikace. Pokud je zkratovací můstek zasunutý mezi dvě sousední svorkovnice do zkratové polohy, lze jej upevnit pomocí upevňovacího šroubu. Tím je zajištěno trvalé spojení nebo zkrat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KISC M3X20 SAK10 CU5	Verze
Objednací číslo	6377100000	SAK řada, Upevňovací šroub, Měď
GTIN (EAN)	4008190060350	
Množství	100 ks	

Profily vík



Profily krytů poskytují ochranu před vnějším dopadem na funkční oblasti svorkovnic nebo ve spojení s našimi podpěrami pro celý pás svorek. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ADP 2/HP2 1M	Verze
Objednací číslo	6485300000	SAK řada, Profil krytu, Transparentní, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Množství	1 m	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

5x20

5x20

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	G 20/1.60A/F	Verze
Objednací číslo	6430800000	Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.63A/F	Verze
Objednací číslo	6439000000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.00A/F	Verze
Objednací číslo	6430700000	Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.25A/F	Verze
Objednací číslo	6430500000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/2.50A/F	Verze
Objednací číslo	6431000000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/6.30A/F	Verze
Objednací číslo	6431400000	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/2.00A/F	Verze
Objednací číslo	6430900000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/5.00A/F	Verze
Objednací číslo	6431300000	Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/4.00A/F	Verze
Objednací číslo	6431200000	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/3.15A/F	Verze
Objednací číslo	6431100000	Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 3. května 2024 19:33:20 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	G 20/0.20A/F	Verze
Objednávací číslo	6430400000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.10A/F	Verze
Objednávací číslo	6430300000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.50A/F	Verze
Objednávací číslo	6430600000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Množství	10 ks	

Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SK G20/SAKS1	Verze
Objednávací číslo	6282100000	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Množství	20 ks	
Typ	SK E14 SAKS4	Verze
Objednávací číslo	6339410000	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Množství	20 ks	
Typ	SK SAKS1/G25	Verze
Objednávací číslo	6282000000	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Množství	20 ks	
Typ	SK E18 SAKS5	Verze
Objednávací číslo	6359310000	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Množství	20 ks	
Typ	SK E16/SAKS2	Verze
Objednávací číslo	6284110000	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Množství	25 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.


Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 MM WS	Verze
Objednací číslo	6007130000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392012	
Množství	500 ks	

E 14

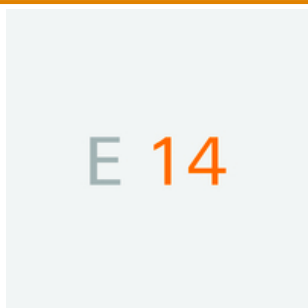

Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 14 ve velikostech od 2 A do 16 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	E 14/10A RT	Verze
Objednací číslo	6328400000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190000288	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/4A BR	Verze
Objednací číslo	6137500000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190142629	
Množství	10 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	E 14/6A GN	Verze
Objednáací číslo	6328300000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190002190	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/2A RS	Verze
Objednáací číslo	6137400000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190069094	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/16A GR	Verze
Objednáací číslo	6328500000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190152161	
Množství	10 ks	

6.3x32

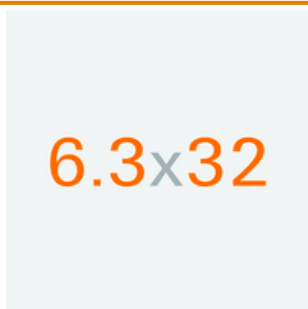

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 6,3x32 mm ve velikostech od 500 mA do 12,5 A.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	VH 25.4/6.3/4.3	Verze
Objednáací číslo	6446200000	Maketa pojistky
GTIN (EAN)	4008190519759	
Množství	10 ks	

QL / SAKS

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednáací údaje

Typ	QL 10 SAKS2	Verze
Objednáací číslo	6338900000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190105723	10.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKS2	Verze
Objednáací číslo	6207800000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190144364	27.60, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 3. května 2024 19:33:20 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	QL 10 SAKS4	Verze
Objednávací číslo	6339000000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190025335	10.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 3 SAKS1	Verze
Objednávací číslo	6191500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190036881	13.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 4 SAKS2	Verze
Objednávací číslo	6208000000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190069100	27.60, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKS4	Verze
Objednávací číslo	6328000000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190071165	24.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 4 SAKS1	Verze
Objednávací číslo	6191600000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190105518	13.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 3 SAKS4	Verze
Objednávací číslo	6328100000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190097639	24.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 10 SAKS1	Verze
Objednávací číslo	6338800000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190127039	13.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKS1	Verze
Objednávací číslo	6191400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190123130	13.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	50 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC SDR	Verze
Objednací číslo	609810000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	

Řada SAK

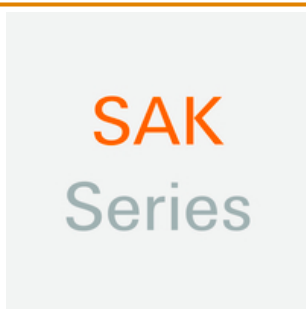

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AD 4 SAK10	Verze
Objednací číslo	617860000	Víko svorky, PVC, Žlutá, Výška: 39.6 mm, Šířka: 25 mm, Hloubka: 1 mm
GTIN (EAN)	4008190068288	
Množství	50 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Bočnice



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TW SAKB/C/T	Verze
Objednací číslo	6242920000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 75 mm x 42.5 mm, Béžová
GTIN (EAN)	4008190069933	
Množství	20 ks	

Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	6571300000	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	6348900000	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	6357400000	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190169572	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Verze
Objednací číslo	6071200000	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Množství	1 m	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WTW EN	Verze
Objednací číslo	6058800000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 86 mm x 62 mm, Tmavě
GTIN (EAN)	4008190140175	běžová
Množství	20 ks	

E 16



Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 16 ve velikostech od 10 A do 25 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	E 16/20A BL TNDZ	Verze
Objednací číslo	6208700000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190044886	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/25A GE TNDZ	Verze
Objednací číslo	6208800000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190037314	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/16A GR TNDZ	Verze
Objednací číslo	6208600000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190015121	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/10A RT TNDZ	Verze
Objednací číslo	6208500000	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190067120	
Množství	25 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Neizolované



Neizolované sběrníkové svorky nabízejí možnost úspory místa pro připojení vodičů na sběrnici.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZB 4	Verze
Objednací číslo	6316500000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4/6	Verze
Objednací číslo	6556700000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 35/M6X16	Verze
Objednací číslo	6266500000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Množství	20 ks	
Typ	ZBE 6	Verze
Objednací číslo	6459500000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16 ZKSC	Verze
Objednací číslo	6316600000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Množství	50 ks	

Izolační kryty



Díky příslušenstvím pro odbočky sběrnice můžete rychle a snadno izolovat svorky a vizualizovat potenciál barevným kódováním.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IK 6 GG ZBE6K	Verze
Objednací číslo	6526060000	Kryt víka (svorka), Ocel
GTIN (EAN)	4008190128647	
Množství	50 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	IK 35/ZB35 BL	Verze
Objednávací číslo	6502780000	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Množství	50 ks	
Typ	IK 16/ZB16 GG	Verze
Objednávací číslo	6502960000	Kryt víka (svorka), Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Množství	50 ks	
Typ	IK 4 BL ZB4	Verze
Objednávací číslo	6475480000	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Množství	50 ks	
Typ	IK 4 GG ZB4	Verze
Objednávací číslo	6475460000	Kryt víka (svorka), Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Množství	50 ks	
Typ	IK 16/ZB16 BL	Verze
Objednávací číslo	6502980000	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Množství	50 ks	

5x25

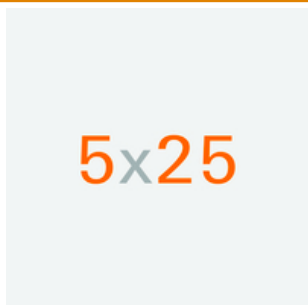

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x25 mm ve velikostech od 250 mA do 6,3 A.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	G 25/10.0A/M RT	Verze
Objednávací číslo	6193100000	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/2.00A/F BL	Verze
Objednávací číslo	6192700000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.50A/M WS	Verze
Objednávací číslo	6510300000	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0,5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.80A/M GR	Verze
Objednávací číslo	6646400000	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0,8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 3. května 2024 19:33:20 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	G 25/0.25A/M GE	Verze
Objednávací číslo	6546900000	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/4.00A/F BR	Verze
Objednávací číslo	6192800000	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/6.30A/F GN	Verze
Objednávací číslo	6192900000	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/1.00A/M RT	Verze
Objednávací číslo	6265800000	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Množství	10 ks	

Mosaz



Mosazné sběrnice, jako slitina mědi, mají pozitivní vlastnosti co do elektrické vodivosti a současně mají vyšší odolnost než měď proti mechanickému namáhání.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Verze
Objednávací číslo	6259800000	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Množství	1 m	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	6514400000	Svorkovnicová lišta, se slotem, Příslušenství, 33 x 15 x 2000 mm,
GTIN (EAN)	4008190086152	Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm, Ocel, pozinkovaný a
Množství	2 m	pasivovaný

Těsnící kroužky



Měřicí kroužky slouží k ochraně před použitím nesprávně vybraných velikostí pojistky. Jsou jednoduše vloženy do příslušné základny pojistky a brání používání větších pojistek.

Všeobecné objednací údaje

Typ	P 14/2 D01 RS SAKS4	Verze
Objednací číslo	6138000000	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190114664	Hliník, Růžová
Množství	50 ks	
Typ	P 14/6 D01 GN SAKS4	Verze
Objednací číslo	6328600000	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190004248	Hliník, Zelená
Množství	50 ks	
Typ	P 14/10 D01 RT SAKS4	Verze
Objednací číslo	6328700000	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190010294	Hliník, Červená
Množství	50 ks	
Typ	P 14/4 D01 BR SAKS4	Verze
Objednací číslo	6138100000	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190077365	Hliník, Hnědá
Množství	50 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Měď

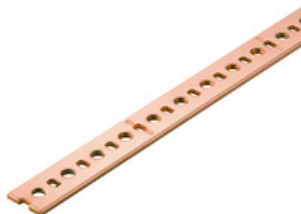

Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	NSCH 1M	Verze
Objednací číslo	6280200000	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Množství	10 m	

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MM WS	Verze
Objednací číslo	6007120000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392104	
Množství	600 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

QL / SAKH 10


Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 2 SAKH10	Verze
Objednací číslo	6131400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190114237	14.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 3 SAKH10	Verze
Objednací číslo	6131500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190056490	14.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	50 ks	

Řada SAK

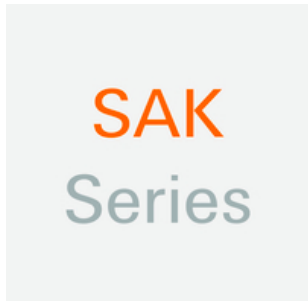

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP SAK4-10	Verze
Objednací číslo	6117960000	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Běžová
GTIN (EAN)	4008190081485	
Množství	20 ks	
Typ	AP KSKM	Verze
Objednací číslo	6509630000	SAK řada, Bočnice, 1.5 mm, Běžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4008190456771	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK35/TW SAK16	Verze
Objednací číslo	6303660000	Koncová deska (svorky), 58 mm x 1.5 mm, Běžová
GTIN (EAN)	4008190110765	
Množství	10 ks	
Typ	AP SAKB/C/T KRG	Verze
Objednací číslo	6146720000	Koncová deska (svorky), 65 mm x 3 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190027995	
Množství	20 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	AP SAKS1+3 KRG/DB	Verze
Objednáací číslo	6191300000	Koncová deska (svorky), 54 mm x 3 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190099763	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAKA KRG	Verze
Objednáací číslo	6134220000	Koncová deska (svorky), 82 mm x 3 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190167943	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 KRG	Verze
Objednáací číslo	6117920000	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190135904	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 RT	Verze
Objednáací číslo	6117900000	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Červená
GTIN (EAN)	4008190125059	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 DB	Verze
Objednáací číslo	6105100000	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190394875	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 I	Verze
Objednáací číslo	6117910000	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Světle šedá
GTIN (EAN)	4008190183707	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 KRG/BL	Verze
Objednáací číslo	6117970000	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190049607	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAKS1+3 KRG	Verze
Objednáací číslo	6191320000	Koncová deska (svorky), 54 mm x 3 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190031688	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 BL	Verze
Objednáací číslo	6117980000	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190171087	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK35/TW SAK16 BL	Verze
Objednáací číslo	6303680000	Koncová deska (svorky), 58 mm x 1.5 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190025199	
Množství	10 ks	
Typ	AP RSF1 KRG	Verze
Objednáací číslo	6270420000	Koncová deska (svorky), 50 mm x 3 mm, Středně žlutá
GTIN (EAN)	4008190099107	
Množství	10 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6856740000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, Bílá
Množství	800 ks	

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Objednací číslo	6805520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Objednací číslo	6805490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

QL / SAK 10

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 2 SAKB10	Verze
Objednací číslo	6114100000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190056605	10.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	100 ks	

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 1.0X5.5X150	Verze
Objednací číslo	6008350000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056316	
Množství	1 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Verze
Objednací číslo	6046370000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	160 ks	
Typ	DEK 5/8 MC SDR	Verze
Objednací číslo	6856750000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	160 ks	

Různé



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SS M4 D 128-A 4	Verze
Objednací číslo	6136400000	Pojistná podložka, Měď
GTIN (EAN)	4008190118143	
Množství	100 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada SAK

SAK
Series

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TW SAK4-10 KRG/BL	Verze
Objednací číslo	6130170000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190063757	
Množství	20 ks	
Typ	TSCH 4 AKZ4	Verze
Objednací číslo	6363360000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190136680	
Množství	100 ks	
Typ	TW SAK16 KRG	Verze
Objednací číslo	6281120000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 60 mm x 50 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190072360	
Množství	20 ks	
Typ	TW SAK4-10 HP/DBR/0.5	Verze
Objednací číslo	6197100000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 40 mm x 55 mm, Hnědá, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190146627	
Množství	20 ks	
Typ	TW SAK4-10 KRG	Verze
Objednací číslo	6130120000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190139117	
Množství	20 ks	
Typ	TSCH 2	Verze
Objednací číslo	6353660000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190128432	
Množství	100 ks	
Typ	TSCH 1	Verze
Objednací číslo	6319160000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190097219	
Množství	100 ks	
Typ	TW 4 SAK4-10	Verze
Objednací číslo	6130160000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Běžová
GTIN (EAN)	4008190096335	
Množství	20 ks	
Typ	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Verze
Objednací číslo	6474700000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 65 mm x 60 mm, Tmavě hnědá
GTIN (EAN)	4008190078508	
Množství	20 ks	
Typ	TSCH 3 SAKD2.5 N	Verze
Objednací číslo	6366860000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190010928	
Množství	100 ks	

Datum vytvoření 3. května 2024 19:33:20 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	TSCH 6 DK1 S4	Verze
Objednávací číslo	6190260000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190051075	
Množství	100 ks	
Typ	TW SAKS2 HP/DBR/2	Verze
Objednávací číslo	6607000000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 80 mm x 70 mm, Tmavě hnědá
GTIN (EAN)	4008190002732	
Množství	20 ks	
Typ	TW 4 SAK4-10 BL	Verze
Objednávací číslo	6130180000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190114138	
Množství	20 ks	
Typ	TW DK4 HP/DBR/2	Verze
Objednávací číslo	6833500000	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 65 mm x 47.5 mm, Tmavě hnědá
GTIN (EAN)	4008190009052	
Množství	20 ks	

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK 5/6 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6609820000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Spojovací vložky



Všeobecné objednací údaje

Typ	VL 2 SAK6/10/SAKB	Verze
Objednací číslo	6135900000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.50,
GTIN (EAN)	4008190036409	Izolované: Ne, 32 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	VH 13.6/6.3/4.3	Verze
Objednací číslo	6299700000	Spojovací objímka (svorka), Výška: 7 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 13.6
GTIN (EAN)	4008190018313	mm, Cu Zn
Množství	50 ks	
Typ	VH 20/5/3.4	Verze
Objednací číslo	6446100000	Maketa pojistky
GTIN (EAN)	4008190519742	
Množství	10 ks	
Typ	VL 2 SAK6N/SAKT	Verze
Objednací číslo	6194700000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190148027	Izolované: Ne, 32 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	VH 12/4.9/3.3	Verze
Objednací číslo	6249000000	Spojovací objímka (svorka), Výška: 4.9 mm, Šířka: 4.9 mm, Hloubka:
GTIN (EAN)	4008190129507	12 mm, Měď
Množství	100 ks	
Typ	VL 2 RSF 1+2	Verze
Objednací číslo	6528400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190059095	11.00, Izolované: Ne, 32 A, Šedá
Množství	10 ks	
Typ	VH 17.5/5/3.4	Verze
Objednací číslo	6285200000	Spojovací objímka (svorka), Výška: 5 mm, Šířka: 5 mm, Hloubka: 17.5
GTIN (EAN)	4008190054717	mm, Měď
Množství	50 ks	
Typ	VL 2 SAK16/SAKA	Verze
Objednací číslo	6135800000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190132088	12.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	VH 23/6/4.2 SAKA10	Verze
Objednací číslo	6348700000	Spojovací objímka (svorka), Výška: 6 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 23
GTIN (EAN)	4008190185923	mm, Cu Zn
Množství	50 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	VH 19/5/3.4	Verze
Objednáací číslo	6285100000	Spojovací objímka (svorka), Výška: 5 mm, Šířka: 5 mm, Hloubka: 17.5 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190189297	
Množství	50 ks	

Testovací zdířky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	STB 18/RSF1	Verze
Objednáací číslo	6286500000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190515591	Hloubka: 23 mm
Množství	20 ks	
Typ	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Verze
Objednáací číslo	6135200000	SAK řada, Patice
GTIN (EAN)	4008190172862	
Množství	50 ks	

Q / SAK



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	Q 3 SAK10	Verze
Objednáací číslo	6457200000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190135379	Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	Q 10 SAK10	Verze
Objednáací číslo	6457400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190016166	9.90, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	Q 4 SAK10	Verze
Objednáací číslo	6457300000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190129750	Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 3. května 2024 19:33:20 CEST

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	Q 2 SAK10	Verze
Objednávací číslo	6457100000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190103545	Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	

Testovací konektory



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ZS 2.3/4	Verze
Objednávací číslo	6249600000	Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Počet pólů: 4,
GTIN (EAN)	4008190022785	Červená
Množství	20 ks	
Typ	PS 2.0 OR	Verze
Objednávací číslo	6293800000	Testovací adaptér (svorka), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Množství	20 ks	
Typ	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Verze
Objednávací číslo	6276300000	Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Počet pólů: 1,
GTIN (EAN)	4008190026080	Červená
Množství	20 ks	
Typ	PS 4 F.STB 4	Verze
Objednávací číslo	6299600000	Testovací adaptér (svorka)
GTIN (EAN)	4008190074043	
Množství	20 ks	
Typ	PS 2.3 RT	Verze
Objednávací číslo	6180400000	Testovací adaptér (svorka), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Množství	20 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Elektroinstalace budov

Pro budovní instalace nabízíme kompletní systém založený na 10×3 měděné liště a perfektně sladěných komponentech: od instalačních svorkovnic, svorkovnic pro N vodič a rozvodných svorkovnic po rozsáhlé příslušenství, jako jsou přípojnice a držáky na přípojnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HP NT6/10 BL	Verze
Objednací číslo	6352880000	Koncová a dělicí deska pro svorky, Koncová a mezilehlá deska, 40 mm
GTIN (EAN)	4008190135126	x 2 mm, Modrá
Množství	20 ks	

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6046350000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, Bílá
Množství	800 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Izolované



Odbočky sběrnice s izolací nabízejí bezpečnost pro prsty na jedné straně. Na druhé straně barevná izolace také označuje příslušný potenciál, například neutrální vodič nebo PE.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZB 35K SW M6X16	Verze
Objednací číslo	6502610000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Množství	20 ks	
Typ	ZBE 6K SW	Verze
Objednací číslo	6525910000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K GG HENSEL	Verze
Objednací číslo	6824560000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K SW	Verze
Objednací číslo	6475310000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Množství	50 ks	
Typ	ZBE 6K GE/GN	Verze
Objednací číslo	6525960000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4/6K GE/GN	Verze
Objednací číslo	6565460000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K GE/GN	Verze
Objednací číslo	6475360000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16K BL	Verze
Objednací číslo	6502880000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 35K GE/GN M6X16	Verze
Objednací číslo	6502660000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Množství	20 ks	
Typ	ZB 4/6K BL	Verze
Objednací číslo	6565480000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 3. května 2024 19:33:20 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZBE 6K BL	Verze
Objednávací číslo	6525980000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K BL	Verze
Objednávací číslo	6475380000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4G BL	Verze
Objednávací číslo	6322180000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4G GN/GE	Verze
Objednávací číslo	6322160000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16K GE/GN	Verze
Objednávací číslo	6502860000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4G SW	Verze
Objednávací číslo	6322110000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16K SW	Verze
Objednávací číslo	6502810000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 35K BL M6X16	Verze
Objednávací číslo	6502680000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Množství	20 ks	

Ocel



Ocelové sběrnice spolu s nerezovou ocelí mají nejvyšší odolnost mezi kovovými přípojnícemi a používají se v aplikacích, kde odpor proti zkratu hraje pouze druhořadou úlohu.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESCH 1 M	Verze
Objednávací číslo	6280300000	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Množství	10 m	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M4X9T	Verze
Objednací číslo	6103300000	Montážní šroub (svorka)
GTIN (EAN)	4008190023348	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M4X30	Verze
Objednací číslo	6267100000	Montážní šroub (svorka)
GTIN (EAN)	4008190187897	
Množství	50 ks	
Typ	KISC M3X6 SAKS 1	Verze
Objednací číslo	6346200000	Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel
GTIN (EAN)	4008190175658	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M3X25	Verze
Objednací číslo	6292500000	Montážní šroub (svorka)
GTIN (EAN)	4008190177027	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M3X22 PA/RT	Verze
Objednací číslo	6128900000	Montážní šroub (svorka)
GTIN (EAN)	4008190084158	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M4X20	Verze
Objednací číslo	6362800000	Montážní šroub (svorka)
GTIN (EAN)	4008190114053	
Množství	100 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6.5 MC SDR	Verze
Objednací číslo	6609850000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	180 ks	

Řada SAK



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Objednací číslo	6383560000	Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní šrouby QL



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SS M3 D 128-A 3	Verze
Objednací číslo	6164400000	Pojistná podložka, Měď
GTIN (EAN)	4008190035914	
Množství	50 ks	

QL / RSF1+2

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 3 RSF1+2	Verze
Objednací číslo	6267500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190116835	11.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 10 RSF1+2	Verze
Objednací číslo	6341700000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190003173	8.00, Izolované: Ne, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 RSF1+2	Verze
Objednací číslo	6267400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190139988	11.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 4 RSF1+2	Verze
Objednací číslo	6267600000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190174859	11.00, Izolované: Ne, 41 A, Šedá
Množství	50 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Podpěra nosné lišty



Podpěry svorkovnicových lišt lze použít k připojení v DIN lištách na libovolné místo ve skřínce. Výsledná zvednutá nebo zahnutá DIN lišta nabízí montérovi jednodušší montáž komponentů i propojení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 2	Verze
Objednací číslo	6494920000	Podpora přípojnice
GTIN (EAN)	4008190007584	
Množství	10 ks	

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MC SDR	Verze
Objednací číslo	609830000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	

SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6.5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6609840000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, Bílá
Množství	900 ks	

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6609801044	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	