

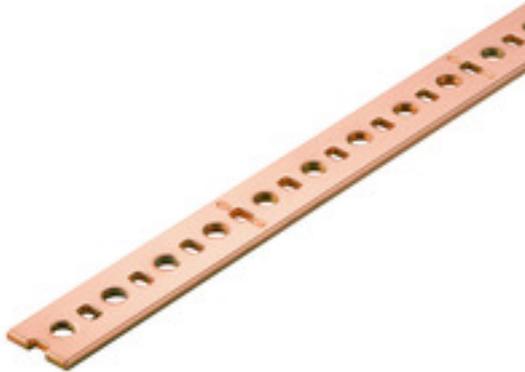
**NSCH 1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Kupfer besitzt unter allen verwendeten Metallen die beste elektrische Leitfähigkeit was zu der höchsten Kurzschlussfestigkeit führt. Dadurch ist die Kupfersammelschiene auch die am weitesten verbreitete Variante.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sammelschiene (Klemmen)
Best.-Nr.	<a href="#">0280200000</a>
Typ	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008 1900 12953
VPE	10 m

## NSCH 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0,079 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Breite	1.000 mm	Breite (inch)	39,37 inch
Nettogewicht	23,1 g		

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	unbehandelt
---------------	---------------	------------	-------------

### Bemessungsdaten

Nennstrom	24 A
-----------	------

### Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Leiterquerschnitt max (IECEX)	2.5 mm <sup>2</sup>
------------------------	------------------	-------------------------------	---------------------

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

### Maße

Versatz TS 35	39 mm
---------------	-------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Oberfläche	unbehandelt
Farbe	natur		

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

## NSCH 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Attestation of Conformity</a> <a href="#">UKCA Attestation of conformity</a> <a href="#">ATEX Certificate</a> <a href="#">IECEX Certificate</a> <a href="#">UKCA Certificate</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Installation Instruction</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## NSCH 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	SH 1	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0299860000</a>	Sammelschienträger
GTIN (EAN)	4008190135133	
VPE	20 Stück	

### Zubehör



### Gebäudeinstallationsverdrahtung

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklammen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	DKSUE NSCH/ESCH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0280100000</a>	Befestigungselement (Klemmen), Stahl, silber
GTIN (EAN)	4008190036348	
VPE	100 Stück	
Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0296700000</a>	Befestigungsschraube (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190881764	
VPE	100 Stück	