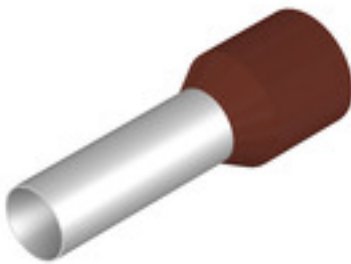


**H25,0/36 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 24 mm, 22 mm, braun
Best.-Nr.	<a href="#">0317100000</a>
Typ	H25,0/36 BR
GTIN (EAN)	4008190049751
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 10:06:45 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## H25,0/36 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1,2 g
--------------	-------

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe braun	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

## Aderendhülsen

Abisolierlänge	24 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	7,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	22 mm
Kragendurchmesser (D2)	11,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm
L1 in mm	36 mm	Leiteranschlussquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Militärische Bezeichnung	T 20A 030 A		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**H25,0/36 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**