

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

V některých aplikacích je praktické chránit připojení samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integrují pojistku do řadové svorky. Sortiment pojistek je široký, zahrnuje výklopné, šroubovací držáky a držáky plochých pojistek.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 25, Tmavě béžová
Objednací číslo	<a href="#">0501500000</a>
Typ	SAKS 1/35/G25 DB
GTIN (EAN)	4008190200367
Množství	20 ks

Datum vytvoření 4. května 2024 5:22:45 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	53 mm	Hloubka (v palcích)	2,087 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0,512 inch
Čistá hmotnost	38,8 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

## Specifikace systému

Verze	Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne
Lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

## Údaje materiálu

Materiál	KrG	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0, 5 VA		

## CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	10 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	26 AWG
Velikost napětí C (CSA)	600 V	Velikost proudu C (CSA)	10 A
Č. osvědčení (CSA)	12400-198		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Otevřené strany	pravá
Počet podobných svorek	1	Typ montáže	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	10 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité DC napětí	500 V	Jmenovitý proud	10 A
Proud při maximu vodičů	10 A	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,56 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,82 W
Závažnost znečištění	3		

## Displejový prvek

Typ napětí ukazatele	AC/DC
----------------------	-------

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Pojistkové svorkovnice

Displej	Neonová trubice	Držák pojistky (držák kazety)	k upevnění šroubem
Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 25	Provozní napětí, max.	500 V
Typ napětí ukazatele	AC/DC		

## UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)	10 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)	22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)	8 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)	26 AWG
Velikost napětí C (UR)	600 V	Velikost proudu C (UR)	6.3 A
Č. osvědčení (UR)	E60693		

## Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 10 mm <sup>2</sup>	Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
---	--------------------------------	--------------------

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	12 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	B6
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	16 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 4	Typ připojení	Šroubové připojení
Typ připojení 2	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	16 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, min.	0,13 mm <sup>2</sup>	Utahovací moment, max.	2,4 Nm
Utahovací moment, min.	1,2 Nm	Velikost nože	1,0 x 5,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS	4		

## Všeobecně

Lišta	TS 35	Návod k instalaci	Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
----------------------	---

**SAKS 1/35/G25 DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E60693

**Soubory ke stažení**

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Lloyds Register Certificate</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SAKS 1/35/G25 DB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

---

---

---

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## QL / SAKA

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 4 SAKA10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6135700000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190118822	12.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 3 SAKA10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6135600000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190032081	12.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 10 SAKA10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6338500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190063313	6.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 10 SAKB10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6338400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190139452	6.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKA10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6135500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190099404	12.00, Izolované: Ne, 32 A, Šedá
Množství	50 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### SchT skupinový držák značek



Skupinové držáky na značky SchT 5 S se připojují přímo na lištu TS 32 (G-lišta) nebo na lištu TS 35 (cylindrová lišta). Je tudíž možné označit svorkovnici páskovým označením bez ohledu na její typ.

SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannými pásky ESO 5, STR 5.


SchT 7 je otočný skupinový nosič značek na zasouvací štítky, který umožňuje snadný přístup k upínacímu šroubu. SchT 7 se používá s ochrannými pásky ESO 7, STR 7 nebo DEK 5.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SCHT 7	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6517960000</a>	SCHT, Označení svorek, 39.3 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, Bílá
Množství	20 ks	

### TS 32

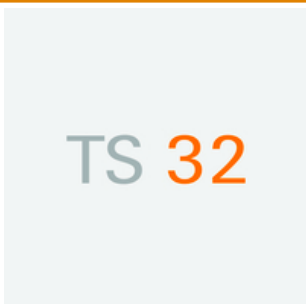

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 32/1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6067600000</a>	Bočnice, PA 66 GF 30, Tmavě béžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190099657	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6206160000</a>	Bočnice, Wemid, Béžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190080020	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 1 ALT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6495160000</a>	Bočnice, Polyamid 66, Béžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190160777	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6199360000</a>	Bočnice, Wemid, Béžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190023546	
Množství	50 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Připevňovací šrouby



Upevňovací šrouby upevňují zkratovací můstek v rámci aplikace. Pokud je zkratovací můstek zasunutý mezi dvě sousední svorkovnice do zkratové polohy, lze jej upevnit pomocí upevňovacího šroubu. Tím je zajištěno trvalé spojení nebo zkrat.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KISC M3X20 SAK10 CU5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6377100000</a>	SAK řada, Upevňovací šroub, Měď
GTIN (EAN)	4008190060350	
Množství	100 ks	

### Profily vík



Profily krytů poskytují ochranu před vnějším dopadem na funkční oblasti svorkovnic nebo ve spojení s našimi podpěrami pro celý pás svorek. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ADP 2/HP2 1M	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6485300000</a>	SAK řada, Profil krytu, Transparentní, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Množství	1 m	


## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 5x20

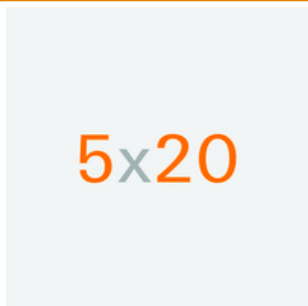

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	G 20/1.60A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430800000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.63A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6439000000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.00A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430700000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.25A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430500000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/2.50A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6431000000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/6.30A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6431400000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/2.00A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6430900000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/5.00A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6431300000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/4.00A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6431200000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/3.15A/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6431100000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 4. května 2024 5:22:45 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	G 20/0.20A/F	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6430400000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.10A/F	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6430300000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.50A/F	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6430600000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Množství	10 ks	

## Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	SK G20/SAKS1	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6282100000</a>	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Množství	20 ks	
Typ	SK E14 SAKS4	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6339410000</a>	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Množství	20 ks	
Typ	SK SAKS1/G25	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6282000000</a>	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Množství	20 ks	
Typ	SK E18 SAKS5	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6359310000</a>	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Množství	20 ks	
Typ	SK E16/SAKS2	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6284110000</a>	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Množství	25 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.


## Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 MM WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6007130000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392012	
Množství	500 ks	

## E 14

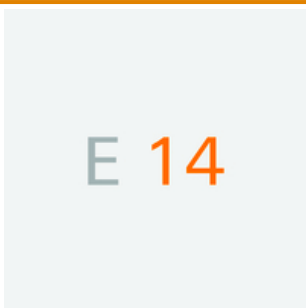

Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 14 ve velikostech od 2 A do 16 A.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	E 14/10A RT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6328400000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190000288	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/4A BR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6137500000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190142629	
Množství	10 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	E 14/6A GN	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6328300000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190002190	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/2A RS	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6137400000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190069094	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/16A GR	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6328500000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190152161	
Množství	10 ks	

## 6.3x32

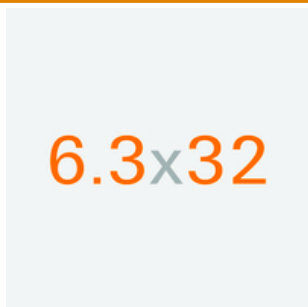

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 6,3x32 mm ve velikostech od 500 mA do 12,5 A.

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	VH 25.4/6.3/4.3	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6446200000</a>	Maketa pojistky
GTIN (EAN)	4008190519759	
Množství	10 ks	

## QL / SAKS

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



## Všeobecné objednáací údaje

Typ	QL 10 SAKS2	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6338900000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190105723	10.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 3 SAKS1	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6191500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190036881	13.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 4. května 2024 5:22:45 CEST

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	QL 2 SAKS2	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6207800000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190144364	27.60, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 10 SAKS4	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6339000000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190025335	10.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 4 SAKS2	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6208000000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190069100	27.60, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 4 SAKS1	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6191600000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190105518	13.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKS4	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6328000000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190071165	24.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 3 SAKS4	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6328100000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190097639	24.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 10 SAKS1	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6338800000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190127039	13.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKS1	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6191400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190123130	13.00, Izolované: Ne, 47 A, Šedá
Množství	50 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC SDR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6609810000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	

## Řada SAK

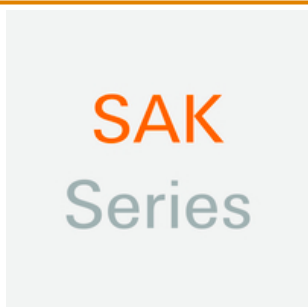

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	AD 4 SAK10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6178600000</a>	Víko svorky, PVC, Žlutá, Výška: 39.6 mm, Šířka: 25 mm, Hloubka: 1 mm
GTIN (EAN)	4008190068288	
Množství	50 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Bočnice

**Kabeláž proudového a napěťového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	TW SAKB/C/T	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6242920000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 75 mm x 42.5 mm, Béžová
GTIN (EAN)	4008190069933	
Množství	20 ks	

## Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6571300000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6348900000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6357400000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190169572	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6071200000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Množství	1 m	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada W



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WTW EN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6058800000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 86 mm x 62 mm, Tmavě
GTIN (EAN)	4008190140175	běžová
Množství	20 ks	

## E 16



Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 16 ve velikostech od 10 A do 25 A.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	E 16/20A BL TNDZ	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6208700000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190044886	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/25A GE TNDZ	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6208800000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190037314	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/16A GR TNDZ	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6208600000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190015121	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/10A RT TNDZ	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6208500000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190067120	
Množství	25 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Neizolované



Neizolované sběrníkové svorky nabízejí možnost úspory místa pro připojení vodičů na sběrnici.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZB 4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6316500000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4/6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6556700000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 35/M6X16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6266500000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Množství	20 ks	
Typ	ZBE 6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6459500000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16 ZKSC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6316600000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Množství	50 ks	

## Izolační kryty



Díky příslušenstvím pro odbočky sběrnice můžete rychle a snadno izolovat svorky a vizualizovat potenciál barevným kódováním.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IK 6 GG ZBE6K	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6526060000</a>	Kryt víka (svorka), Ocel
GTIN (EAN)	4008190128647	
Množství	50 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	IK 35/ZB35 BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6502780000</a>	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Množství	50 ks	
Typ	IK 16/ZB16 GG	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6502960000</a>	Kryt víka (svorka), Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Množství	50 ks	
Typ	IK 4 BL ZB4	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6475480000</a>	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Množství	50 ks	
Typ	IK 4 GG ZB4	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6475460000</a>	Kryt víka (svorka), Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Množství	50 ks	
Typ	IK 16/ZB16 BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6502980000</a>	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Množství	50 ks	

## 5x25

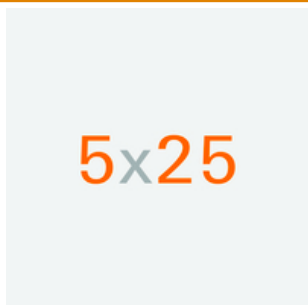

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x25 mm ve velikostech od 250 mA do 6,3 A.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	G 25/10.0A/M RT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6193100000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/2.00A/F BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6192700000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.50A/M WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6510300000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0,5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.80A/M GR	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6646400000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0,8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Množství	10 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	G 25/0.25A/M GE	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6546900000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/4.00A/F BR	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6192800000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/6.30A/F GN	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6192900000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/1.00A/M RT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6265800000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Množství	10 ks	

## Mosaz



Mosazné sběrnice, jako slitina mědi, mají pozitivní vlastnosti co do elektrické vodivosti a současně mají vyšší odolnost než měď proti mechanickému namáhání.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6259800000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Množství	1 m	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6514400000</a>	Svorkovnicová lišta, se slotem, Příslušenství, 33 x 15 x 2000 mm,
GTIN (EAN)	4008190086152	Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm, Ocel, pozinkovaný a
Množství	2 m	pasivovaný

## Těsnící kroužky



Měřicí kroužky slouží k ochraně před použitím nesprávně vybraných velikostí pojistky. Jsou jednoduše vloženy do příslušné základny pojistky a brání používání větších pojistek.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	P 14/2 D01 RS SAKS4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6138000000</a>	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190114664	Hliník, Růžová
Množství	50 ks	
Typ	P 14/6 D01 GN SAKS4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6328600000</a>	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190004248	Hliník, Zelená
Množství	50 ks	
Typ	P 14/10 D01 RT SAKS4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6328700000</a>	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190010294	Hliník, Červená
Množství	50 ks	
Typ	P 14/4 D01 BR SAKS4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6138100000</a>	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190077365	Hliník, Hnědá
Množství	50 ks	


## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Měď

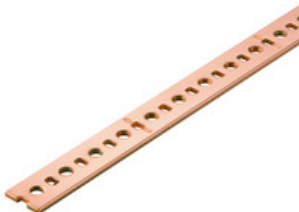

Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	NSCH 1M	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6280200000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Množství	10 m	

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

## Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MM WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6007120000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392104	
Množství	600 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## QL / SAKH 10


Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 2 SAKH10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6131400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190114237	14.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 3 SAKH10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6131500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190056490	14.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	50 ks	

## Řada SAK

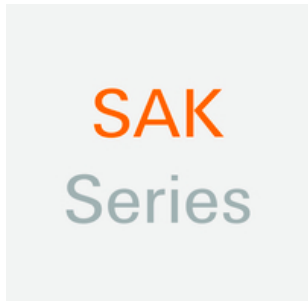

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	AP SAK4-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6117960000</a>	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Běžová
GTIN (EAN)	4008190081485	
Množství	20 ks	
Typ	AP KSKM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6509630000</a>	SAK řada, Bočnice, 1.5 mm, Běžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4008190456771	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK35/TW SAK16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6303660000</a>	Koncová deska (svorky), 58 mm x 1.5 mm, Běžová
GTIN (EAN)	4008190110765	
Množství	10 ks	
Typ	AP SAKB/C/T KRG	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6146720000</a>	Koncová deska (svorky), 65 mm x 3 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190027995	
Množství	20 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	AP SAKS1+3 KRG/DB	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6191300000</a>	Koncová deska (svorky), 54 mm x 3 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190099763	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAKA KRG	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6134220000</a>	Koncová deska (svorky), 82 mm x 3 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190167943	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 KRG	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6117920000</a>	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190135904	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 RT	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6117900000</a>	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Červená
GTIN (EAN)	4008190125059	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 DB	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6105100000</a>	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190394875	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 I	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6117910000</a>	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Světle šedá
GTIN (EAN)	4008190183707	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 KRG/BL	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6117970000</a>	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190049607	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAKS1+3 KRG	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6191320000</a>	Koncová deska (svorky), 54 mm x 3 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190031688	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 BL	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6117980000</a>	Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190171087	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK35/TW SAK16 BL	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6303680000</a>	Koncová deska (svorky), 58 mm x 1.5 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190025199	
Množství	10 ks	
Typ	AP RSF1 KRG	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6270420000</a>	Koncová deska (svorky), 50 mm x 3 mm, Středně žlutá
GTIN (EAN)	4008190099107	
Množství	10 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6856740000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, Bílá
Množství	800 ks	

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6805520000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6805490000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### QL / SAK 10

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



### Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 2 SAKB10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6114100000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190056605	10.00, Izolované: Ne, 36 A, Šedá
Množství	100 ks	

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 1.0X5.5X150	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6008350000</a>	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056316	
Množství	1 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6046370000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	160 ks	
Typ	DEK 5/8 MC SDR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6856750000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	160 ks	

### Různé



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SS M4 D 128-A 4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6136400000</a>	Pojistná podložka, Měď
GTIN (EAN)	4008190118143	
Množství	100 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada SAK



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	TW SAK4-10 KRG/BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6130170000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190063757	
Množství	20 ks	
Typ	TSCH 4 AKZ4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6363360000</a>	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190136680	
Množství	100 ks	
Typ	TW SAK16 KRG	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6281120000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 60 mm x 50 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190072360	
Množství	20 ks	
Typ	TW SAK4-10 HP/DBR/0.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6197100000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 40 mm x 55 mm, Hnědá, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190146627	
Množství	20 ks	
Typ	TW SAK4-10 KRG	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6130120000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Tmavě béžová, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190139117	
Množství	20 ks	
Typ	TSCH 2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6353660000</a>	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190128432	
Množství	100 ks	
Typ	TSCH 1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6319160000</a>	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190097219	
Množství	100 ks	
Typ	TW 4 SAK4-10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6130160000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Běžová
GTIN (EAN)	4008190096335	
Množství	20 ks	
Typ	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6474700000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 65 mm x 60 mm, Tmavě hnědá
GTIN (EAN)	4008190078508	
Množství	20 ks	
Typ	TSCH 3 SAKD2.5 N	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6366860000</a>	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190010928	
Množství	100 ks	

Datum vytvoření 4. května 2024 5:22:45 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	TSCH 6 DK1 S4	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6190260000</a>	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190051075	
Množství	100 ks	
Typ	TW SAKS2 HP/DBR/2	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6607000000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 80 mm x 70 mm, Tmavě hnědá
GTIN (EAN)	4008190002732	
Množství	20 ks	
Typ	TW 4 SAK4-10 BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6130180000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190114138	
Množství	20 ks	
Typ	TW DK4 HP/DBR/2	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6833500000</a>	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 65 mm x 47.5 mm, Tmavě hnědá
GTIN (EAN)	4008190009052	
Množství	20 ks	

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK 5/6 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6609820000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Spojovací vložky



## Všeobecné objednací údaje

Typ	VL 2 SAK6/10/SAKB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6135900000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.50,
GTIN (EAN)	4008190036409	Izolované: Ne, 32 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	VH 13.6/6.3/4.3	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6299700000</a>	Spojovací objímka (svorka), Výška: 7 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 13.6
GTIN (EAN)	4008190018313	mm, Cu Zn
Množství	50 ks	
Typ	VH 20/5/3.4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6446100000</a>	Maketa pojistky
GTIN (EAN)	4008190519742	
Množství	10 ks	
Typ	VL 2 SAK6N/SAKT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6194700000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190148027	Izolované: Ne, 32 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	VH 12/4.9/3.3	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6249000000</a>	Spojovací objímka (svorka), Výška: 4.9 mm, Šířka: 4.9 mm, Hloubka:
GTIN (EAN)	4008190129507	12 mm, Měď
Množství	100 ks	
Typ	VL 2 RSF 1+2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6528400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190059095	11.00, Izolované: Ne, 32 A, Šedá
Množství	10 ks	
Typ	VH 17.5/5/3.4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6285200000</a>	Spojovací objímka (svorka), Výška: 5 mm, Šířka: 5 mm, Hloubka: 17.5
GTIN (EAN)	4008190054717	mm, Měď
Množství	50 ks	
Typ	VL 2 SAK16/SAKA	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6135800000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190132088	12.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	VH 23/6/4.2 SAKA10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6348700000</a>	Spojovací objímka (svorka), Výška: 6 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 23
GTIN (EAN)	4008190185923	mm, Cu Zn
Množství	50 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	VH 19/5/3.4	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6285100000</a>	Spojovací objímka (svorka), Výška: 5 mm, Šířka: 5 mm, Hloubka: 17.5 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190189297	
Množství	50 ks	

## Testovací zdířky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	STB 18/RSF1	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6286500000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190515591	Hloubka: 23 mm
Množství	20 ks	
Typ	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6135200000</a>	SAK řada, Patice
GTIN (EAN)	4008190172862	
Množství	50 ks	

## Q / SAK



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	Q 3 SAK10	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6457200000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190135379	Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	Q 10 SAK10	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6457400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190016166	9.90, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	Q 4 SAK10	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6457300000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190129750	Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 4. května 2024 5:22:45 CEST

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	Q 2 SAK10	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6457100000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190103545	Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	

## Testovací konektory



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ZS 2.3/4	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6249600000</a>	Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Počet pólů: 4,
GTIN (EAN)	4008190022785	Červená
Množství	20 ks	
Typ	PS 2.0 OR	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6293800000</a>	Testovací adaptér (svorka), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Množství	20 ks	
Typ	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6276300000</a>	Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Počet pólů: 1,
GTIN (EAN)	4008190026080	Červená
Množství	20 ks	
Typ	PS 4 F.STB 4	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6299600000</a>	Testovací adaptér (svorka)
GTIN (EAN)	4008190074043	
Množství	20 ks	
Typ	PS 2.3 RT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6180400000</a>	Testovací adaptér (svorka), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Množství	20 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada W



## Elektroinstalace budov

Pro budovní instalace nabízíme kompletní systém založený na 10×3 měděné liště a perfektně sladěných komponentech: od instalačních svorkovnic, svorkovnic pro N vodič a rozvodných svorkovnic po rozsáhlé příslušenství, jako jsou přípojnice a držáky na přípojnice.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HP NT6/10 BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6352880000</a>	Koncová a dělicí deska pro svorky, Koncová a mezilehlá deska, 40 mm
GTIN (EAN)	4008190135126	x 2 mm, Modrá
Množství	20 ks	

## Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6046350000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, Bílá
Množství	800 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Izolované



Odbočky sběrnice s izolací nabízejí bezpečnost pro prsty na jedné straně. Na druhé straně barevná izolace také označuje příslušný potenciál, například neutrální vodič nebo PE.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZB 35K SW M6X16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6502610000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Množství	20 ks	
Typ	ZBE 6K SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6525910000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K GG HENSEL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6824560000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6475310000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Množství	50 ks	
Typ	ZBE 6K GE/GN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6525960000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4/6K GE/GN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6565460000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K GE/GN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6475360000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16K BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6502880000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 35K GE/GN M6X16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6502660000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Množství	20 ks	
Typ	ZB 4/6K BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6565480000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 4. května 2024 5:22:45 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZBE 6K BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6525980000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6475380000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4G BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6322180000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4G GN/GE	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6322160000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16K GE/GN	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6502860000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4G SW	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6322110000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16K SW	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6502810000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 35K BL M6X16	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6502680000</a>	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Množství	20 ks	

## Ocel



Ocelové sběrnice spolu s nerezovou ocelí mají nejvyšší odolnost mezi kovovými přípojnícemi a používají se v aplikacích, kde odpor proti zkratu hraje pouze druhořadou úlohu.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESCH 1 M	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6280300000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Množství	10 m	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M4X9T	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6103300000</a>	Montážní šroub (svorka)
GTIN (EAN)	4008190023348	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M4X30	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6267100000</a>	Montážní šroub (svorka)
GTIN (EAN)	4008190187897	
Množství	50 ks	
Typ	KISC M3X6 SAKS 1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6346200000</a>	Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel
GTIN (EAN)	4008190175658	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M3X25	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6292500000</a>	Montážní šroub (svorka)
GTIN (EAN)	4008190177027	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M3X22 PA/RT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6128900000</a>	Montážní šroub (svorka)
GTIN (EAN)	4008190084158	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M4X20	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6362800000</a>	Montážní šroub (svorka)
GTIN (EAN)	4008190114053	
Množství	100 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6.5 MC SDR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6609850000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	180 ks	

## Řada SAK

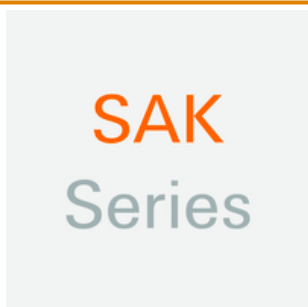

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6383560000</a>	Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Montážní šrouby QL



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SS M3 D 128-A 3	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6164400000</a>	Pojistná podložka, Měď
GTIN (EAN)	4008190035914	
Množství	50 ks	

### QL / RSF1+2

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



### Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 3 RSF1+2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6267500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190116835	11.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 10 RSF1+2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6341700000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190003173	8.00, Izolované: Ne, Šedá
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 RSF1+2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6267400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190139988	11.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Množství	50 ks	
Typ	QL 4 RSF1+2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6267600000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P):
GTIN (EAN)	4008190174859	11.00, Izolované: Ne, 41 A, Šedá
Množství	50 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Podpěra nosné lišty



Podpěry svorkovnicových lišt lze použít k připojení v DIN lištách na libovolné místo ve skřínce. Výsledná zvednutá nebo zahnutá DIN lišta nabízí montérovi jednodušší montáž komponentů i propojení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6494920000</a>	Podpora přípojnice
GTIN (EAN)	4008190007584	
Množství	10 ks	

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MC SDR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">609830000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	

## SAKS 1/35/G25 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6.5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6609840000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, Bílá
Množství	900 ks	

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6609801044</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	