

MOFU 35/LO/1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Montagefüße dienen der Befestigung von Komponenten, die sich nicht unmittelbar auf die Tragschiene aufrasten lassen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Montagefuß (Klemmen) |
| Best.-Nr. | 0646260000 |
| Typ | MOFU 35/LO/1 |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 |
| VPE | 20 Stück |

MOFU 35/LO/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe | 18,35 mm | Tiefe (inch) | 0,722 inch |
| Höhe | 58 mm | Höhe (inch) | 2,283 inch |
| Breite | 18 mm | Breite (inch) | 0,709 inch |
| Nettogewicht | 5,704 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

Allgemeines

| | |
|-------------|-------|
| Tragschiene | TS 35 |
|-------------|-------|

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

| | |
|--------------|-------------------|
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
|--------------|-------------------|

Maße

| | |
|------------------|-------|
| Raster in mm (P) | 18 mm |
|------------------|-------|

Systemkennwerte

| | | | |
|-------------|------------|------------------------------|------|
| Ausführung | Montagefuß | Abschlussplatte erforderlich | Nein |
| Tragschiene | TS 35 | | |

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--------|
| Werkstoff | Polyamid 66 | Farbe | orange |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | | |

weitere technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|----------|------------|----------|
| Befestigungsart | gerastet | Montageart | gerastet |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Anwenderdokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

Erstellungs-Datum 28. April 2024 10:38:37 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

 
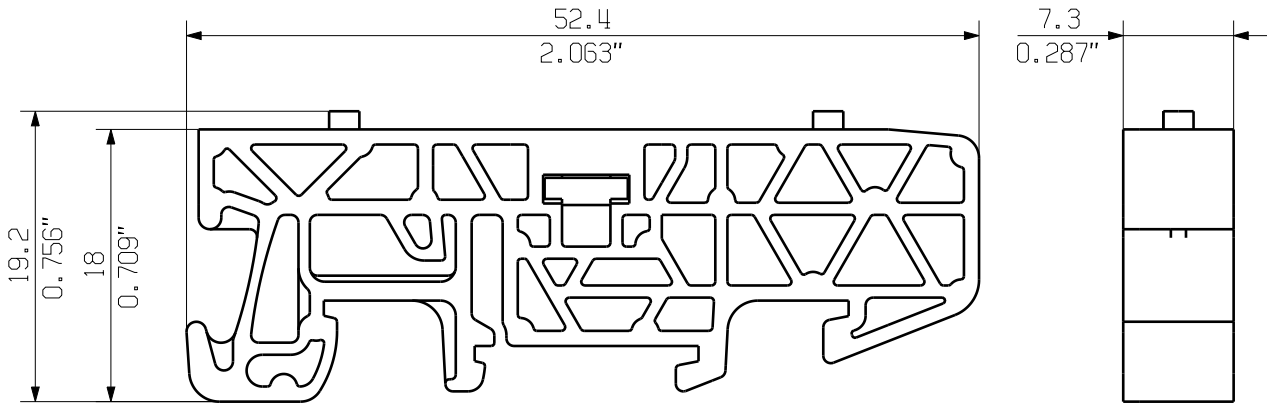
WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.

© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co. KG

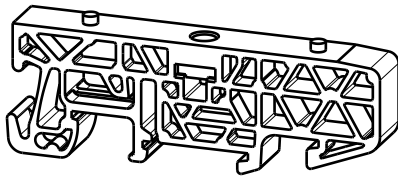
MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.




DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED



M 1/1



| | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| GENERAL TOLERANCE: DIN ISO 2768-mK | | | | | | CAT.NO.: 1937600000 | |
|  | MAX. NRN./NOS. | 84373/5 29.09.15 GUETZLAFF_T | 01 |  | | 4 42839 02 | |
| | | MODIFICATION | | | | DRAWING NO. ISSUE NO. SHEET 01 OF 01 SHEETS | |
|  | | DATE | NAME | BV/SV 7.62HP MOFU GR MONTAGEFUSS SNAP ON FOOT | | | |
| | | DRAWN | 24.02.2006 | | | | |
| SCALE: 2/1 | | RESPONSIBLE | KRUG_M | | | | |
| SUPERSEDES: . | | CHECKED | 02.10.2015 | | | | |
| | | APPROVED | LANG_T | PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP 7340 | | | |