

IE-PH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1
(EtherNet/IP) in Kunststoff, Leergehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leergehäuse, Steckergehäuse, IP67
Best.-Nr.	1012440000
Typ	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
VPE	10 Stück

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	77,5 mm	Tiefe (inch)	3,051 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	2,4 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70
--------------------	-------------

Allgemeine Daten

Aufbau	Steckergehäuse mit Markierungsschildaufnahme 9*11 mm; geeignet zur Aufnahme von RJ45 und LWL Einsätzen	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Umweltanforderungen

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	DUXR.E316369
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Produktänderungsmitteilung	20210412 Technical change for cap nut V1 and V4 20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 21:55:00 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

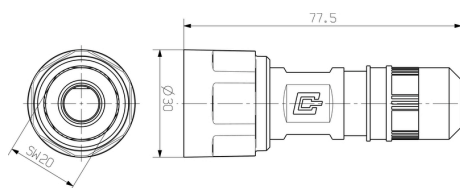

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PP-V01P	Ausführung
Best.-Nr.	1965690000	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653911	
VPE	10 Stück	

LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PI-2SC-SM	Ausführung
Best.-Nr.	1962760000	Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248654000	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-POF	Ausführung
Best.-Nr.	1962770000	Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Ausführung
Best.-Nr.	1067410000	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Ausführung
Best.-Nr.	1067390000	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-MM	Ausführung
Best.-Nr.	1962750000	Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
VPE	10 Stück	

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	1096180000	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-PI-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	1068990000	Einsatz, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
VPE	1 Stück	

Leergehäuse

HDC Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.5 in Metall, Leergehäuse



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PH-V05M	Ausführung
Best.-Nr.	1962540000	Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106,
GTIN (EAN)	4032248644674	IP67
VPE	10 Stück	

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1857440000	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 Stück	

RJ45



RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Ausführung
Best.-Nr.	1962730000	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Ausführung
Best.-Nr.	1962720000	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
VPE	10 Stück	

IE-PH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****LWL-LC**

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-PI-2LC-MM	Ausführung
Best.-Nr.	1962780000	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-2LC-SM	Ausführung
Best.-Nr.	1962790000	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248644872	
VPE	10 Stück	