

**IE-PH-V01P-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1  
(EtherNet/IP) in Kunststoff, Leergehäuse

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Leergehäuse, Steckergehäuse Knickschutz, IP67 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1012460000</a>                    |
| Typ        | IE-PH-V01P-BP                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248720118                                 |
| VPE        | 10 Stück                                      |

## IE-PH-V01P-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe        | 126 mm | Tiefe (inch)  | 4,961 inch |
| Höhe         | 30 mm  | Höhe (inch)   | 1,181 inch |
| Breite       | 30 mm  | Breite (inch) | 1,181 inch |
| Nettogewicht | 32 g   |               |            |

## Temperaturen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...70 |
|--------------------|-------------|

## Allgemeine Daten

|                      |  |           |          |
|----------------------|--|-----------|----------|
| Aufbau               | Steckergehäuse mit Markierungsschildaufnahme 9*11 mm; geeignet zur Aufnahme von RJ45 und LWL Einsätzen | Farbe     | sonstige |
| Gehäusebasismaterial | PA UL 94 V0  | Schutzart | IP67     |
| Steckzyklen          | 750  |           |          |

## Allgemeine Standards

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-3-106 Var. 1 |
|---------------------|------------------------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 13.0 | 27-19-01-04 |

## Umweltanforderungen

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP       | 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81                  |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|   |  |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">DUXR.E316369</a>   |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Produktänderungsmitteilung                    | <a href="#">20210412 Technical change for cap nut V1 and V4</a><br><a href="#">20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4</a>                     |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a>   |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Broschüren                                    | <a href="#">MB FREECONTACT EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 02:06:32 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten


## IE-PH-V01P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

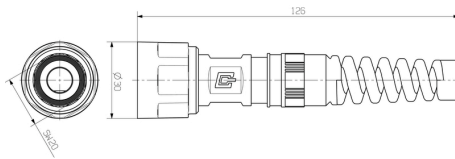

## IE-PH-V01P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | IE-PP-V01P                 | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1965690000</a> | Steckergehäuse-Schutzkappe |
| GTIN (EAN) | 4032248653911              |                            |
| VPE        | 10 Stück                   |                            |

### LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-PI-2SC-SM               | Ausführung                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1962760000</a> | Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, Singlemode |
| GTIN (EAN) | 4032248654000              |   |
| VPE        | 10 Stück                   |   |
| Typ        | IE-PI-2SC-POF              | Ausführung                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1962770000</a> | Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, POF        |
| GTIN (EAN) | 4032248644858              |   |
| VPE        | 10 Stück                   |   |
| Typ        | IE-PI-SCRJ-POF             | Ausführung                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1067410000</a> | Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, POF        |
| GTIN (EAN) | 4032248820870              |   |
| VPE        | 10 Stück                   |   |
| Typ        | IE-PI-SCRJ-SM              | Ausführung                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1067390000</a> | Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, Singlemode |
| GTIN (EAN) | 4032248820863              |   |
| VPE        | 10 Stück                   |   |
| Typ        | IE-PI-2SC-MM               | Ausführung                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1962750000</a> | Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, Multimode  |
| GTIN (EAN) | 4032248644841              |   |
| VPE        | 10 Stück                   |   |

## IE-PH-V01P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | IE-PIC-HYB-S-0,5-300       | Ausführung                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1096180000</a> | Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869152              |  |
| VPE        | 300 Stück                  |  |
| Typ        | IE-PI-HYB-10P              | Ausführung                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1068990000</a> | Einsatz, für Steckereinsatz, Hybrid      |
| GTIN (EAN) | 4032248823963              |  |
| VPE        | 1 Stück                    |  |

### Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ESG 9/11 K MC NE WS        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              |   |
| VPE        | 200 Stück                  |   |

## IE-PH-V01P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### RJ45



RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-PI-RJ45-FH              | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1962730000</a> | Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, |
| GTIN (EAN) | 4032248654017              | TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET                        |
| VPE        | 10 Stück                   |   |
| Typ        | IE-PI-RJ45-TH              | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1962720000</a> | Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 Crimp        |
| GTIN (EAN) | 4032248644834              |   |
| VPE        | 10 Stück                   |   |

### LWL-LC



LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-PI-2LC-MM               | Ausführung                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1962780000</a> | Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Multimode  |
| GTIN (EAN) | 4032248644865              |   |
| VPE        | 10 Stück                   |   |
| Typ        | IE-PI-2LC-SM               | Ausführung                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1962790000</a> | Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Singlemode |
| GTIN (EAN) | 4032248644872              |   |
| VPE        | 10 Stück                   |   |