

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

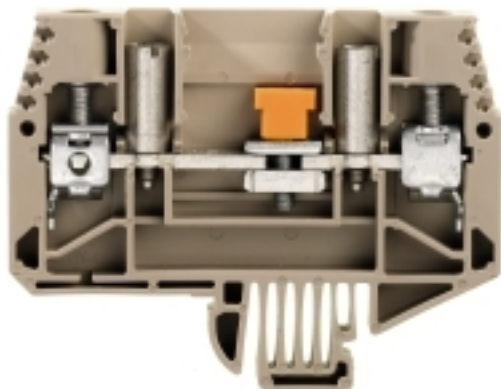

Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
Číslo objednávky	1017000000
Typ	WTL 6/1/STB/32
GTIN (EAN)	4008190169039
Množství	50 ks

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	47,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,87 inch
Hloubka včetně DIN lišty	48,5 mm	Výška	65 mm
Výška (v palcích)	2,559 inch	Šířka	7,9 mm
Šířka (v palcích)	0,311 inch	Čistá hmotnost	24,46 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	Šroubové připojení, Odpojovací prvek, s konektory samícemi, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne
Lišta	TS 32	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max.	2,5 mm ²
Průřez vodičového připojení, jemně slané a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max.	2,5 mm ²	Průřez vodičového připojení, jemně slané a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min.	0,5 mm ²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	8 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	20 AWG
Velikost napětí C (CSA)	300 V	Velikost proudu C (CSA)	45 A
Č. osvědčení (CSA)	200039-1057876		

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Počet podobných svorek	1
Typ montáže	Příchytka	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm ²	Jmenovité napětí	630 V
Jmenovité DC napětí	630 V	Jmenovitý proud	41 A
Proud při maximu vodičů	57 A	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,78 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,31 W
Závažnost znečištění	3		

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Odpojovací svorkovnice

Drážky	Kluzná matice	Integrovaná testovací zdířka	Ano
Příčné odpojení	bez	Utahovací moment, max. oddělovač šroubu	0,7 Nm
Utahovací moment, min. oddělovač šroubu	0,5 Nm		

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)	8 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)	20 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)	8 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)	20 AWG
Velikost napětí C (UR)	300 V	Velikost proudu C (UR)	45 A
Č. osvědčení (UR)	E60693		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	12 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A5
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1,5 mm ²	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 3,5	Typ připojení	Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.	10 mm ²	Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²
Utahovací moment, max.	1,6 Nm	Utahovací moment, min.	1 Nm
Velikost nože	0,8 x 4,0 mm	Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS	3

Všeobecně

Lišta	TS 32	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20		

Klasifikace

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09
ECLASS 14.0	27-25-01-09		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známo)	6c

WTL 6/1/STB/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	CB Test Certificate
	CB Certificate
	CE Declaration of Conformity
	UKCA declaration of conformity
	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4956740000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, Bílá
Množství	800 ks	

QL / SAK 6N



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 4 SAK6N	Verze
Číslo objednávky	494500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 7.90, Izolované: Ne, Šířka: 29.7 mm
GTIN (EAN)	4008190025601	
Množství	50 ks	
Typ	QL 3 SAK6N	Verze
Číslo objednávky	494400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 7.90, Izolované: Ne, Šířka: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4008190063351	
Množství	50 ks	
Typ	QL 10 SAK6N	Verze
Číslo objednávky	4938300000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 7.90, Izolované: Ne, Šířka: 77.1 mm
GTIN (EAN)	4008190176679	
Množství	20 ks	

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	QL 2 SAK6N	Verze
Číslo objednávky	94300000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190182854	mm (P): 7.90, Izolované: Ne, Šířka: 13.9 mm
Množství	50 ks	

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 MM WS	Verze
Číslo objednávky	07130000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392012	
Množství	500 ks	

Spojovací vložky



Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 19/6.3/4.3	Verze
Číslo objednávky	18000000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 6, Výška: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190059460	Hloubka: 19 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 21. září 2024 3:24:59 CEST

Stav katalogu 14.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Typ	VH 12/4.9/3.3	Verze
Číslo objednávky	0949000000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 4.9, Výška: 4.9 mm,
GTIN (EAN)	4008190129507	Hloubka: 12 mm, Měď
Množství	100 ks	

Přípevňovací šrouby



Upevňovací šrouby upevňují zkratovací můstek v rámci aplikace. Pokud je zkratovací můstek zasunutý mezi dvě sousední svorkovnice do zkratové polohy, lze jej upevnit pomocí upevňovacího šroubu. Tím je zajištěno trvalé spojení nebo zkrat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 25 IH/SW SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0935200000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190114039	Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/VI SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0935800000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190039196	Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/GN SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0935600000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190113490	Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 O.IH SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0934700000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4008190118839	5.5 mm, Výška: 5.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/GE SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0935700000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190189235	Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	KISC M3X20 SAK10 CU5	Verze
Číslo objednávky	0977100000	SAK řada, Upevňovací šroub, Měď
GTIN (EAN)	4008190060350	
Množství	100 ks	
Typ	BS 25 IH/RT SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0935500000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190118877	Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	BS 25 IH/GR SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0935300000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190136864	Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
Množství	50 ks	

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	BS 25 IH/BL SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0335400000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190086879	Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
Množství	50 ks	

Zámek spínače




Zámek spínače lze do svorkovnice snadno zasunout shora. Zámek spínače zabraňuje neoprávněnému otevření nebo uzavření obvodů, protože blokuje odpojovací páčku v příslušné poloze.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SSP 3 SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0331760000	Blokovací zařízení (svorka), Oranžová
GTIN (EAN)	4008190130787	
Množství	100 ks	

Řada SAK

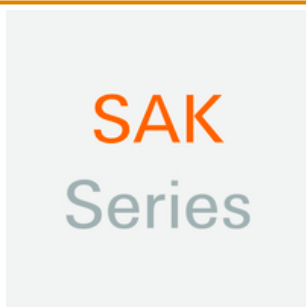

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TSCH 2	Verze
Číslo objednávky	0353660000	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
Množství	100 ks	

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Testovací zdířky



Zkušební zásuvka slouží k připojení zkušebních zařízení se standardní zástrčkou 4.0. V závislosti na potenciálu v rámci aplikace lze zvolit různé barvy zkušebních zásuvek pro rychlé a snadné údržbářské práce.

Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 35 IH/GN	Verze
Číslo objednávky	0388900000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190010409	Hloubka: 37.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 25 IH/SW	Verze
Číslo objednávky	0371500000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190030162	Hloubka: 30 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 35 IH/BL	Verze
Číslo objednávky	0388700000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190082383	Hloubka: 37.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 30.5 IH/BL	Verze
Číslo objednávky	0341200000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190044077	Hloubka: 31.7 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 30.5 IH/GN	Verze
Číslo objednávky	0341400000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190008093	Hloubka: 31.7 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 25 IH/BL	Verze
Číslo objednávky	0343400000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190107192	Hloubka: 30.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 30.5 IH/GE	Verze
Číslo objednávky	0341500000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190130961	Hloubka: 31.7 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 25 IH/GN	Verze
Číslo objednávky	0371200000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190155889	Hloubka: 30.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 35 IH/GR	Verze
Číslo objednávky	0388600000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190140656	Hloubka: 37.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 35 IH/RT	Verze
Číslo objednávky	0388800000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190177485	Hloubka: 37.5 mm
Množství	50 ks	

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	STB 35 IH/VI	Verze
Číslo objednávky	0389100000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190137755	Hloubka: 37.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 35 IH/GE	Verze
Číslo objednávky	0389000000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190396985	Hloubka: 37.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 25 IH/RT	Verze
Číslo objednávky	0343300000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190034115	Hloubka: 30.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 35 IH/SW	Verze
Číslo objednávky	0388500000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190089726	Hloubka: 37.5 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 25 IH/VI	Verze
Číslo objednávky	0371300000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190111342	Hloubka: 30 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 25 IH/GE	Verze
Číslo objednávky	0367200000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190002862	Hloubka: 30 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 30.5 IH/GR	Verze
Číslo objednávky	0341100000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190083960	Hloubka: 31.7 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 30.5 IH/RT	Verze
Číslo objednávky	0341300000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190157852	Hloubka: 31.7 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 30.5 IH/SW	Verze
Číslo objednávky	0341000000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190015299	Hloubka: 31.7 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 30.5 IH/VI	Verze
Číslo objednávky	0341600000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190026035	Hloubka: 31.7 mm
Množství	50 ks	
Typ	STB 25 IH/GR	Verze
Číslo objednávky	0371400000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190029692	Hloubka: 30 mm
Množství	50 ks	

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	4905520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	4905490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	

Bočnice



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAP WTL6/1	Verze
Číslo objednávky	49068300000	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Výška: 65 mm, Šířka: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190088330	V-0, Wemid
Množství	20 ks	
Typ	WTW WTL6/1 DB	Verze
Číslo objednávky	49068400000	Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 65 mm, Šířka: 1.5 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4008190091996	
Množství	20 ks	


WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné

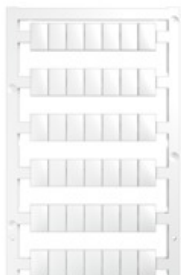

Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/8 PLUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	406000000	WS, Označení svorek, 12 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248528158	Bílá
Množství	420 ks	

Zkratovací prvky



Zkratovací můstky se vkládají do dvou svorkovnic pro zapojení přístrojových transformátorů. Pomocí zkratovacího můstku lze v rámci aplikace pro údržbářské práce realizovat požadovaný zkrat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	QVS 2 SAKT1+2	Verze
Číslo objednávky	407300000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Běžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 15.4 mm
GTIN (EAN)	4008190036140	
Množství	20 ks	
Typ	QVS 4 SAKT1+2	Verze
Číslo objednávky	407400000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Běžová, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190091941	
Množství	20 ks	
Typ	QS 2/8/4	Verze
Číslo objednávky	4070960000	Propojka (svorka), Zapojeno, Běžová, 44 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 12 mm
GTIN (EAN)	4008190077006	
Množství	20 ks	
Typ	QVS 3 SAKT1+2	Verze
Číslo objednávky	4029300000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Běžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 22 mm
GTIN (EAN)	4008190084714	
Množství	20 ks	

WTL 6/1/STB/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	QVS 2/S SAKT1+2	Verze
Číslo objednávky	0358460000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Běžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190157937	mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 15.4 mm
Množství	20 ks	
Typ	QVS 2/4 SAKT4	Verze
Číslo objednávky	0319260000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4008190136512	Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 11 mm
Množství	20 ks	

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo objednávky	061200000	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	