

**WTR 2.5/ZZ BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Obrázek výrobku**

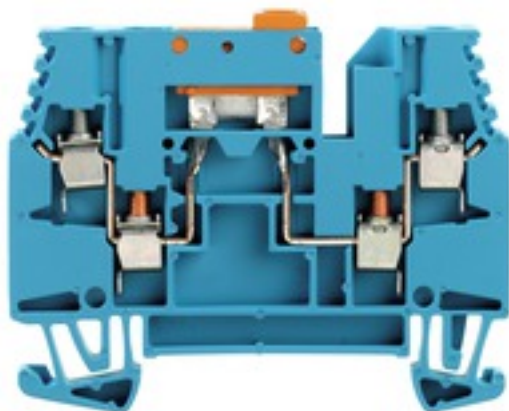

Jsou aplikace, kde je výhodné připojit k průchozí svorce pro účely testování a zabezpečení zkušební bod nebo odpojovací prvek. Se zkušebními rozpojovacími svorkami měříte elektrické obvody bez napětí. Neposuzuje se jen vzdušná a povrchová vzdálenost při rozpojení, ale je nutné prokázat i stanovenou jmenovitou rázovou elektrickou pevnost.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verze           | Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm², 400 V, 16 A, otočné, Příčné odpojení: bez, Integrovaná testovací zdířka: Ano, TS 35, Modrá |
| Objednací číslo | <a href="#">1039980000</a>  |
| Typ             | WTR 2.5/ZZ BL   |
| GTIN (EAN)      | 4008190912475   |
| Množství        | 50 ks   |

Datum vytvoření 12. května 2024 17:19:10 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTR 2.5/ZZ BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                          |            |                     |            |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Hloubka                  | 46,5 mm    | Hloubka (v palcích) | 1,831 inch |
| Hloubka včerně DIN lišty | 47 mm      | Výška               | 60 mm      |
| Výška (v palcích)        | 2,362 inch | Šířka               | 5,1 mm     |
| Šířka (v palcích)        | 0,201 inch | Čistá hmotnost      | 12,74 g    |

## Teploty

|                               |                |                               |        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C         |                               |        |

## Specifikace systému

|                               |   |                     |     |
|-------------------------------|---|---------------------|-----|
| Verze                         | Dvojité připojení, Šroubové připojení, Rozpěrka, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů              | 1   | Počet úrovní        | 1   |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 4   | Počet pólů na řadu  | 1   |
| Úrovně propojené interně      | Ne  | PE připojení        | Ne  |
| Lišta                         | TS 35   | N-funkce            | Ano |
| PE funkce                     | Ne  | Funkce PEN          | Ne  |

## Údaje materiálu

|                              |       |         |       |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Modrá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |       |

## 2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Průřez připojení vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, min.                        | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max.                                  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodičového připojení, jemně slané a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodičového připojení, jemně slané a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## CSA data hodnocení

|                          |                |                          |        |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 12 AWG         | Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG |
| Velikost napětí D (CSA)  | 300 V          | Velikost proudu D (CSA)  | 10 A   |
| Č. osvědčení (CSA)       | 154685-1152890 |                          |        |

## Další technická data

|                 |           |                                       |    |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----|
| Otevřené strany | pravá     | Počet podobných svorek                | 1  |
| Typ montáže     | Příchytka | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |

## Data hodnocení

|                                   |                     |  |         |
|-----------------------------------|---------------------|--|---------|
| Jmenovitý průřez                  | 2,5 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                               | 400 V   |
| Jmenovité DC napětí               | 400 V               | Jmenovitý proud                                | 16 A    |
| Proud při maximu vodičů           | 16 A                | Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x              | 1,33 mΩ |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV                | Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,77 W  |
| Závažnost znečištění              | 3                   |  |         |

## WTR 2.5/ZZ BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Odpojovací svorkovnice

|                 |        |                              |     |
|-----------------|--------|------------------------------|-----|
| Drážky          | otočné | Integrovaná testovací zdířka | Ano |
| Příčné odpojení | bez    |                              |     |

## Rozměry

|              |         |
|--------------|---------|
| TS 35 offset | 35,5 mm |
|--------------|---------|

## UL data hodnocení

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 22 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 26 AWG |
| Velikost napětí B (UR)                     | 300 V  | Velikost napětí D (UR)                     | 300 V  |
| Velikost proudu B (UR)                     | 10 A   | Velikost proudu D (UR)                     | 10 A   |
| Č. osvědčení (UR)                          | E60693 |  |        |

## Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--------------------------------|--------------------|

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Délka odizolování  | 7 mm                 | Měřidlo podle IEC 60947-1  | A3                  |
| Počet připojení  | 4                    | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 12              |
| Průřez propojení AWG, min.   | AWG 26               | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodičů, splétané, max.                                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min.                                | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Směr připojení   | na straně           |
| Svěrný šroub   | M 3                  | Typ připojení  | Šroubové připojení  |
| Typ připojení 2  | Šroubové připojení   | Upínací rozsah, max.   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Upínací rozsah, min.   | 0,13 mm <sup>2</sup> | Utahovací moment, max.   | 0,6 Nm              |
| Utahovací moment, min.   | 0,5 Nm               | Velikost nože  | 0,6 x 3,5 mm        |
| Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS                | 2                    |  |                     |

## Všeobecně

|                            |        |                            |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Lišta                      | TS 35  | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |                            |        |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

Datum vytvoření 12. května 2024 17:19:10 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTR 2.5/ZZ BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

### Osvědčení

Schválení



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Shoda  |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693 |

### Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Technické údaje                         | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">StorageConditions</a> <a href="#">TerminalBlocks</a>   |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brožury                                 |  |

### WTR 2.5/ZZ BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## WTR 2.5/ZZ BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### WS 12/5



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.


#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | WS 12/5 MM WS              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">4007190000</a> | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4050118392036              |   |
| Množství        | 800 ks                     |   |

#### Zástrčky komponenty

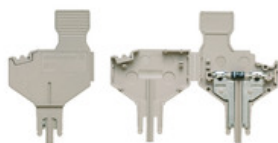

Konektor komponentů slouží k integraci elektrického komponentu do odpojené svorkovnice. Po pájení elektronického komponentu lze zástrčku integrovat do oblasti odpojování našich svorkovnic a tím změnit odpojovací svorkovnici na modulární svorkovnici s integrovaným elektronickým komponentem.

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | WSD 2.5/SCAN WTR2.5        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">4058760000</a> | Konektor komponentu (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Zapojeno, |
| GTIN (EAN)      | 4008190028398              | Tmavě béžová   |
| Množství        | 25 ks                      |  |
| Typ             | WSD 2.5/D-/+ WTR2.5        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">4058560000</a> | Konektor komponentu (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Zapojeno, |
| GTIN (EAN)      | 4008190087371              | Tmavě béžová   |
| Množství        | 25 ks                      |  |

## WTR 2.5/ZZ BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | WSD 2.5/D+/- WTR2.5        | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6058460000</a> | Konektor komponentu (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Zapojeno, |
| GTIN (EAN)        | 4008190025021              | Tmavě béžová   |
| Množství          | 25 ks                      |  |

2.5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | WAP WTR2.5/ZZ              | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6074600000</a> | Koncová deska (svorky), 60.3 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN)        | 4008190330323              |  |
| Množství          | 20 ks                      |  |

2,5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | ZQV 2.5N/50 RD             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6109000000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118486001              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 5 ks                       |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/8                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527670000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448405              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/50                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527730000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118411362              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 5 ks                       |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/20 BL             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527890000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118448566              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |

Datum vytvoření 12. května 2024 17:19:10 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTR 2.5/ZZ BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | ZQV 2.5N/5 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527790000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448627              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/6 RD              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108720000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448504              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/9 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448580              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/2 RD              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108470000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448542              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/7 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527830000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448603              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/10                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527690000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118447989              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/7 RD              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108810000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448498              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/5                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527620000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448436              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/2 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527740000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448658              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/4 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527780000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448634              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/6 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527820000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448610              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/2                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527540000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448467              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/3 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527770000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448641              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 60 ks                      |   |

Datum vytvoření 12. května 2024 17:19:10 CEST



## WTR 2.5/ZZ BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | ZQV 2.5N/8 RD              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448481              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/6                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527630000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448429              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/20                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527720000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118447972              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/20 RD             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108920000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118485899              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/4 RD              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108700000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448528              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/5 RD              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108710000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448511              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/9                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527680000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118447996              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/50 BL             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527920000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118448559              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 5 ks                       |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/3                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527570000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448450              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/8 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527840000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448597              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/10 RD             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108910000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118486018              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/7                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527640000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448412              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/9 RD              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108900000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448474              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 20 ks                      |   |

Datum vytvoření 12. května 2024 17:19:10 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTR 2.5/ZZ BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | ZQV 2.5N/4                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527590000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448443              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/10 BL             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527880000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118448573              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/3 RD              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108690000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448535              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 60 ks                      |   |

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |                                     |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ               | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Objednávací číslo | <a href="#">6805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)        | 4032248270248              |                                     |
| Množství          | 100 ks                     |                                     |
| Typ               | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Objednávací číslo | <a href="#">6805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)        | 4032248270231              |                                     |
| Množství          | 100 ks                     |                                     |

## WTR 2.5/ZZ BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Zámek spínače



#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DTLE 2.5/4                 | Verze                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6910530000</a> | Zamykací prvek (svorka), Wemid, Červená |
| GTIN (EAN)      | 4099986519466              |   |
| Množství        | 25 ks                      |   |

### Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | SIHA 1/G20 10-36V          | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6537560000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, lze zapojit |
| GTIN (EAN)      | 4008190125066              |  |
| Množství        | 25 ks                      |  |
| Typ             | SIHA 1/G20                 | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6537550000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, lze zapojit |
| GTIN (EAN)      | 4008190118686              |  |
| Množství        | 25 ks                      |  |

## WTR 2.5/ZZ BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | WEW 35/2                   | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6061200000</a> | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN)      | 4008190030230              |   |
| Množství        | 50 ks                      |   |

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                      |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Typ             | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                |
| Objednací číslo | <a href="#">6008330000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| GTIN (EAN)      | 4032248056286              |                      |
| Množství        | 1 ks                       |                      |

## WTR 2.5/ZZ BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

2.5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ             | ZQV 2.5N/2 GE              | Verze                            |
| Objednací číslo | <a href="#">6693800000</a> | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190883621              |                                  |
| Množství        | 60 ks                      |                                  |
| Typ             | ZQV 2.5N/3 GE              | Verze                            |
| Objednací číslo | <a href="#">6693810000</a> | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190883645              |                                  |
| Množství        | 60 ks                      |                                  |
| Typ             | ZQV 2.5N/10 GE             | Verze                            |
| Objednací číslo | <a href="#">6693880000</a> | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190883720              |                                  |
| Množství        | 20 ks                      |                                  |
| Typ             | ZQV 2.5N/4 GE              | Verze                            |
| Objednací číslo | <a href="#">6693820000</a> | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| GTIN (EAN)      | 4008190883652              |                                  |
| Množství        | 60 ks                      |                                  |

## Testovací konektory

PS

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                   |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ             | PS 2.3 RT                  | Verze                             |
| Objednací číslo | <a href="#">6180400000</a> | Testovací adaptér (svorka), 20 mA |
| GTIN (EAN)      | 4008190060121              |                                   |
| Množství        | 20 ks                      |                                   |

## WTR 2.5/ZZ BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/5 MC NE WS           | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6609801044</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)      | 4008190397111              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 1 000 ks                   |   |

### Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | WS 12/5 MC NE WS           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6609860000</a> | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4008190203481              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství        | 720 ks                     |  |