

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anschlussdose, Ausführung für Steckverbinder PushPull
Var.4 gemäß IEC 61076-3-106 in Kunststoff

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Aufputzdose, IP67, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106 |
| Best.-Nr. | 1045780000 |
| Typ | IE-OP-V04P-1S |
| GTIN (EAN) | 4032248779963 |
| VPE | 10 Stück |

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe | 106,9 mm | Tiefe (inch) | 4,209 inch |
| Höhe | 61,6 mm | Höhe (inch) | 2,425 inch |
| Breite | 41,8 mm | Breite (inch) | 1,646 inch |
| Nettogewicht | 6,5 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
|--------------------|----------------|

Allgemeine Daten

| | | | |
|--------------------------------|------|-------------|--|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Farbe | schwarz |
| Gehäusebasismaterial | | Montageart | Bodenmontage, für freiliegende Verbindungen, Wandmontage |
| | PA | | |
| Schutzart | IP67 | Steckzyklen | 750 |

Allgemeine Standards

| | |
|---------------------|------------------------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-3-106 Var. 4 |
|---------------------|------------------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Anwenderdokumentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |


IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

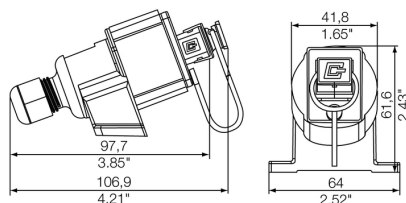

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

RJ45

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-P | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963830000 | Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-B | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963840000 | Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-A | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1962850000 | Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| VPE | 10 Stück | |

Sets - RJ45

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-PS-V04P-RJ45-FH | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1963160000 | Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010) |
| GTIN (EAN) | 4032248651665 | |
| VPE | 10 Stück | |