

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kupplung, Ausführung FreeCon für Steckverbinder Push-Pull Var.14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall mit Hybrid 10pol. Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, Hybrid, Kupplung, IP65
Best.-Nr.	1068840000
Typ	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
VPE	1 Stück

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	142 mm	Tiefe (inch)	5,591 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Breite	41 mm	Breite (inch)	1,614 inch
Nettogewicht	652,82 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...75 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	silber
Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel: Zinkdruckguss, lackiert	Montageart	Schraubmontage
Schutzart	IP65		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	------------------------	---------

Technische Daten Hybridverbinder

Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	24 V	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss (Flansch), PA 66
Kontaktmaterial	Kupferlegierung	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ	Material Dichtung	NBR
Nennstrom	3 A pro Kontakt	Polzahl	10
Schirmung	360° Schirmkontaktierung	Schutzart	IP65
Steckzyklen	500		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Zulassungen

Zulassungen



UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[MB FREECONTACT EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen


Maßzeichnung

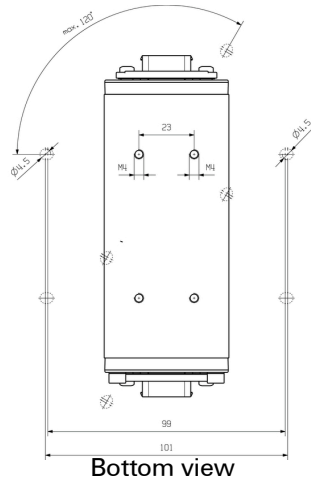


Maßzeichnung

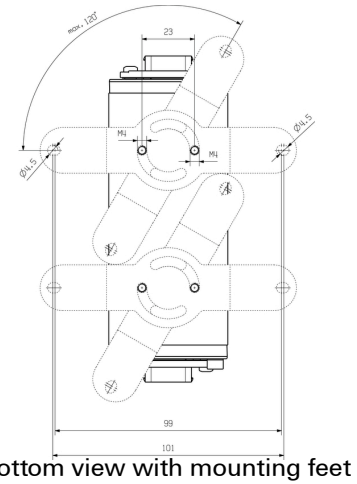

Maßzeichnung

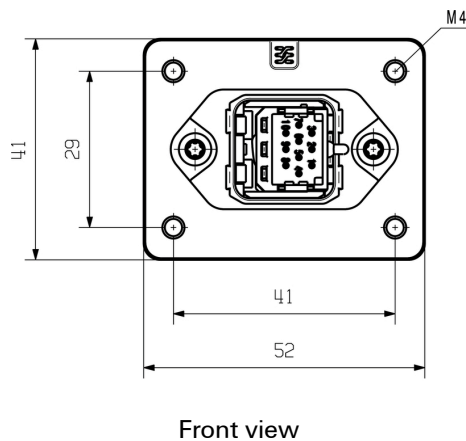

Maßzeichnung

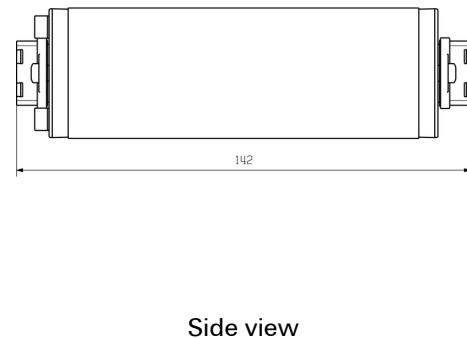

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	1058310000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799404	
VPE	10 Stück	

Sets - HybridPushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	1072910000	Stecker Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
VPE	10 Stück	