

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anschlussdose, Ausführung FreeCon für Steckverbinder
PushPull Var. 14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall mit
Hybrid 10pol. Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, Hybrid, Modul, IP65
Best.-Nr.	1068850000
Typ	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248823925
VPE	1 Stück

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	100 mm	Tiefe (inch)	3,937 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Breite	41 mm	Breite (inch)	1,614 inch
Nettogewicht	372 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...75 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	silber
Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel: Zinkdruckguss, lackiert	Montageart	2 Schrauben, für freiliegende Verbindungen, Schraubmontage
Schutzart	IP65		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	------------------------	---------

Technische Daten Hybridverbinder

Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	24 V	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss (Flansch), PA 66
Kontaktmaterial	Kupferlegierung	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,08 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 27	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Material Dichtung	NBR
Nennstrom	3 A pro Kontakt	Polzahl	10
Schirmung	360° Schirmkontaktierung	Schutzart	IP65
Steckzyklen	500		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Maßzeichnung

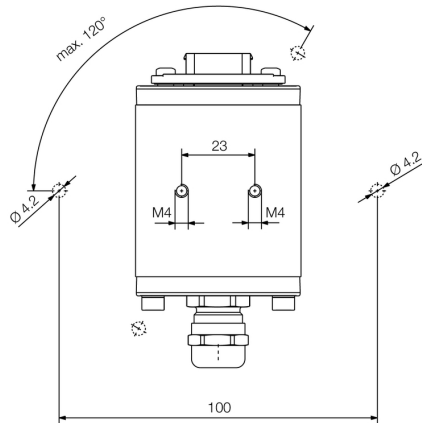


Bottom view

Maßzeichnung

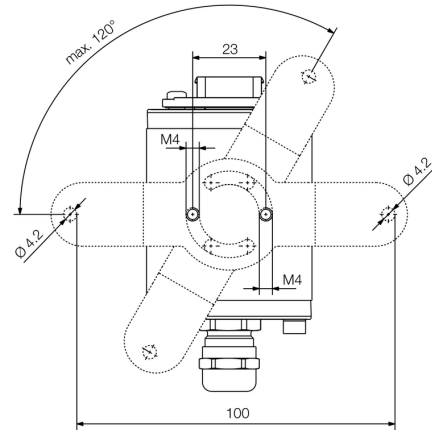


Bottom view with mounting foot

Maßzeichnung

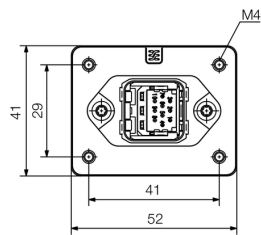

Front view

Maßzeichnung

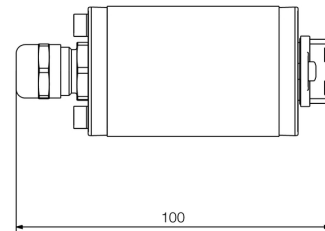

Side view

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Montagefuß für FreeCon



Auch für das Zubehör für Industrial Ethernet gilt: bei Weidmüller erhalten Sie alles aus einer Hand.

Ihre Vorteile:

- Werkzeuge
- Prüfgeräte
- Kabeldurchführungen
- Schaltschrankanschlüsse
- Markierer
- Staubschutz
- Netzgeräte
- Überspannungsschutz

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-CD-MA	Ausführung
Best.-Nr.	1099580000	Montagefuß, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
VPE	10 Stück	

Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	1058310000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799404	
VPE	10 Stück	

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Ausführung
Best.-Nr.	1135160000	Crimpkontakt, für Flanscheinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Ausführung
Best.-Nr.	1068970000	Crimpkontakt, für Flanscheinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	1096150000	Crimpkontakt, für Flanscheinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
VPE	300 Stück	

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTF HYB	Ausführung
Best.-Nr.	1119580000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 Stück	

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Sets - Hybrid**

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	1072910000	Stecker Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
VPE	10 Stück	