

IE-PI-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz, für Steckereinsatz, Hybrid
Best.-Nr.	1068990000
Typ	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 07:33:39 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	16,29 g
--------------	---------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	Hybrid (Q10)	Anschluss 2	Crimp
Gehäusebasismaterial	Neusilber, PA 66	Isolationsdurchmesser, max.	2,2 mm
Isolationsdurchmesser, min.	1 mm	Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	0,75 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,08 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 27
Schirmung	360°-Rundumgehäuse	Schutzart	IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen	500		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	<10 mΩ	Kontaktwiderstand	≤ 5 mΩ
Nennspannung	24 V	Nennstrom	3 A pro Kontakt

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14
----------------	---

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

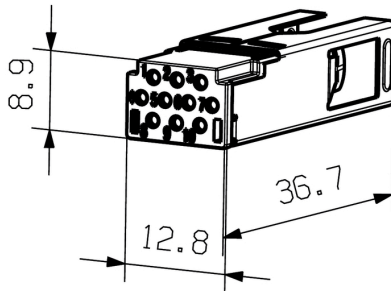

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTF HYB	Ausführung
Best.-Nr.	1119580000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 Stück	

Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Ausführung
Best.-Nr.	1068950000	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Ausführung
Best.-Nr.	1135150000	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	1096180000	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
VPE	300 Stück	